

EA758RX-7C LEDヘッドライト(140° 広角) 取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をよくお読み頂き、正しく安全にご使用ください。

■使用上の注意

 注意	<ul style="list-style-type: none"> 当製品は、頭もしくはヘルメットに装着する光源としての使用を目的としております。用途外の使用はしないでください。 直接ライトの光を目にあてないでください。目を傷める原因になります。 分解、改造はしないでください。破損、ケガの原因になります。
--	---

■機能

- 140° の広角で広範囲に照射可能
- 明るさ3段階変更可能(最大510ルーメン)
- ゴムバンドと布バンドの2way仕様



サブ灯照射範囲


■各部名称



■使用方法

・点灯/消灯

各スイッチを1回押すごとに下記の様にモードが変更します。
メイン(白)、サブ(白)は同時に点灯させることができます。

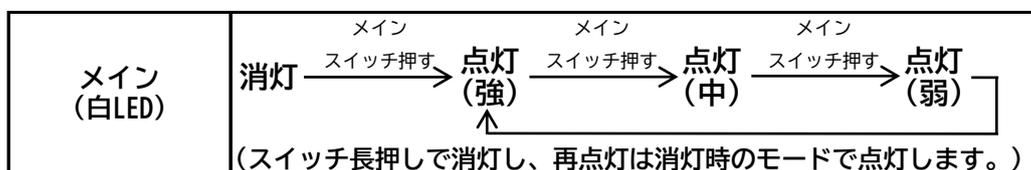

・角度調整


ライト本体を指で挟むように持ち、上下に動かします。0~90° まで任意の角度に調整ができます。



■メンテナンス、保管

・電池の交換方法

- ①  のつまみを  方向へスライドし、ロックを解除します。
- ② 極性に注意し、単3電池×3本を装着してください。
- ③ バッテリーボックスを閉じ、つまみを  方向へスライドさせロックしてください。

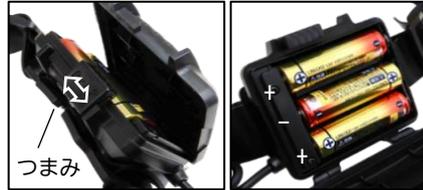

⚠ 注意	<ul style="list-style-type: none"> ・電池の向き(極性)に注意して装着してください。 ・長期間使用しないときは、電池を取り外してください。 守らない場合、電池の液漏れ、発熱などによりケガや故障の原因となります。
---------	---

・バンドの交換方法

矢印部のスリットを通してバンドを脱着します。

※ゴムバンドには頭頂部用のバンドはありません。



・お手入れ方法

- 軽度な汚れの場合、柔らかい布で乾拭きしてください。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤を使用し、硬く絞った布で拭いてください。
(シンナーなどの溶剤を使用はしないでください。)
- 使用しない場合は、電池を取り外し、乾燥した場所に保管してください。

■仕様

光源	メイン白色LED球1灯、サブ白色LED2灯
電源	単3電池×3本(別売)
明るさ	下記別表に記載
電池寿命	下記別表に記載
照射距離	下記別表に記載
照射タイプ	散光
防水性能	IPX6
使用環境温度	-10~55℃
サイズ	ライト本体：69.0(W)×45.0(D)×50.0(H)mm
	バッテリーボックス：70.0(W)×29.2(D)×66.5(H)mm
重量	233g(電池含む)
付属品	25mm幅ゴムバンド×1本、25mm幅布バンド×1本、ヘルメット取付用バンドクリップ×4個

ライト	点灯モード	明るさ (ルーメン)	電池寿命	照射距離
メイン(白)	強	510	約11時間	42m
	中	290	約18時間	30m
	弱	60	約55時間	16m
サブ(白)	強	30	約45時間	-
	中	15	約80時間	-