

# EA758SB-51

# キセノン/LEDヘッドライト

## ◆特 長

- ・明るいキセノン球ライトとグリーンのナイトビジョンライトの2ウェイライト
- ・防滴仕様
- ・ヘッドベルト取外し可能
- ・ヘッドバンドは布ゴム製とラバー製の2本つき
- ・ライト部分約90°回転可能



## ◆仕 様

- ・光源…キセノン球 1灯、緑色LED球 3灯
- ・明るさ…キセノン球:18ルーメン、緑色LED球:7.5ルーメン
- ・電源…単4電池 3本(付属)
- ・連続点灯時間…約150時間 (緑色LED球)  
約44時間 (キセノン球)
- ・サイズ…ライト:47 X 65 X 64mm  
布ゴム製ヘッドバンド:25 X 560mm、25 X 325mm(長さ調整可能)  
ラバー製ヘッドバンド:細い部分:20mm、太い部分:42mm、長さ:660mm(長さ調整可能)
- ・重量…132g(布ゴム製ヘッドバンド使用時、電池含む)  
154g(ラバ製ヘッドバンド使用時、電池含む)
- ・樹脂製ボディ
- ・防滴仕様

布ゴム製ヘッドバンド使用時



ラバー製ヘッドバンド使




## ◆各部の名称・付属品

布ゴム製ヘッドバンド




## ◆使用方法

- ①本体上部にあるスイッチボタンを押すと緑色LED球が1灯点灯します。
- ②再度スイッチボタンを押すと、緑色LEDライトが3灯点灯します。
- ③三度スイッチボタンを押すと、LEDライトが全て消灯し、キセノン球ライトが点灯します。
- ④キセノン球ライトが点灯しているとき、スイッチボタンを押すと消灯します。

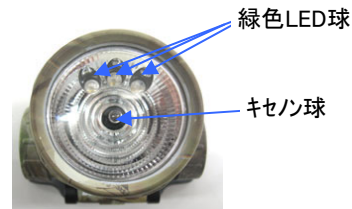

## ◆電池の交換

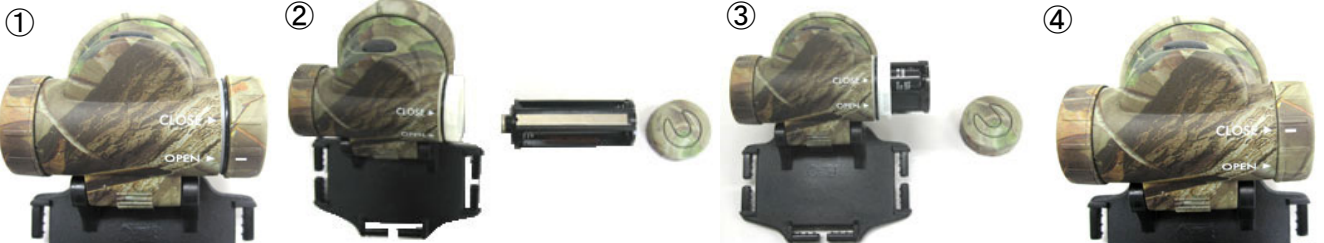

- ①電池キャップをあげ、電池ケースを取り出します。
- ②電池ケースに電池の方向を正しく確認して入れます。
- ③電池ケースに金属部分が本体の溝部分に来るようセットし、電池ケースを挿入します。
- ④電池キャップを取付けます。

- ・電池交換時全ての電池を新しいものに交換してください
- ・新旧の電池、異なるメーカーの電池は混用しないでください

#### ○使用上の注意

- ・電池の液が目に入った時は、失明や目の障害の恐れがありますので、こすらずに水で洗い流し、すぐに医師の治療を受けてください。
- ・光を直視したり、人の目に向けて照射しないでください。目を傷める原因となります。
- ・使い切った電池は必ず器具から取り出してください。
- ・本来の機能を発揮する為には、必ずアルカリ電池をご使用ください。
- ・電池の仕様指示に従ってください。
- ・電池の電極の方向は正しく入れてください。
- ・使用後は必ず消灯してください。
- ・定期的に点検してください。(点灯・液漏れなど)
- ・長期間使用しない時は、電池を取り出して保管して下さい。
- ・極端な低温・高温、及び湿気や埃の多いところ、また直射日光に当たるところ(窓辺・車内など)でのご使用、保管は避けてください。本体の変形・変色・電子回路の故障の原因となります。
- ・お手入れは柔らかい乾いた布をご使用ください。汚れのひどい場合は、中性洗剤を付けた布を固く絞ってお拭きください。シンナー・ベンジンなど揮発性溶剤は使用しないでください。
- ・本品は防水機能はありません。水中でのご使用はできません。