







# EA758SB-61【充電式】強力LEDライト(防爆構造)取扱説明書





Ver 1.1





この度はお買い上げを頂きまして誠にありがとうございます。  
 取扱説明書は保管し、使用前に読み、よく理解してから使用してください。  
 本製品の用途は、携帯用の光源としての使用を目的としています。  
 用途外の使用は事故や機器の破損の恐れがあります。お止めください。

## 【安全上の注意】

誤った取り扱いをした場合に生じる危害や損害を下記に区分をしています。

	<b>警告</b> 死亡や重傷を負う恐れのある内容です。
	<b>注意</b> 身体への傷害や物的損害を負う恐れがある内容です。
	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。
	分解することで破損や身体への傷害や起こる可能性を示します。
	特定の条件において、高温による傷害の可能性を示します。

 警告	
 必ず守る	<ul style="list-style-type: none"> <li>・防爆の性能は、付属品を正しく使用した場合のみ機能します。純正品以外は使用しないでください。</li> <li>・亀裂や破損がある場合は、使用しないでください。使用中の場合は速やかに安全な場所に移動し、使用を中止してください。</li> </ul>
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>・危険な場所(爆発性雰囲気)でのバッテリー交換、充電はしないでください。</li> <li>・専用のバッテリー以外は使用しないでください。</li> <li>・バッテリーを火中に入れたり、短絡(ショート)させたりしないでください。発火、爆発、漏れ、または熱くなりケガする恐れがあります。</li> <li>・点灯中は直接レンズを覗かない、人の目に向けしないでください。</li> <li>・落としたり、ぶついたり、強い衝撃を与えないでください。</li> </ul>
 分解禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>・分解、改造はしないでください。事故につながる恐れがあります。</li> </ul>

 注意	
 必ず守る	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ACアダプターは延長コードを使わず、コンセントに直接接続してください。</li> <li>・子どもの手の届かない所へ保管してください。</li> <li>・輸送、保管中は必ずスイッチを切ってください。</li> </ul>
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>・各アダプターのコードを持って充電台を持ち運ばないでください。</li> <li>・コードを引っ張って充電器をコンセントから外したりしないでください。</li> <li>・損傷した充電台、各アダプターは使用しないでください。</li> </ul>
 高温注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>・充電台の充電端子に金属物を置かないでください。火傷を負う場合があります。</li> </ul>

## 【仕様】

- 集光
- ヘッド角度は最大180°
- 光源…白色LED  
青色LED ※LEDに替球はありません。
- 使用電池…リチウムイオン電池(3.63V 10.4Ah)  
替バッテリー…EA758SB-61B
- 防水性能…IPX7(水深1m)
- 耐衝撃性能…2m
- サイズ…188×108×110(H)mm
- 重量…1.12kg

照射パターン	明るさ	照射距離	連続使用時間
強	1200lm	548m	5.75時間
弱	350lm	296m	16時間

- 防爆記号(日本の防爆記号は取得していません。)  
Class I, Division 2 Groups A, B, C, D; Class II Division 2 Groups F, G;  
Class III; Temperature Class T4

【各部名称】



ACアダプター



DCアダプター




充電台



付属の固定用ねじを使用して、壁に固定することができます。

【メインライト(白色LED)の点灯方法】

・メインライトは下記のように切り替わります。初回使用時は充電してからご使用ください。

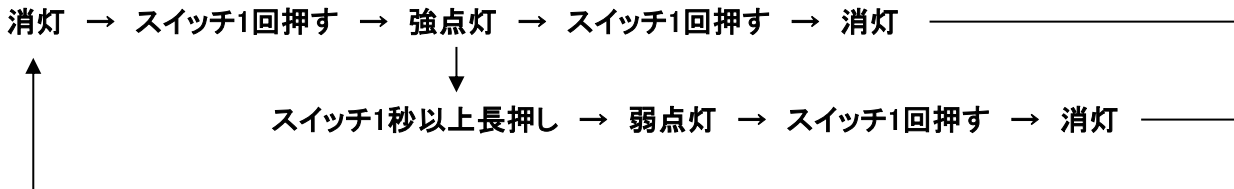

常時「強」にて点灯します。メインライト点灯時は、テールランプも点灯します。


【テールランプ(青色LED)の点灯方法の変更】

・消灯状態からスイッチを4~5秒押す(メインライトが点滅するまで押し続ける)と、テールランプの点灯方法が下記のように切り替わります。

点灯 → 点滅 → 消灯 (初期設定は「点灯」になります。)

【バッテリー残量表示機能】

・バッテリー残量表示ランプにバッテリーの残量が表示されます。  
 緑(ライトをつけて2秒間点灯)→通常、充電済み  
 赤(点灯)→充電が必要  
 赤(点滅)→すぐに充電をしてください。

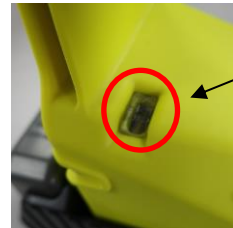

バッテリー残量表示ランプ

【ヘッド角度調整】

・図2の○部分のロックを外します。  
 ・ロックを外すとヘッドを動かすことができます。  
 ※充電台にセットしているときはヘッドを動かさないでください。

図2



【充電方法】

- ・充電台の裏面(図3の○部分)にコネクタを差し込みます。(図4)


図3



図4



- ・充電台にライトをスライドさせ、「カチッ」と音が鳴るまではめ込んでください。

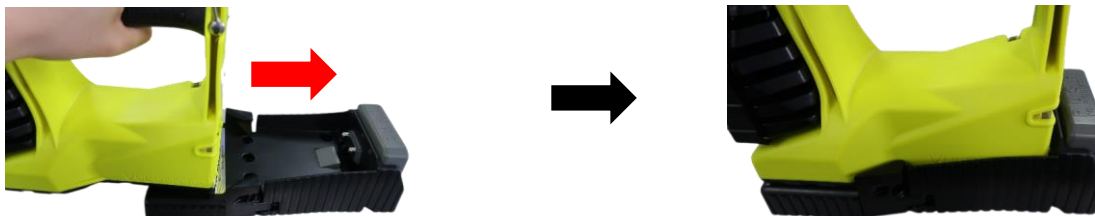

- ・コンセントに差し込み、充電します。  
充電中はバッテリー残量表示ランプが赤に、充電完了後は緑に点灯します。



充電中



充電完了

- ・充電完了後は図5の「PUSH」と書かれている部分を押し、ライトをスライドさせて外します。

図5



### 【バッテリー交換方法】

- ・本体裏面にあるねじを#2のドライバーで外し(図6)、蓋を外します。(図7)



- ・バッテリーを取り出し、コネクタを外します。(図8)



コネクタのツメ部  
を  
押さえながら脱着  
してください。

- ・替バッテリー(EA758SB-61B)をコネクタに差し込み、図7のように本体に入れます。
- ・蓋をして、ねじを締めれば完了です。

株式会社 エスコ  
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14  
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

21.Aug.