

EA758SD-81、EA758SD-82 LEDライト(防爆構造)取扱説明書

Ver.1.0

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い致します。



使用上の注意

- 電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けて下さい。
- 点灯中、直接レンズを見ないで下さい。
- 強い衝撃を与えないで下さい。
- 長時間使用されない時は電池をはずして下さい。
- 爆発する危険性がある場所では、カバーを開けたり、電池を交換したりしないで下さい。
火災や爆発を起こす危険性があります。

仕様

- ボディカラー…EA758SD-81:イエロー
EA758SD-82:ブラック
- 光源…白色LED球×2灯
※LEDに替球はありません。
- 使用電池…単3電池×2本(付属)
- 材質…本体:ポリマー樹脂
レンズ:ポリカーボネート
- 防水性能…IPX4
- 集光:正面照射
散光:下方照射
- サイズ…Φ 34 × 155mm
- 重量…111g(電池含)
- 端部にマグネット付きで金属面に固定し、
フリーハンドで作業を行うことができます。(図1)



[裏側写真]




スイッチB

足元灯



図1

マグネット部

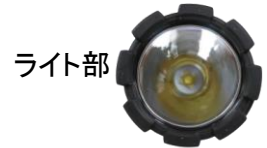

ライト部

照射タイプ	明るさ	照射距離	連続使用時間
集光(正面照射)	115lm	111m	24時間
散光(下方照射)	115lm	17m	24時間
集散光(正面・下方同時照射)	175lm	-	15時間

●防爆記号(日本の防爆記号は取得していません。)

Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III; CL I, ZN 0, IIC; Exia; T-Code: T4.
II 1G Ex ia op is IIC T3/T4 Ga; FTZU 16ATEX0120X,
IECEX FTZU 16.0022X

◆電池の入れ方

- ①ヘッドキャップを反時計方向に回し外します。
- ②電池ボックスの中に電池を入れる。(電池の極に注意する)
- ③ヘッドキャップを時計方向に回し、
「カチッ」となるまで閉めて下さい。



ストラップ

クリップ

スイッチA

ヘッドキャップ

◆点灯/消灯

 
- スイッチAをカチッと音がするまで押しと前方のLED(集光)が点灯し、消灯はもう一度押して下さい。
- スイッチBをカチッと音がするまで押しと下方のLED(散光)が点灯し、消灯はもう一度押して下さい。

※前方と足元を同時に照らすことができます。

※使用後は消灯していることをご確認ください。

◆お手入れ方法

- 乾いた柔らかい布で、汚れがひどい場合は中性洗剤を付けた布を固く絞って拭いて下さい。
- ※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。



改造はしないで下さい。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929

21.Feb