

EA758SF-7、EA758SF-7S(LEDフレキシブルすき間ライト)取扱説明書

この度は当製品をご購入頂き誠に有難うございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様宜しくお願い致します。

◆仕様

品番	本体カラー
EA758SF-7	ブラック
EA758SF-7S	シルバー


EA758SF-7
EA758SF-7S



- ・光源…LED球
- ・使用電池…AAAA電池×3本(付属) ※モニター電池付属
- ・電池寿命…約24時間
- ・フレキシブルケーブル(PVC保護膜)
- ・散光

- ・明るさ…11ルーメン
- ・本体材質…アルミ
- ・防滴仕様
- ・クリップ付

◆各部の名称

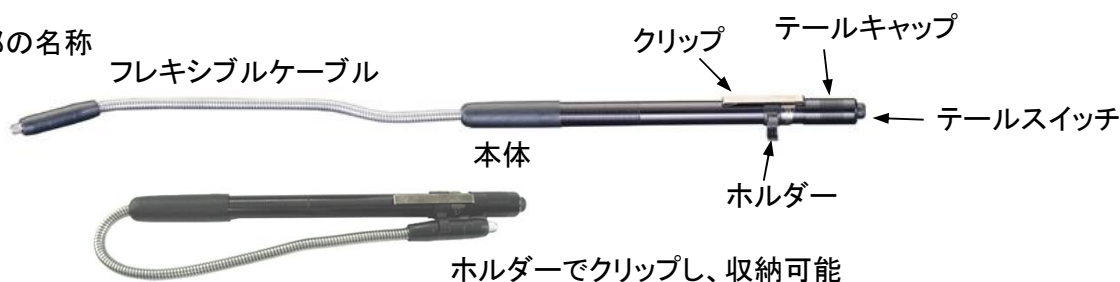

◆電池の交換方法

1. テールキャップを反時計方向へ回し外します。
2. 電池の極性を確認し、本体へ挿入します。
3. テールキャップを本体へ戻します。



※電池交換の際は、全ての電池を新しいものに交換して下さい。
新しい電池と古い電池、また、異なる種類の電池を混用しないで下さい。

◆点灯/消灯

- ・テールキャップを完全に閉めると、ライトは点灯し続けます。
 - ・テールキャップを緩めると消灯します。緩めた状態でスイッチボタンを押すと、間欠点灯します。
- ※テールキャップを緩めすぎると外れてしまいますので、ご注意下さい。また使用後は必ず消灯を確認して下さい。

◆メンテナンス

テールキャップを外し、本体ネジ部分及びOリングヘシリコングリースを塗布して下さい。



【注意】

- 点灯中、直接レンズを見ないで下さい。
- 強い衝撃を与えないで下さい。
- 長時間使用しない時は電池を外して保管して下さい。

改造はしないで下さい



- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来す場合があります。