

EA758SG-9[充電式]LEDライト取扱説明書

Ver 1.1

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

⚠ 使用上の注意

- ・専用バッテリー以外は使用しないで下さい。
- ・本体はもちろんの事、充電電池を火中へ投じないで下さい。
- ・照度が高いので点灯中直接レンズを見ないで下さい。
- ・強い衝撃を与えないで下さい。
- ・子供の手の届かないところへ保管して下さい。

◆仕様

- 光源…白色LED球×1灯
※LEDに替球はありません。
- 使用電池…リチウムイオン充電電池
- 連続使用時間…強:1.5時間、弱:3.5時間
- 材質…本体:アルミニウム
レンズ:ガラス
- 水深1m防水仕様(IPX4)
- 明るさ…強:350ルーメン
弱:90ルーメン(散光)
- サイズ…Φ17×156mm
- 重量…53g(電池含)
- 付属…ホルスター、充電用USBケーブル

◆充電方法

充電回数は約300回です、それを過ぎますと満充電の約70%に落ちます。

①ヘッドカバーを後方へUSBコネクター、LED充電指示ランプが見え止まる迄引く。(下左図参照)

②本体のUSBコネクターに充電ケーブルを差し他方をP/C又は他のUSBポートに差す。(下右図参照)

* スイッチをオンにしたままで充電しても構いませんがコードを外すとライトが点灯します。

(本体の中に充電電池が入っていない時はLEDがオレンジ色に点灯します。)

* LED充電表示ランプが赤色であれば充電中で、緑が点灯すれば充電完了です。

* 充電時間は2.5時間で満充電です。



◆一時点灯

・テールスイッチを軽く押すと点灯し、手を放すと消灯します。

◆点灯/消灯


・テールスイッチを押しきるとクリック音がし、連続点灯します。再び押し切ると消灯します。

◆お手入れ方法

・乾いた柔らかい布で、汚れがひどい場合は中性洗剤を付けた布を固く絞って拭いてください。

※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。

・オリング、その他摩擦が生じる場所は薄くシリコングリスを塗って下さい。

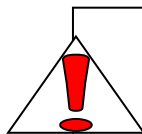

- 改造はしないでください。
- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
 - ご使用者が怪我をする場合があります。
 - 作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

22.May.