


KL-M7

オープン価格 JANコード：4971850 488798

対応テープ種類	NAME LAND Tape
対応テープ幅	3.5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm
最大印刷幅	12 mm [18 / 24 mm幅テープ使用時]
内蔵書体	漢字 3 / かな 8 / 英数 12

ハーフカット機能付きオートカッター

シールにのみ切り込みを入れ、台紙からはがしやすいようカットします。すべてカットしないので、テープがバラバラにならず、連続印刷や連番印刷などに便利です。

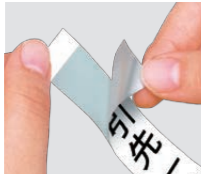

ハーフカット機能付きオートカッター搭載
充実の基本機能を備えたスタンダードモデル



営業部[1] 営業部[2] 営業部[3]

- 液晶表示 8桁 × 4行
- 印刷プレビュー
- ハーフカット機能付きオートカッター
- 入力方式 キーボード
- キー配列 JIS
- キー入力 ローマ字 / かな
- 縦横同時印刷
- 連番印刷
- 連続印刷
- テープ長さダイレクト設定
- 絵文字・記号 1,243種類
- フレーム 75種類
- フォーマット 96種類
- デザインロゴ 100種類
- ACアダプター/電池

NAME LAND

ラベルで
暮らしを心地よく



KL-H75

オープン価格 JANコード：4971850 185055

対応テープ種類	NAME LAND Tape
対応テープ幅	3.5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm
最大印刷幅	12 mm [18 / 24 mm幅テープ使用時]
内蔵書体	漢字 2 / かな 6 / 英数 6

整理収納からお名前つけまで
幅広く使えるエントリーモデル



本体やACアダプターを収納
「しまえるBOX」付き

テープやACアダプターなどと一緒に本体を収納できるケースを付属。取っ手付きで、持ち運びにも便利です。



- 液晶表示 6桁 × 2行
- 印刷プレビュー
- 手動カッター
- 入力方式 キーボード
- キー配列 あいうえお
- キー入力 ローマ字 / かな
- 絵文字・記号 631種類
- フレーム 85種類
- フォーマット 63種類
- デザインロゴ 80種類
- ACアダプター/電池

KL-E300*

オープン価格 JANコード：4549526 701085

対応テープ種類	NAME LAND Tape
対応テープ幅	3.5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm
最大印刷幅	18 mm [24 mm幅テープ使用時]
内蔵書体	LABEL DESIGN MAKER 書体 (パソコン・スマホ) / パソコン・スマホ搭載書体

*印の商品は数量に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。

入力もアレンジも思いのままに
PC & スマホ接続モデル



ラベル印刷ソフト
[LABEL DESIGN MAKER] の
詳細はP14もしくはWebサイトで
確認できます。
labeldesignmaker.casio.jp



スペースに合わせて縦でも横でも置ける

設置面積が少なく、
済む縦置き、モニター
下に収まる横置き、ど
ちらでも設置可能。



押すだけでプリントできる便利なボタン



メモリープリント
あらかじめ登録したラベルデータを、ワンタッチで印刷。頻繁に使用するラベルを手軽に作成できます。登録できるデータは1枚分です。



リプリント
前回印刷した内容をワンタッチで再印刷。追加で印刷したいときなどに便利です。

- 本体機能
- ハーフカット機能付きオートカッター
- 入力方式 PC / スマホ
- 印字速度 2倍
- パソコンリンク
- スマホリンク
- ACアダプター

ラベル印刷ソフト [LABEL DESIGN MAKER (パソコン・スマホ)] 使用時の機能

- 印刷プレビュー
- 連番印刷
- 連続印刷
- コピー / ペースト ※2
- タイムスタンプ / タイムスパン ※3
- イラスト [PC版] 1,289種類
- イラスト [スマホ版] 1,386種類
- フレーム [PC版] 41種類
- フレーム [スマホ版] 56種類
- フォーマット [PC版] 682種類
- フォーマット [スマホ版] 263種類
- バーコード / QRコード印刷
- デザインラベル (ダウンロードコンテンツ)

※1 当社製品KL-T50/M7との比較。印刷条件により異なります。 ※2 PC版のみ対応。 ※3 タイムスパンはPC版のみ対応。

KL-P40

オープン価格
JANコード：[KL-P40-WE] 4971850 098539
JANコード：[KL-P40-BU] 4971850 098546

対応テープ種類	NAME LAND Tape
対応テープ幅	3.5 / 6 / 9 / 12 / 18 mm
最大印刷幅	12 mm [18 mm幅テープ使用時]
内蔵書体	漢字 2 / かな 6 / 英数 6

手軽にさっと使えるコンパクトモデル



WE: ホワイト

BU: ブルー

連続印刷

一度の印刷操作で、同じ内容のラベルを50枚まで印刷可能。



※印刷後、ハサミなどを使って点線部分をカットしてください。

- 液晶表示 6桁 × 1行
- 印刷プレビュー
- 手動カッター
- 入力方式 キーボード
- キー配列 かなめくり
- キー入力 ローマ字 / かなめくり
- 連続印刷
- 絵文字・記号 638種類
- フレーム 85種類
- フォーマット 47種類
- ACアダプター/電池