

LED CLIP LAMP

HATAYA

新製品

屋内用




軽便LEDランプ

作業中の手元照明やDIYに、クリップで取り付ける便利なLEDライト

省エネ・長寿命約40,000時間

10W LED
全光束 800Lm

電球色(色温度3,000K)なので
金属反射を抑制し、加工面の確認が容易

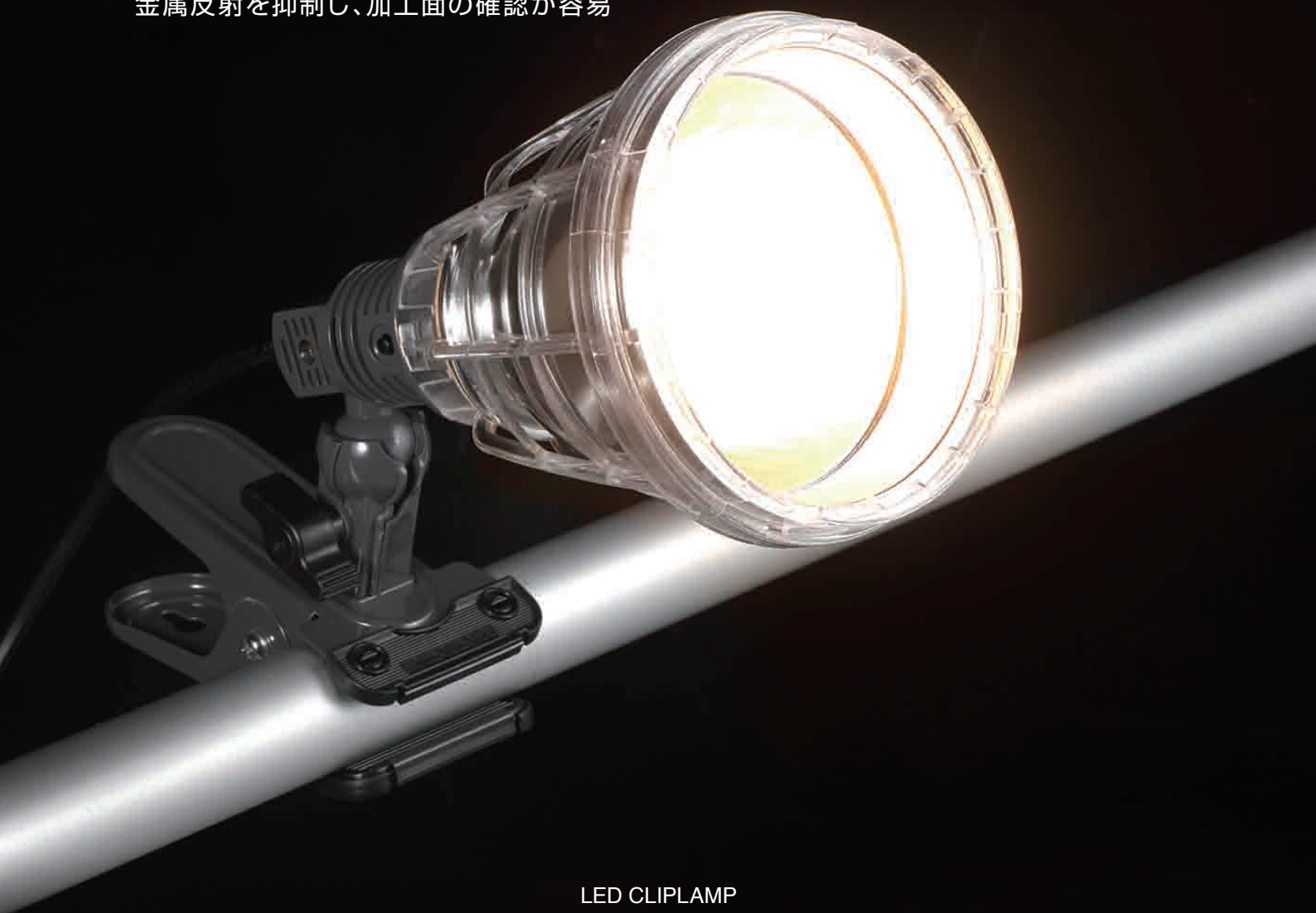

LED CLIPLAMP

HATAYA LED CLIPLAMP

軽便LEDランプ

軽くて便利! どこでも簡単取り付け!
長寿命10WLED採用クリップランプ


10W LED 全光束 **800** ルーメン 色温度 **3000K** 電球色

■特長


- 省エネ・長寿命10W電球形LEDランプを採用
 - ・LED寿命は約40,000時間
 - ・紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません
 - ・スイッチONで、すぐ明るく点灯
 - ・金属反射を抑える電球色
 - ・落としても割れにくい樹脂製グローブ
- 本体は360度回転、前後150度のボールジョイント型で角度の調節が自由
- クリップの挟み込み可能厚みφ50mm
- 本体に照明ON/OFFスイッチ付
- 電源コード5m付
- 高効率反射板付



DIYに

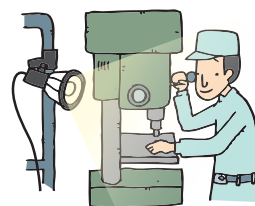

作業中の手元照明に

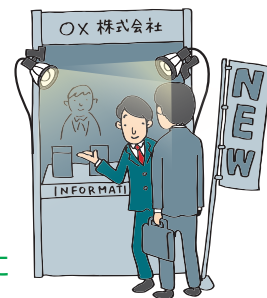

イベントや店舗の補助照明に



点灯スイッチ ボールジョイント

■主な用途

イベント照明、DIY、内装工事、機械や作業台の手元照明、店舗の補助照明、インテリア照明などに


■交換球



型式 **LDA10L-G270**

- 定格 / 100V・10W(50/60Hz兼用)
- 定格寿命 / 約40,000時間
- 定格入力電流 / 100mA
- 全光束 / 800lm
- 色温度 / 3,000K
- 光の広がり / 270度
- 平均演色評価数 / Ra80
- 光色 / 電球色
- 口金サイズ / E26
- 質量 / 110g

■寸法図

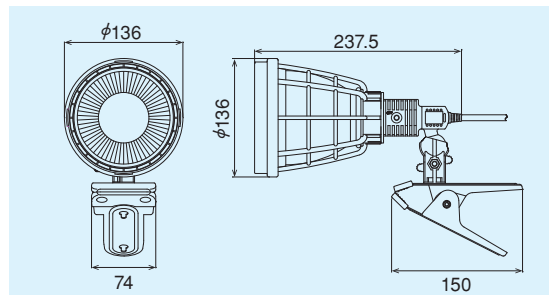

■仕様表

HATAYA JANコード 49-30510

EA761XB-156

型式	電線仕様		照明装置	定格	摘要	質量 (kg)	梱包 (台)	JANコード
	長さ (m)	種別・太さ (mm)・心数 (C)						
LK-10L	5	VCTFK 0.75 × 2	10W電球形LEDランプ (LDA10L-G270)	100V・10W 50/60Hz	屋内用 クリップ可能厚みφ50mm	0.82	10	31362-7

●電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●本製品は家庭用を含む一般的な用途向けに設計しております。溶接現場や悪環境など過酷な条件での用途には適しておりません。



安全に関するご注意

ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

株式会社 **ハタヤリミテッド** 株式会社 **畑屋製作所**

ハタヤリミテッド本社 / 名古屋市中区大須四丁目10番90号 〒460-0011 TEL (052) 261-3821 (代)
畑屋製作所本社工場 / 名古屋瑞穂区浮島町12番24号 〒467-0854 TEL (052) 692-7211 (代)
岐阜工場 / 岐阜県瑞穂市十八条586番3 〒501-0314 TEL (058) 328-5700 (代)
●東京支社 ●仙台支店 ●北関東支店 ●名古屋支店 ●大阪支店 ●福岡支店
●札幌営業所 ●三条営業所 ●広島営業所 ●岐阜物流センター

■関連会社

ハタヤオーケーエス株式会社 東京都大田区昭和島一丁目1番5号 〒143-0004

松栄興産株式会社 岐阜県瑞穂市十八条586番3 〒501-0314