


CARL




CARLの定番ディスクカッターが リニューアル！

ディスクカッター DC-200NA

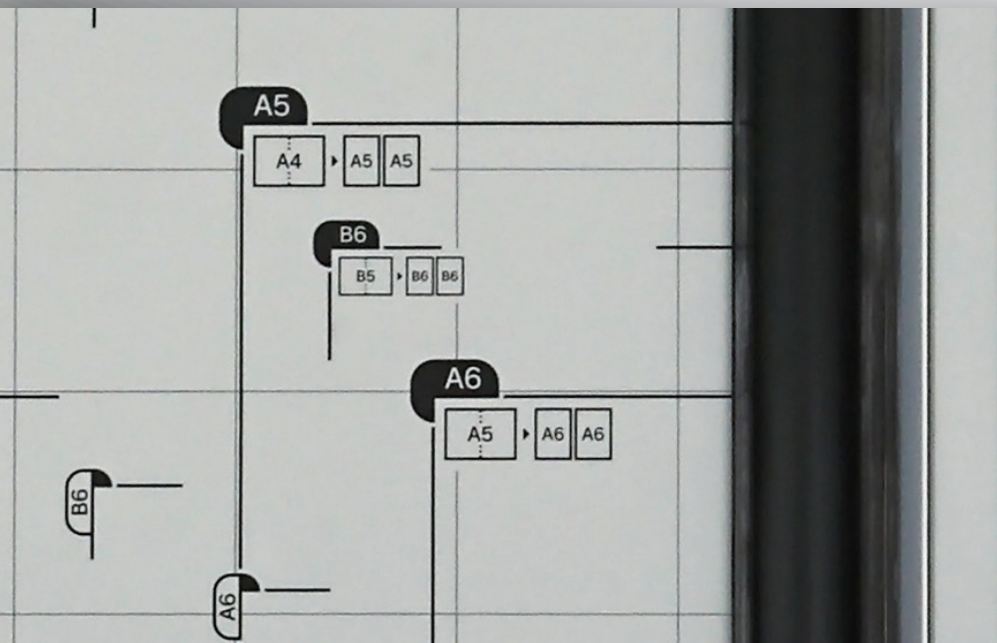

ここが変わりました！

見やすい盤面で
簡単に半分カット

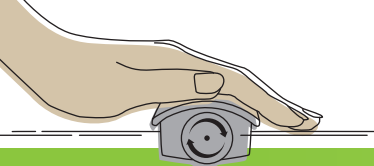

定番ディスクカッターシリーズ

A4
タテ対応
裁断幅 310mm



■ 本体仕様

品名/品番	ディスクカッター / DC-200NA
本体価格	オープン価格
本体サイズ/重量	W265×L388×H59mm / 1.1kg
パッケージサイズ/重量	W391×L270×H69mm / 1.3kg
カートン入数	10台
JANコード	4971760001827
裁断枚数	10枚(ミシン目刃3枚)
対応サイズ	A4長辺(裁断幅310mm)

■ 消耗品

替え刃	DCC-28(丸刃) / DCC-29(ミシン目刃) / K-18(フッ素コート刃)
カッターマット	DCM-310

A3
タテ対応
裁断幅 462mm




■ 本体仕様

品名/品番	ディスクカッター / DC-2A3NA
本体価格	オープン価格
本体サイズ/重量	W265×L540×H59mm / 1.6kg
パッケージサイズ/重量	W544×L270×H69mm / 1.8kg
カートン入数	5台
JANコード	4971760001834
裁断枚数	10枚(ミシン目刃3枚)
対応サイズ	A3長辺(裁断幅462mm)

■ 消耗品

替え刃	DCC-28(丸刃) / DCC-29(ミシン目刃) / K-18(フッ素コート刃)
カッターマット	DCM-462

A4
タテ対応
裁断幅 310mm

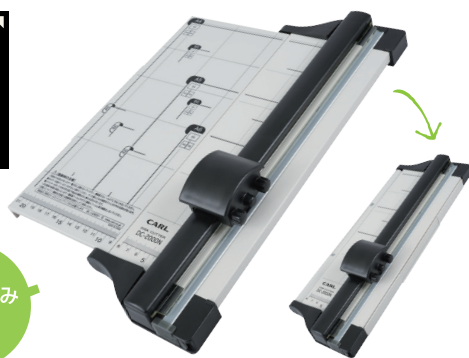

折りたたみ式

■ 本体仕様

品名/品番	ディスクカッター・スリム / DC-2000N
本体価格	¥4,000 (税込価格 ¥4,400)
本体サイズ/重量	W248(折りたたみ時 W133)×L385×H61mm / 730g
パッケージサイズ/重量	W143×L395×H70mm / 850g
カートン入数	10台
JANコード	4971760002466
裁断枚数	10枚(ミシン目刃3枚)
対応サイズ	A4長辺(裁断幅310mm)

■ 消耗品

替え刃	DCC-28(丸刃) / DCC-29(ミシン目刃) / K-18(フッ素コート刃)
カッターマット	DCM-310


■ 店頭販促用 POP (名刺サイズ W91×H55mm)

キリトリ線に沿ってハサミ等で切り離した上でご使用ください。

CARL

丸刃で安全に直線カット!

定番ディスクカッター

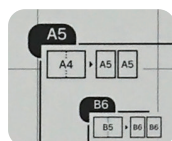

見やすいメモリで
簡単半分カット。



ディスクカッター DC-200NA

A4 対応

↑キリトリ線に沿って切り取って店頭 POP にご使用ください ✂

お問い合わせ

カール事務器株式会社

〒124-8588 東京都葛飾区立石3-7-9
TEL (03) 3695-8171 (代) FAX (03) 3695-9271

www.carl.co.jp



※このチラシの掲載写真のカラーは、印刷のため現物と多少違いがあります。
改良のため仕様の変更をする場合があります。

記載内容：2023年 4月 現在