

EOT-011 オープントースター(ホワイト)



仕様 / 寸法

EA763AL-44A

- ・キッチンによく合う、シックでシンプルなデザインのタイマー付きオープントースターです。
- ・奥の調理物が取り出しやすい、せり出す焼き網構造のスライドオープンドア。
- ・下部にスライド式のパンくずトレイがあるので、お手入れがラクラク。快適にお使いいただけます。便利な受け皿付き。

商品サイズ (cm)	幅約31.0×奥行約23.5×高さ約22.0
庫内サイズ (cm)	幅約26.0×奥行約18.0×高さ約17.8
重量	約2.5kg (受け皿含まず)
電源	AC100V (50/60Hz共用)
消費電力	1000W

タイマー	15分 (電源スイッチ兼用)
ヒーター本数	2本 (上・下)
コードの長さ	1.0m

商品仕様

ハイパワー  
最大1000W

タイマー15分



高火力で、スピーディーにこんがり焼き上げます




ハイパワー最大1000W

オープントースター EOT-011-W



電源	AC 100V、50/60Hz
定格消費電力	1,000W
タイマー	15分 (電源スイッチ兼用)
質量 (受け皿含む)	約 2.5kg
電源コード長さ	約 1.0m

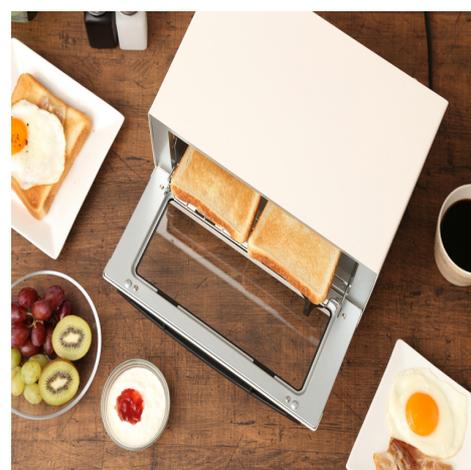

## 商品情報

焼き立ての美味しさが、いつでも手軽に♪  
 キッチンになじみやすく使いやすい、シンプルデザインのオーブントースター。  
 多様なメニューに対応し、お料理の幅が広がります。

- ハイパワー最大1000W  
高火力でスピーディーにこんがり焼き上げます。
- 便利なタイマー付き  
最大15分のタイマー付き。
- 出し入れしやすいスライドオープンドア  
ドアを開けると焼き網が前に出るスライドオープンドア。  
奥まで取り出しやすく便利。
- 便利な受け皿付き  
クッキーや油が出やすい食材、フライドポテトなど小さなものを焼く時にも便利な受け皿付き。
- お手入れ簡単  
スライド式のパンくずトレイ付きでお手入れも簡単。



## 商品仕様

- 商品サイズ(cm)  
外寸:幅約31×奥行約23.5×高さ約22(電源コード含まず)  
庫内:幅約26×奥行約19.4×高さ約17.5
- 本体質量  
約2.5kg(受け皿含まず)
- 電源  
AC100V(50/60Hz共用)
- 消費電力  
1000W
- タイマー  
15分(電源スイッチ兼用)
- コードの長さ  
約1.0m
- 付属品  
受け皿
- カラー  
ホワイト

多様なメニューに対応し、お料理の幅が広がります。

 2~3分	 1~2分	 3~3分30秒
 3~4分	 5~6分	 6~7分

一日の始まりを、美味しく、楽しく。



ドアを開けると焼き網が前に出るスライドオープンドア。  
奥まで取り出しやすく便利。



# お手入れ簡単

スライド式のパンくずトレイ付き。引き出して簡単にお手入れできます。



毎日、使いたくなる。

## OVEN TOASTER

EOT-011-W

