


取扱説明書

トレビノ® カセット308T カセット308MX

保証書付

保証書が保証書になっていないので、必ず販売店に必要事項を記入してもらってください。

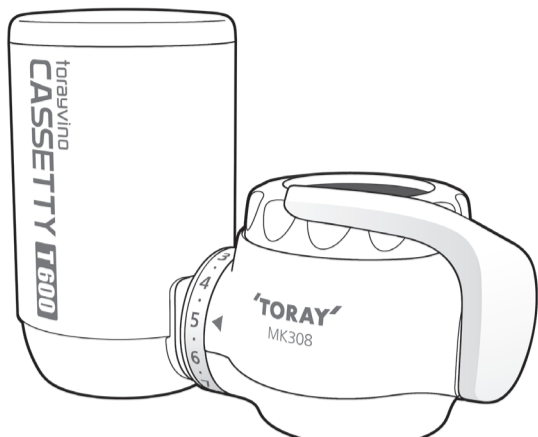

目次
安全上のご注意...1-2-3-4
各部のなまえ...5
レバーの使い方(浄水・原水の切替えについて)...5

この製品のカートリッジは MK308T →品番:MKC.TJ MK308MX →品番:MKC.MXJ

※このイラストはMK308Tです。

WEB CHECK!

取付け方はトレビノ®ホームページ内の「お客様サポート/取付方(蛇口直結型・据置型)」でも詳しく掲載しています。

URL:http://www.torayvino.com

QRコードはこちら(2016年6月現在)▶

カートリッジ交換時期のお知らせメールサービス実施中!

詳しくは、取扱説明書14ページをご覧ください。

東レ浄水器保証書

本書はお買上げ日から下記期間中に故障が発生した場合には、下記の保証規定内容により無料修理を行うこととお約束するものです。詳細は下記保証規定をご参照ください。

Table with columns for Product (MK308T・MK308MX), Warranty Period (1 year), and Customer Information fields (Address, Name, Phone, etc.).

東レ株式会社 トレビノ®販売部 〒103-8666 東京都中央区日本橋室町2-1-1

東レ家庭用浄水器保証規定

- 1.保証期間中に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意事項に従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と本書をご持参の上、お買上げ販売店に修理をご依頼ください。
2.ご購入の店舗等で、本書に記入してお買上げの販売店に修理を依頼出来ない場合は、トレビノサービスセンター、または直接弊社までご連絡ください。

(お問い合わせ窓口) トレビノ® サービスセンター 0120-32-4192

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するためのものです。

- 警告 この警告事項に反した取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。
注意 この注意事項に反した取扱いをすると、人が傷害を負うまたは物的損害を負う可能性があります。
記号は、取扱いを誤ると、事故につながる可能性があります。

警告 浄水を正しくお使いいただくために

日本の水道水の水質基準に適合した水以外では使用しないでください。▶体調を崩す恐れがあります。

注意 浄水を正しくお使いいただくために

浄水は消毒(殺菌)用の塩素が取り除かれた水ですので、雑菌が浄水や浄水口等に付着・繁殖する場合がございます。下記注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。

Usage instructions for the water filter, including diagrams and text for: 1. Daily use (10 seconds), 2. Replacement (60 seconds), 3. Cleaning the outlet, 4. Water temperature (35°C), 5. Original water temperature (50°C), 6. Cleaning the shower head, 7. Replacement lever, 8. Water tap cleaning.

Usage instructions for the water filter, including diagrams and text for: 1. Replacement cycle (2 weeks), 2. Water temperature (35°C), 3. Original water temperature (50°C), 4. Cleaning the shower head, 5. Replacement lever, 6. Water tap cleaning.

アフターサービス・お問い合わせ・仕様

アフターサービス

- 1) 保証書 下記の取扱説明書の裏面に付いています。
保証書は、必ず「販売店・お買上げ日」等の記入を正確かつ明瞭に、保証書の内容をよくお読みになり大切に保管してください。
保証書は本書に明示されている期間・条件のもと、無料修理をお約束するものです(但し、消耗品であるカートリッジの交換は除きます)。

お問い合わせ窓口
トレビノ® サービスセンター 0120-32-4192
(お問い合わせ受付時間) AM10:00~12:00 PM1:00~5:00

仕様

Table with columns for Model (MK308T, MK308MX), Dimensions, and Performance specifications (Flow rate, Capacity, etc.).

△注意 本商品の浄水能力は、JISの試験方法で定められた条件下で各項目に計測した浄水能力を個別に表示したものです。

注意 取付け・取扱いについて

Installation and handling instructions, including diagrams and text for: 1. Cartridge installation, 2. Water tap cleaning, 3. Freezing prevention, 4. High temperature avoidance, 5. High pressure avoidance, 6. Filter cleaning, 7. Disassembly/repair.

各部のなまえ/レバーの使いかた

Diagram of the water filter with labels for parts: カートリッジキャップ, 取付けナット, 蛇口取付けアダプタ, カートリッジ, 交換目安ダイヤル, カートリッジ接続部(バックシン), カートリッジ接続部(バックシン), カートリッジ接続部(バックシン), カートリッジ接続部(バックシン), カートリッジ接続部(バックシン).

Diagram showing the lever operation for switching between tap water, shower water, and filtered water. Includes text: ●レバーの使い方(浄水・原水の切替えについて)

別売カートリッジ 交換用カートリッジ

交換用カートリッジはトレビノ®カセットシリーズをお使いください。カセットシリーズならすべてお使いいただけます。

Table listing compatible cartridge models and their exchange periods for different water filter models.

●別売カートリッジ仕様一覧

Table listing the specifications of various replacement cartridges, including their removal rates for different contaminants.

※浄水能力の短い除去対象物質を基準としております。
※複数の物質が混合した水道水の場合は、取換時期が早まる場合があります。

Additional safety and usage instructions, including diagrams and text for: 1. Water temperature, 2. Tap cleaning, 3. Replacement lever, 4. Water tap cleaning, 5. Replacement lever, 6. Water tap cleaning.



## 蛇口取付け用部品の選びかた

	丸型蛇口	泡沫水栓 (外ネジ)	泡沫水栓 (内ネジ)	その他の水栓 (先がストリート)
蛇口の形状例				
蛇口先端形状	16mm 17.5mm 19mm	外ネジ径 22mm (形状例)	(形状例)	直径13mm以上 25mm未満
使用するアダプタのタイプ	<b>Aタイプ</b> 固定用リング ●白色 (16mm) ●ブルー (17.5mm) ※オプション	<b>Bタイプ</b> 外ネジ泡沫アダプタ 口径の規格 W23山20 ●白色 ●ブルー (ユニファイネジ27)	<b>Cタイプ</b> 内ネジ泡沫アダプタ 口径の規格 M24×1 ●白色 ●ブルー (ユニファイネジ27)	<b>Dタイプ</b> ビス止め金具 ●白色 ※オプション

### オプションアダプタの請求について

Aタイプ(ブルー)・Cタイプ(白色)・Dタイプはオプションです。(無料)上記オプションアダプタをご希望される方は、お手数ですが、トレビーノサービスセンター(☎0120-32-4192)までお電話いただくか、左記の請求券を郵便はがきに貼り、郵便番号・住所・氏名・電話番号を明記の上、下記宛までご請求ください。

〒520-0821 大津市湖城が丘1-8  
トレビーノ・パーツセンター オプション部品係

●上記により取得した個人情報は、オプション部品を送る目的以外に使用いたしません。  
※使用しないアダプタは、お引取りし、廃棄・新築による水栓の変更にもそなえ、大切に保管してください。

## 蛇口への取付けかた

トレビーノホームページで取付け方の動画をご覧いただけます。

### Aタイプ

- 9ページ上の実寸図で、蛇口のパイプ径を測り、使用する固定用リングを選びます。
- 取付けナットを本体からはずす。
- はじめに取付けナットを蛇口へ通す。
- 固定用リングを、蛇口先端にはめ込む。
- 本体を取付けナットで締めつけ固定する。
- 完了

### Bタイプ

- 取付けナットを本体からはずす。
- 蛇口の泡沫キャップをはずす。
- 取付けナットを先に通す蛇口です。
- コインを利用して泡沫アダプタを垂直に蛇口にねじ込みます。
- 本体を取付けナットで締めつけ固定する。
- 完了

### Cタイプ

- 取付けナットを本体からはずす。
- 蛇口の泡沫キャップをはずす。
- 取付けナットを上にして、蛇口をねじ込みます。
- コインを利用して、アダプタを垂直にねじ込みます。
- 本体を取付けナットで締めつけ固定する。
- 完了

### Dタイプ

- 取付けナットを本体からはずす。
- ビス止め金具セットを本体にセットする。
- ビス止め金具を、軽く約半回転程度まわして仮止めする。
- 必ず「ずきま」を残す。
- 蛇口に本体を下から強く押しあてながら、ビスを均等に締めつける。
- ビス止めナットを本体へ締めつけたら完了。

## カートリッジ交換目安の設定/カートリッジの取付けかた

●カートリッジ交換目安の設定(◀マークに交換時期を合わせます。)はじめて使うときやカートリッジを交換するときに設定します。カートリッジ取付け前に交換目安ダイヤルを直し、◀マークに交換時期を合わせます。(浄水能力が600Lの場合は交換目安は2ヶ月、1500Lの場合は5ヶ月。)使用開始日が1月1日の場合、交換目安は2ヶ月後となるため、◀マークのところに「3」がくるようにダイヤルを合わせます。これで、3月初めに設定された事になります。(下図)

交換目安ダイヤル  
数字は「月」を表示  
月の初め  
月の中旬

### カートリッジの取付けかた/交換のしかた

- 切替えレバーを「原水ストリート」の位置にします。
- カートリッジをたおした状態にします。
- カートリッジの接続部を本体にさし込みます。
- カートリッジを本体にさし込んだまま、止まるまで手前におきます。

重要! 初めて浄水をご使用になる際は、カートリッジに水をなまじめるために30秒程度浄水を少しずつゆっくりと流してからお使いください。一気に水を流すとカートリッジ内に空気がたまり十分な水量が得られない場合があります。

## カートリッジの交換時期について

### 高除去ろ過システム

ミネラル	粒状活性炭	中空糸フィルター
① 遊離残留塩素 ② 濁り ③ 総トリハロメタン ④ 溶解性鉛 ⑤ カビ臭(2-MIB) ⑥ 農薬(CAT) ⑦ テトラクロロエチレン ⑧ トリクロロエチレン ⑨ 1,1,1-トリクロロエタン ⑩ クロロホルム ⑪ プロモジクロロメタン ⑫ ジプロモクロロメタン ⑬ プロモホルム	多層構造中空糸フィルター	中空糸フィルター

① 交換までの期間は、使用水量・水圧・地域・水質・季節など、様々な条件で変化しますので、下記の3点いずれかの場合にカートリッジを交換してください。  
② MK308Tの場合は、上記①・②・③は除去できません。

総トリハロメタン..... クロロホルム、プロモジクロロメタン、ジプロモクロロメタン、プロモホルムの総称であり、塩素と水道水中の有機物が反応して生成される物質で、発がん性を有する有機物の疑いがあります。  
溶解性鉛..... 人体内に蓄積されると、乳幼児や子供に知能や行動障害を引き起こす恐れがあるとされています。  
カビ臭(2-MIB)..... 湖沼などで富栄養化現象に伴い発生する藍藻類によって発生され、水の味を損ないます。  
農薬(CAT)..... 農薬類に広く使用されており、内分分泌作用を有すると疑われている物質です。  
テトラクロロエチレン..... トリクロロエチレンと同等に使用されています。中枢神経障害、肝臓や腎臓障害等の影響があるとされています。  
トリクロロエチレン..... 金属・機械等の脱脂洗浄剤等に使用されています。中枢神経障害、肝臓・腎臓障害等の影響があるとされています。  
1,1,1-トリクロロエタン..... 金属・機械等の脱脂洗浄剤等に使用されています。中枢神経障害等の影響があるとされています。

## カートリッジの上手な使いかた

- カートリッジに一度水を流してから取付け取りはしずをくりかえすと、空気が入ることにより浄水の出が悪くなる場合があります。
- 目づまりの期間は使用量、水圧、水質(ニゴリ・鉄サビの量)等によってかなり幅があります。極端な場合、例外的に配管工事のあとでは使用量1週間目づまりを起すこともあります。
- 目づまりになった際、水栓をさらに開けて水圧をかけても浄水流量は増えません。破損などの原因となりますのでご注意ください。
- 水圧が高く高浄水流量が多く出るときは、水栓を絞ってお使いいただくのが効果的です。
- ニゴリのひどい時の朝一番のお水は、原水ストリートから原水シャワーで短時間流し、浄水に切替え、10秒ほど流してから使えばよいです。
- 中空糸フィルターの目づまりを確認するには..... カートリッジキャップを外すと見えないから簡単に汚れを確認していただくことはできません。中空糸が褐色やグレーに着色しているのは、鉄サビやニゴリ成分が捕捉されているためです。ただし、350kPaを超える高い水圧によって、中空糸が変形した場合は、透明な薬品などを捕捉した場合には汚れが見えなくても浄水流量が低下することがあります。

※カートリッジは可燃性廃棄物(プラスチック)ですが、廃棄方法に関しては、お住まいの地域の条例・ルールにしたがって分別廃棄願います。※別冊の「カートリッジ」MK308T/MK308MXには見えませんがカートリッジキャップはございません。

カートリッジ交換時期お知らせメールサービス  
トレビーノホームページアドレス <http://www.torayvino.com>  
携帯電話からも登録ができます。携帯電話用アドレス <http://www.torayvino.com/>

## お手入れ方法

取付け方法と逆の手順で浄水器を蛇口から取りはずして、お手入れをしてください。カートリッジ交換の際に、お手入れされることをおすすめします。お手入れの際、製品を水中に沈めないでください。(カートリッジは一度通した水を取りはずしをくりかえすと浄水の出が悪くなる場合があります。)

- 本体表面の汚れは、水を含ませた布でお手入れしてください。
- 浄水口は水道水(原水)を流しながら清潔なハブラシなどで汚れを落とす。洗浄剤は中性洗剤(洗剤)を薄く塗布し、十分にすすぎ、清潔な水で洗い流してください。
- 浄水口は消毒(殺菌)用の塩素系漂白剤を取り除いた水で洗い、汚れが落ちた後、清潔な水で洗い、清潔な布で拭き取ってください。

注意 浄水は、消毒(殺菌)用の塩素系漂白剤を取り除いた水です。雑菌が浄水口等に付着・繁殖する場合があります。毎日使い始めは10秒間、2日以上使用されない場合は60秒間浄水を流してください。

## こんなとき? どうしましょう

こんなとき?	確認しましょう	ごうしょう
取付口から水もれ	きちんと取付けますか? アダプタのネジ山がつまづいていませんか? 蛇口の先端にカケ・フレヒビなどがありませんか? アダプタを取付けナットにフレヒビなどがありませんか?	もう一度取付けてください。(12ページ参照) サービスセンターへお問い合わせください。☎0120-32-4192 水栓メーカーに蛇口の部品をご確認の上、水栓(あるいは蛇口先端の部品)を修理するご交換してください。 サービスセンターへお問い合わせください。なお、部品を交換する際は破損部分でケガをしないようご注意ください。
底面または本体からの水もれ(浄水時)	きちんとカートリッジを取付けていますか?	カートリッジ接続部(パッキン)を正しく付け付けてください。紛失した場合はサービスセンターへお問い合わせください。(アフターサービス・お問い合わせ・仕様 ページ参照)
シャワーの水量が少ない	取付け部ネットや原水シャワー口が汚れていませんか? ※水圧が低い場合、使い始めより水量が少ないことがあります。	取付け部ネットは水洗い、原水シャワー口はハブラシなどで掃除してください。(14ページ お手入れ方法(3)参照) ※取付け部ネットの紛失にご注意ください。
ニオイが残る	カートリッジの交換時期が過ぎていませんか?	カートリッジを交換してください。(6ページ・13ページ参照)
浄水流量が少ない	カートリッジが目づまりしている可能性があります。 ※水圧が低い場合、使い始めより水量が少ないことがあります。	カートリッジを交換してください。(6ページ・12ページ・13ページ参照)
カートリッジを落としたりぶつけた	カートリッジの見えなどにカケ・フレヒビがありませんか?	カートリッジを交換してください。そのままご使用になるとカケ・フレヒビ部分からの水漏れや水の飛び出しなど製品破損につながる恐れがあります。
取付け部パッキンが劣化した		取付け部パッキンは水道水の汚れ等によりゴムの劣化がすすむ場合があります。(その場合はサービスセンターへお問い合わせください。☎0120-32-4192)

※水道用シールテープはホームセンターなどで数百円で販売されています。