



## COLOR



PINK

EA763AX-53A



BLUE

### 仕様/寸法

季節や気温に左右されず一年中安定した除湿ができる、コンパクトなデシカント式衣類乾燥除湿機です。

1日2.2Lの除湿量で静かにゆっくり除湿。2~3人分の洗濯物の部屋干しにおすすめです。

ルーバーの角度を調整できるので、衣類に向けてダイレクトに送風しやすくなっています。

商品サイズ (cm)	幅約16.5×奥行約32.5×高さ約51.0
重量	約4.4kg
電源	AC100V
消費電力	300W
除湿能力	2.2L/日
タンク容量	約2.0L
コード長さ	約1.6m

除湿可能面積(目安)	
木造	3畳(5㎡)
プレハブ	4畳(7㎡)
鉄筋コンクリート	6畳(9㎡)

## SPEC



電源	AC 100V 50/60Hz
定格消費電力	300W
定格除湿能力	2.2L/日
除湿可能面積の目安	木造:3畳(5㎡)、プレハブ:4畳(7㎡)、鉄筋コンクリート:6畳(9㎡)
水タンク容量	約2.0Lで自動停止
電源コード長	約1.6m
重量	4.4kg

IRIS OHYAMA

# 1年中パワフル除湿




**省エネ**  
電気代 **41%** カット ※  
380W 10円/1h  
※従来品「EJD-70N」と比較

定格除湿量 **2.2L/日**

部屋干しに◎ **静音**


デシカント式 コンパクト衣類乾燥除湿機 IJD-H20

## 部屋干しの効率が大幅アップ

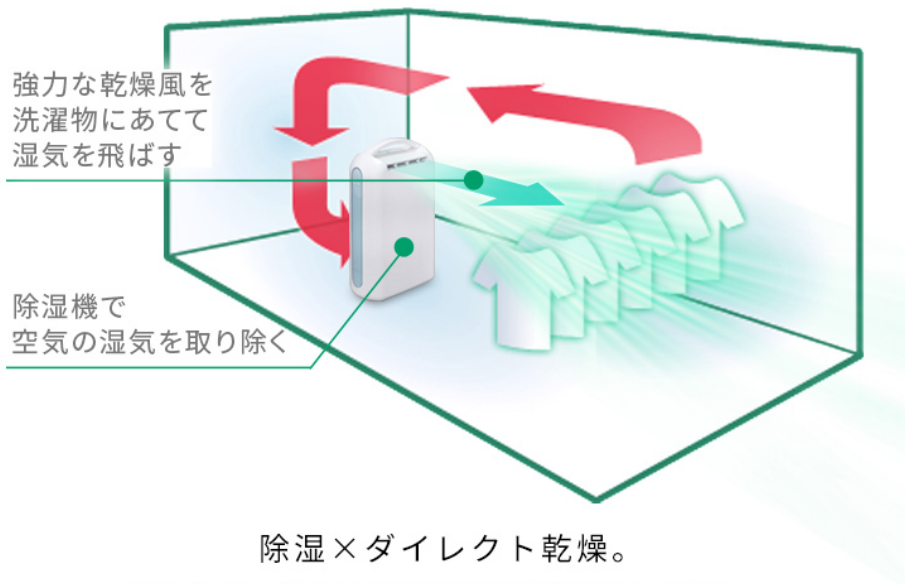

# 乾燥時間を、約3分の1に！

約2kgの洗濯物の場合

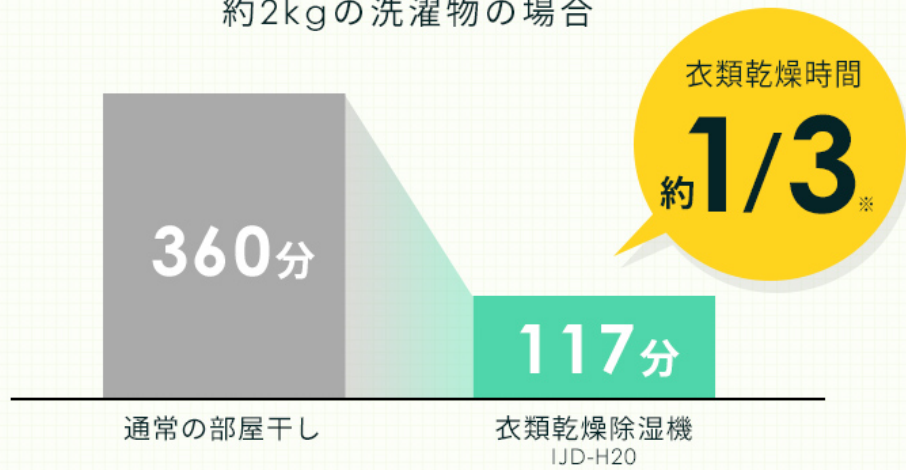

※何もしない状態の室内干しと比較。温度20℃、湿度70%、60Hzの環境下で洗濯物2kg相当を乾燥させた場合。日本電機工業会自主基準（JEMA-HD 090）に準じて測定。衣類乾燥時間は、使用環境・使用条件により異なる場合があります。

## どんな季節・気温でも 除湿力が落ちない



寒い季節でも除湿能力が落ちないので、

**一年中使える！**

## ダイレクト乾燥で素早く乾く！



### 角度を自由に変えられます



高い位置の衣類にも風を当てやすい！

## いや～なニオイ対策にも



洗濯物を長時間濡れたままにしておくと雑菌が繁殖し、嫌なニオイがついてしまいます。

短時間で乾燥させることがニオイ対策につながります。

## 静音タイプで夜の部屋干しにも

静音  
34dB<sup>※</sup>

静音設計なので  
夜でも安心して使えます。



※静音34dBは、柱時計の振り子の音と同等

# お部屋のジメジメもカラッと除湿！

お部屋の湿気対策にもおすすめ。  
簡単に持ち運べるので、色々な場所で使えます。



カビ対策に



靴やブーツの  
湿気対策に



窓・壁の結露対策に




狭い場所でも大活躍！  
場所を取らないスリムタイプ


16.5cm

## 省電力

従来品から除湿パワーを見直し省電力化。  
必要十分な除湿力のまま、電気代を**41%**カットしました。

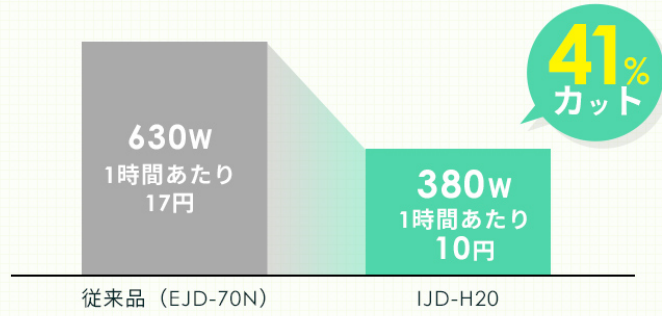

## 操作简单！

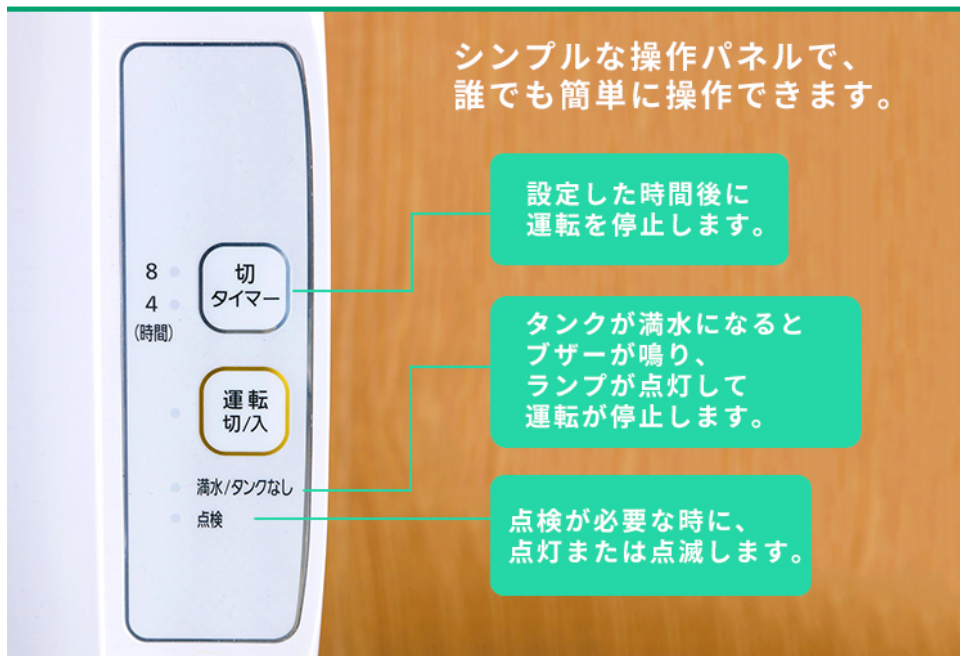

### 切り忘れ防止機能つき

操作にかかわらず、  
運転開始後24時間経つと運転が停止します。

