

EA763AY-11C

商品情報



IRIS OHYAMA

コンパクト
×
清潔加湿

加湿 約11時間	加湿量 約120ml/h
-------------	-----------------

アロマ対応

加熱式加湿器 SHM-120R1

The advertisement features a white and light blue humidifier with a water tank on the left and a mist outlet on the right. The brand name 'IRIS OHYAMA' is visible on the front. Below the main unit, four small, colorful (grey, blue, teal, orange) aromatherapy diffuser inserts are shown. The background is a soft-focus indoor setting with a plant and a window.



checkpoint
01

室内の湿度を最適にコントロール

空気中に勢いよく蒸気を放出。
優れた加湿能力を誇る「加熱式加湿器」

タンク容量
約**1.3L**

加湿時間
約**11時間**

加湿量
約**120ml/h**

消費電力
100W

アロマ
対応

対応畳数
プレハブ
洋室 約**3畳**

木造
和室 約**2畳**

従来品

(SHM-120D)

ではこのようなお声を頂いておりました。



片手で持ち運びできるのでラクチンだけど、小さいのでこまめに水を入れないといけないのが残念。

連続8時間ですが、子供を寝かしつけることを考えると10時間はほしかったです。



そこで！
＼ 皆様の声にお応えしてリニューアル！ ／

(SHM-120D)

従来品よりタンク容量が**30%**アップ！
より長時間の加湿が可能になりました！

従来品



リニューアル品



タンク容量

1L



1.3L

連続加湿時間

約8時間



約11時間

コンパクトなサイズはそのままに、
さらにパワフルに使い勝手がよくなりました。

checkpoint
02

加熱した水で長時間加湿するから衛生的で、
いろんな場面で活躍。



ベッドサイドに

一度の給水で約11時間加湿し続けるので、
寝る前に給水すると朝までお部屋がしっかり潤います。

checkpoint
03

コンパクトでもちはこびも軽々



軽量
約**0.8kg**[※]

※水を含めない場合の重量となります。

checkpoint
04


寒くても清潔にしっかり加湿

適切な湿度コントロールで快適に

湿度は高すぎるとカビやダニが発生率が高くなり、逆に低くなりすぎると、ウイルスが活発になり、風邪をひいたりして健康を害する危険性があります。

湿度の目安は40～60%

冬の乾燥しやすい季節には、快適に過ごすために加湿器が必需品となります。

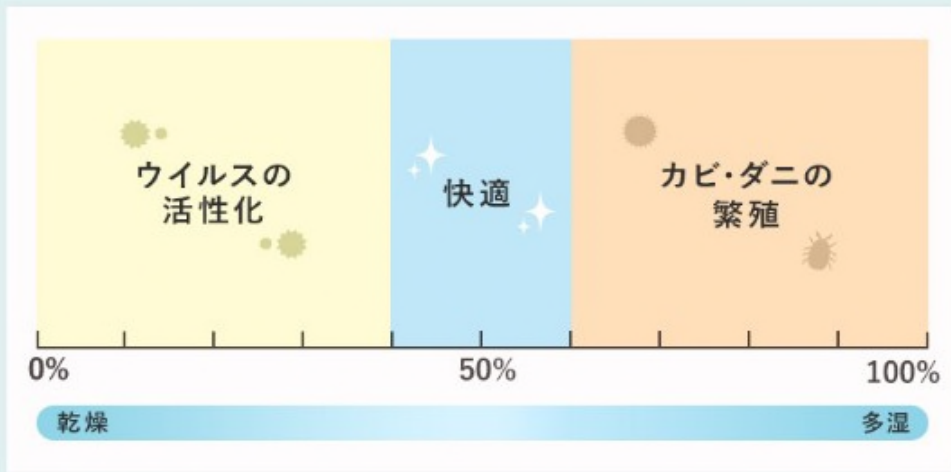

＼ 加熱式加湿器のメリット ／

蒸気が衛生的



加湿能力が高い

100°C以上の加熱沸騰で水蒸気を上へと立ち昇らせ、水をしっかり煮沸消毒するので、綺麗な蒸気で効率よく部屋全体を加湿。また、室温の影響を受けづらいのでお部屋が寒くてもしっかり加湿し続けます。



癒しの空間をアロマで演出



アロマと加湿でリラックス

お好みの香りを楽しむ
アロマトレイを設置。
市販のアロマオイルを
滴下することで、
加湿と同時に自分好みの
香りがお部屋に広がります。



※オイルは付属されておりません。

checkpoint
05

シンプルデザイン



どんなお部屋にでもなじむ
シンプルで清潔感のあるデザイン。



タンクの水がなくなると…

リセットボタンのランプが消灯して
運転を停止します。
水タンクに給水し本体にセットしてから、
リセットボタンを押すとランプが点灯し、
運転を再開します。

SIZE



電源電圧	AC100V
消費電力	100W
加湿量※1	約120ml/h
加湿時間	約11時間
適用床面積	木造和室：約2畳 プレハブ洋室：約3畳
水タンク容量	約1.3L
製品質量	約0.8kg(水含まず)

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

※1 加湿量は、室温20℃/湿度50%の場合の目安です。