

EA763Y-35



IRIS OHYAMA

10<sup>容量</sup>kg

毎日のお洗濯を  
もっとラクに。

たっぷり  
洗える!  
6~7人用

NEW

全自動洗濯機 IAW-T1001


洗剤・柔軟剤を**自動投入!**

部屋干しモード 予約タイマー 槽洗浄コース ステンレス槽

4つの機能でお洗濯をサポート



洗剤・柔軟剤自動投入

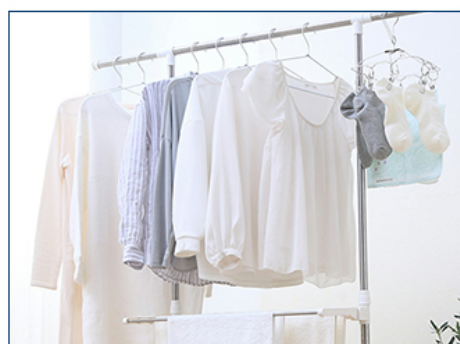

部屋干しモード



予約タイマー



洗濯コース6種

NEW

# 洗剤・柔軟剤自動投入で

## お洗濯をちょっとラクに！

タンクに洗剤・柔軟剤をセットしておけば、洗濯のたびに適量を自動投入。


＼ 自動投入のうれしいポイント /



計量の手間なし！  
手も汚れない！



自動計量だから  
誰でも簡単！

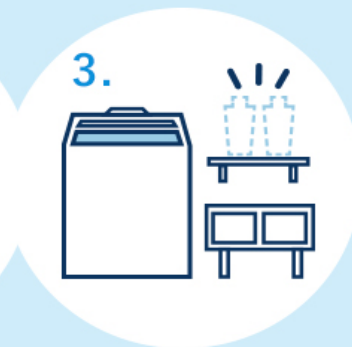

洗濯機まわりが  
すっきり！

## 準備も簡単！

### 1. 液体洗剤・柔軟剤をセット



液体洗剤タンク  
約1,000mL

柔軟剤タンク  
約1,000mL

市販の詰め替えタイプに  
ちょうどいい  
容量1,000mL


### 2. お好みで投入量を設定



# 準備はこれだけ!



あとは計量の手間なく、  
誰でもラクラクお洗濯!

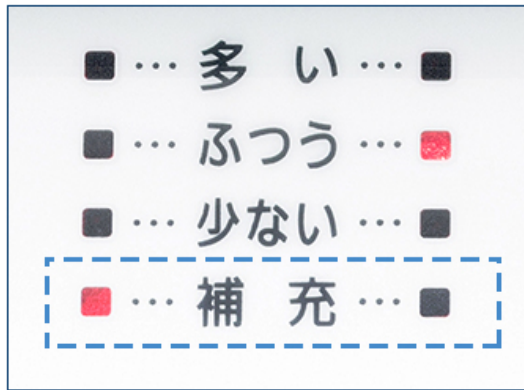

残りが少なくなったら、  
「補充ランプ」でお知らせ!



タンクを洗浄できる  
お手入れ運転機能つき!



洗剤を置かなくていいから、  
洗濯機周りがこんなにすっきり!



### 洗剤投入ケース

液体洗剤または  
粉末洗剤をセット

手動投入もできるから、洗剤・柔軟剤の使い分けも簡単に！

※柔軟剤は洗濯・脱水槽に直接投入してください。

## 部屋干しモードで乾燥時間を短縮！

洗濯・脱水槽の回転で  
水分をしっかりと飛ばし、  
部屋干し時間を短縮！

# しっかり脱水!!



※イメージ



生乾きの  
ニオイを防いで  
いつも  
さわやか!

# 予約タイマーで効率アップ!

洗濯終了時間を予約してお洗濯。  
1時間単位で、**最大24時間後まで**設定できます。



1. 洗濯物をセット



2. 洗濯終了時間を設定

## 設定時間に、洗濯完了!

帰ってきたらあとは干すだけ!



## 選べる洗濯コース

洗濯物や汚れに合わせてコースを選べます。  
デリケートな衣類や毛布もお家でお洗濯。



## 標準コース

普段のお洗濯に

## つけおきコース

汚れもののお洗濯に


## すすぎ1回コース

すすぎ1回用の洗剤に



## お急ぎコース

時間を短縮してお洗濯

## ドライコース

 (P) の表示がある  
デリケートな衣類を  
やさしく洗います。

## 毛布コース

  の表示がある  
4kgまでの毛布を  
すっきりキレイに。

## 洗い方を自由にアレンジ

量や汚れ具合に応じて自由に設定できます。  
「脱水のみ」など、**単独運転も可能。**

洗い

すすぎ

脱水



「行程」ボタンで  
設定したい項目を選んで



「設定」ボタンで  
お好みの設定に！

## チャイルドロックで安心

電源が入っている間、フタをロックします。



## 丈夫で汚れに強いステンレス槽



槽洗浄・槽乾燥で、簡単メンテナンス



### 槽洗浄

洗濯槽の见えない汚れも  
洗い流します。

### 槽乾燥

洗濯後のメンテナンスで  
黒カビ予防も。

## ガラストップ

上質な雰囲気のある**ガラストップ仕様**。  
傷が付きにくく、お手入れも簡単です。







標準洗濯/脱水容量	10kg
水位	28~72L
標準水量	72L
標準使用水量	131L
目安時間	約55分(標準コースの場合)
定格電圧	AC100V
定格電源周波数	50Hz/60Hz
消費電力(50Hz/60Hz)	600W/620W
防水レベル	IPX4
質量	43kg
洗濯槽	ステンレス槽

※排水ホースの引出口は後ろです。

## ●設置スペース

下記を参考に、十分な設置スペースを確保できるか、**事前のご確認**をお願いします。



## 商品情報

洗剤、柔軟剤自動投入機能付きの全自動洗濯機です。容量たっぷり10kg。  
豊富なコースでいつものお洗濯はもちろん、おしゃれ着や毛布もご自宅で手軽にお洗濯できます。  
洗濯槽は、丈夫で汚れに強いステンレス製。

### ◆うれしい機能

- ・洗剤、柔軟剤自動投入機能

洗濯のたびに使用する水の量に合わせて、自動的に液体洗剤・柔軟剤を投入します。

- ・部屋干しモード

脱水後、約60分間、洗濯・脱水槽の回転で水分をしっかりと飛ばします。

部屋干し時間の短縮に。

※温風乾燥ではありません。

- ・予約

1時間単位で最大24時間後まで、洗濯終了時間を予約できます。

ライフスタイルや干したい時間に合わせて、洗濯を完了します。

夜にセットすれば、朝には洗濯完了！

### ◆洗濯コース

- ・標準

すすぎ回数2回の標準コース

- ・つけおき

つけ置き後に標準コースで洗濯を行います。

- ・すすぎ1回

すすぎ1回（ためすすぎ）の節水コース。

- ・お急ぎ

すすぎを1回にした短時間でのお洗濯が可能です。

- ・ドライ

デリケートな衣類、ウールなどをやさしく洗います。

- ・毛布

4kgまでの毛布を洗濯できます。

### ◆ガラス扉

ガラス扉で、洗濯の様子を見ることができて安心。

### ◆お手入れ

槽洗浄、槽乾燥コースでいつも清潔に！

- ・槽洗浄

「つけおき」と「洗い」を行い、すすぎ1回と脱水1分で洗浄します。

- ・槽乾燥

洗濯槽を乾燥させ、カビの発生を抑えます。

### ◆安心のチャイルドロック

「洗剤」と「柔軟剤」ボタンを同時に押すとチャイルドロックされ、上ぶたが開かないようにできます。



## 商品仕様

- 種類  
全自動電気洗濯機
- 商品サイズ(cm)  
幅約58.6×奥行約64.7×高さ約100.3
- 質量  
約43kg
- 定格電圧  
AC 100V
- 定格電源周波数  
50Hz／60Hz
- 定格消費電力  
50Hz：600W  
60Hz：620W
- 標準洗濯容量  
約10kg
- 標準脱水容量  
約10kg
- 標準使用水量  
約131L
- 標準水量  
約72L
- 防水レベル  
IPX4
- 付属品  
給水ホース（約80cm）、排水ホース（約1m）