

## 製品の特長

メモリーリーダー

MRS-MB07



USB[microB]



USB[A]



この一台で、  
タブレット・スマホ・パソコンに接続!

USB2.0 Reader&Writer



- **一台でタブレット、スマートフォン、パソコンに接続できるメモリーリーダー**


USB[microB]コネクタとUSB[A]コネクタの両方を備え、一台でタブレット、スマートフォン、パソコンに接続できるメモリーリーダーです。USBホスト機能に対応したタブレットやスマートフォン、もしくはパソコンで、各種メモリーカードのデータを読み書き可能です。

- **タブレット・スマートフォンに接続**

タブレット・スマホ



本製品

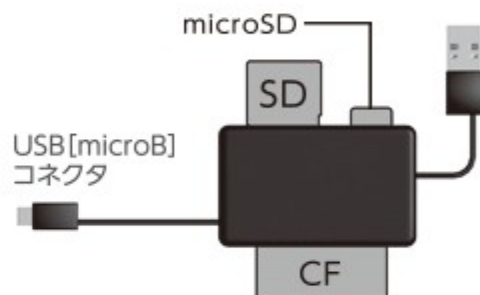


- **パソコン・タブレットに接続**

タブレット・スマホ



本製品

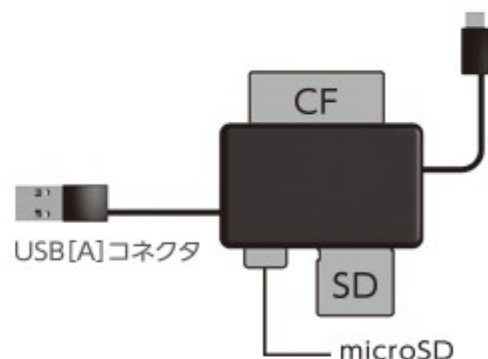

- **SDXCメモリーカードに対応、多彩なメディアを読み書き可能**

最新のSDXCメモリーカードを含めた31種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできます。

- **主要なメディアに対応**

SDメモリーカードシリーズなどの主要なメディアに対応しています。SDメモリーカードシリーズ、コンパクトフラッシュなどに対応しています。microSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。

## 画像の確認

デジカメで撮影した写真や、パソコン内の画像をタブレット・スマホに転送し、さまざまな画面サイズで確認できます。



## 画像の共有

本製品を使えば、デジカメで撮影した写真をその場でタブレット・スマホに転送し、SNSなどにアップロードできます。



## 容量不足を解消

タブレット・スマホ内のデータをメモリーカードに保存することで、容量不足を解消できます。



### ● アクセスランプを装備

メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。

### ● USBバスパワー駆動

外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。

## 仕様

インターフェイス	USB2.0
最大転送速度	USB2.0ハイスピードモード/480Mbps(理論値)
コネクタ形状	USB[A](オス) ×1USB[microB](オス) ×1
スロット数	3
対応メディア (SDメモ リカード)	SD(Highspeed,ProHighspeed,Class2~10)/Wii・DSi用/SDHC(Class2~10,UHS-I,UHS-II)/SDXC(UHS-I) /miniSD(※)/miniSD HC(Class2~6)(※)/TransFlash/microSD/microSDHC(Class2~10,UHS-I)/microSDXC(UHS-I)/Eye-Fi(※)別途アダプタ必要
対応メディア (マルチメ ディアカード)	MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro(※)別途アダプタ必要
対応メディア (コンパク トフラッシュ)	コンパクトフラッシュ (TypeI)(3.3V)/コンパクトフラッシュ (UDMA対応)
対応OS	Android4.0以降 (ホスト機能有り) /Windows10、8.1、8、7 (SP1)、Vista (SP2)、XP (SP3)/Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10. 7~10.7.5、10.8~10.8.3、10.9
カラー	ブラック
外形寸法	約幅65x奥行40x高さ21mm (ケーブルを除く)
重量	約40g
ケーブル長	USB[A]約39mm(コネクタを除く) /USB[microB]約43mm (コネクタを除く)
電源電圧	5V

動作環境	温度5～40℃、湿度30～80%（結露なきこと）
保証期間	6カ月
付属品	ユーザーズマニュアル/1部

※仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。