

KDS

UCWR-2019-0125V01.11N

# レーザー指示棒 IP65【緑】 UC-WRX5 取扱説明書

販売元:

ムラテックKDS株式会社

〒601-8326 京都市南区吉祥院南落合町 3

製造元:

エステイシー株式会社 TEL:0120-25-5548 FAX:075-661-2764

## 2. 取扱上のご注意 ※必ずお読みください。

### ⚠️ 警告 (重大な事故につながる可能性があります)


- ・レーザー光をのぞきこまないでください。
- ・レーザー光を人に向けしないでください。
- ・お子様に使用させないでください。
- ・お子様の手の届かない場所に保管してください。

### ⚠️ 注意 (安全に、長くお使いいただくために)

- ・精密機械です。丁寧に取扱ってください。
- ・耐塵・防噴流を機能させるためには、ご使用前、電池キャップのパッキンや本体にひび割れ/砂/髪の毛/繊維くず等の異物がないことを確認してから、電池キャップをしっかりと回し締めてください。また、本体表面に水や汚れが付着したときは、よく拭きとって、乾燥した状態で保管してください。
- ・床に落とさない、衝撃を与えないようにご注意ください。
- ・故障や動作不良の原因となりますので、分解・改造・修理は行わないでください。
- ・万が一、本製品が発熱している、煙が出ている、異臭や音がするなどの異常があるときは直ちに使用を中止してください。
- ・本製品の内部に水や金属片などの異物が入った場合は、直ちに使用を中止してください。
- ・次のような環境でのご使用、保管はしないでください。直射日光下や自動車室内、冷凍室内など、極端な温度条件下、急激な温度変化のある場所、火気のある場所、水中、振動のある場所
- ・長時間使用しない時は、電池を取り外してください。


## 4. 使い方

レーザー光を表示したい方向に出射口を向け、点灯スイッチを押してください。

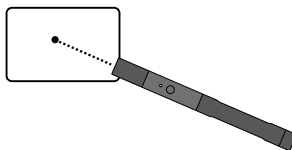

※スイッチを強い力で無理に押さないでください。故障の原因になります。

## 3. 各部の名称と機能

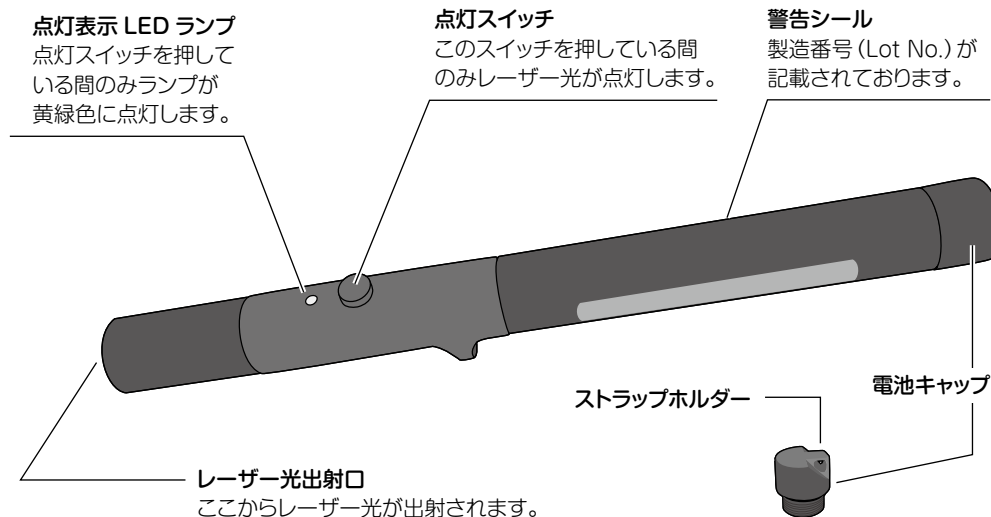

このたびは、レーザー指示棒をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

この取扱説明書は、レーザー指示棒を正しくご使用いただくために必要な情報を記載しています。ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みの上、十分に理解されてから正しくお使いください。

## お客様へお願いとお断り

※あらかじめご了承ください。


- ・本製品は防水(防噴流)機能を備えていますが、水中ではご使用になれません。
- ・液晶等の画面上では、レーザー光は見えづらくなります。
- ・本製品のご使用による付随的な障害、損傷に関しては、弊社は一切の責任を負いません。
- ・個々に記載されている外観および仕様は、予告なしに変更することがあります。

## 1. 梱包内容

- ・本体
- ・取扱説明書 兼 保証書 (本書)
- ・単 4 形アルカリ乾電池 2 本 (モニター用)

## 5. 電池の交換方法

- ①電池キャップを矢印の方向に回し、取り外してください。
- ②電池の(－)極側を本体に向けて、2本挿入してください。
- ③電池キャップを回してしっかりと締めてください。

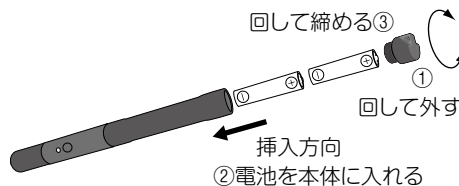

### ⚠️ 注意

- ・使用できる電池は、アルカリ乾電池のみです。
- ・濡れたまま電池キャップを外さないでください。内部に水滴が入り、故障の原因となります。
- ・交換の際は、必ず2本とも同じ種類の新しい電池に交換してください。種類の違う電池、または古い電池と新しい電池を混ぜて使用すると、電池の液漏れの原因となります。また、±の向きは絶対に間違わないようご注意ください。

## 6. 特徴

### 耐塵・防噴流機能について

本製品は IEC60529 の保護等級 IP65 の試験に合格しています。雨などの水がかかるような状況でも使用でき、粉塵も内部に侵入しない、耐塵防噴流のレーザーポインターです。ただし、水中や強い水圧の水流では内部に水が入ることがありますので使用しないでください。また、水や粉塵などがかかる環境でご使用される場合は、特に取扱い上の注意をよくお読みになり、正しくご使用・保管ください。

- 消費生活用製品安全法適合商品
- IEC 60529 IP65 適合品



## 7. 仕様

光源	可視光半導体レーザー
波長 (レーザー光の色)	515nm (緑色)
最大出力/ レーザークラス	1.0mW 未満 / クラス 2
ビーム径	約φ 5mm (測定距離 3m)
夜間到達距離	約 200m
使用電池	単 4 形アルカリ乾電池 × 2 本
電池寿命	連続 約 2 時間
使用温度範囲	0℃ ~ +50℃
サイズ	軸径約φ 15 × 全長 165mm (突起部含まず)
重量	約 70g (電池含む)
素材	本体：アルミニウム ボタン、インジケータ：ラバー

## 8. 保証規定

- 取扱説明書等に従う正常な使用状態で故障した場合は、お買上げの日より1ヶ年無料修理いたします。
- 故障等で保証を受けられる場合は、お買上げの販売店様にお持ちいただくか、ムラテックKDS (TEL:0120-25-5548 通話料無料) までご連絡ください。その際、必ず本書も合わせてご提示ください。
- 保証期間内でも以下の場合は有償となります。
  - 本保証書のご提示がない場合
  - 本保証書に必要な事項の記入がない場合や字句が書き換えられている場合
  - 誤用、乱用による故障や取扱い不注意による故障
  - 火災、地震、水害、落雷、その他天変地異による故障
  - ご購入後の移動、輸送、落下、衝撃などにおける故障及び損傷
- 本製品の故障に起因する付随的な損害については保証いたしかねます。
- 本保証書の再発行はいたしません。

\*この製品の保証は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.

## 保証書

品名	レーザー指示棒 IP65 緑
品番	UC-WRX5
保証期間	お買上げ日より1ヶ年
製造番号 (Lot No.)	
お買上げ日	年 月 日
お名前	様
ご住所 電話番号	
販売店名 住所 電話番号	