



# なめたネジ対策ツール




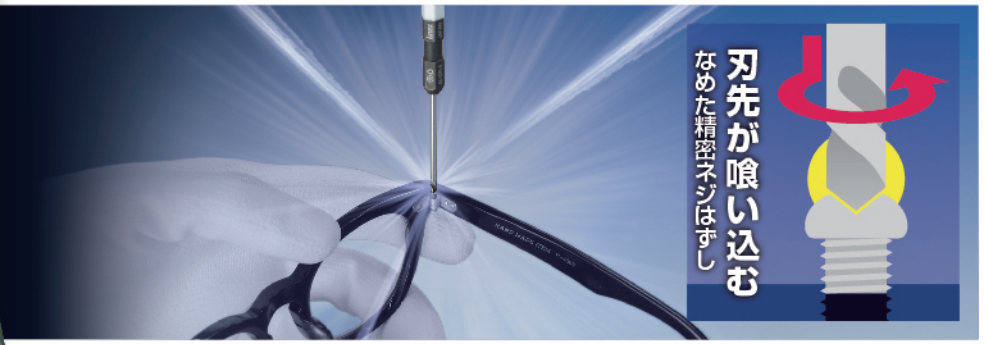
# なめたネジ

これで

# 解決。

用途で選べる  
**38**  
アイテム


⚠注意  
熱処理 (HRC40以上) したネジは穴あけが  
むずかしい為、使用できません。  
ドリルネジ コーススレッド タッピングネジなど  
  
(No.40ネジすべり止め液は除く)



刃先が喰い込む  
なめた精密ネジはすし




なめた精密ネジ 

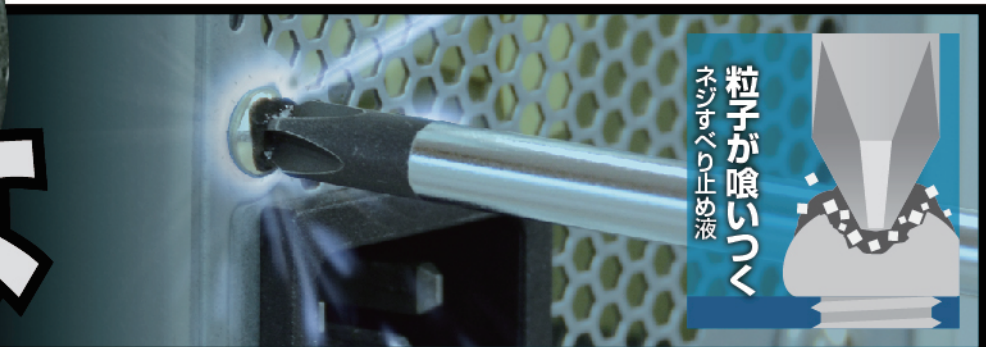

粒子が喰いつく  
ネジすべり止め液




ネジなめの程度  軽

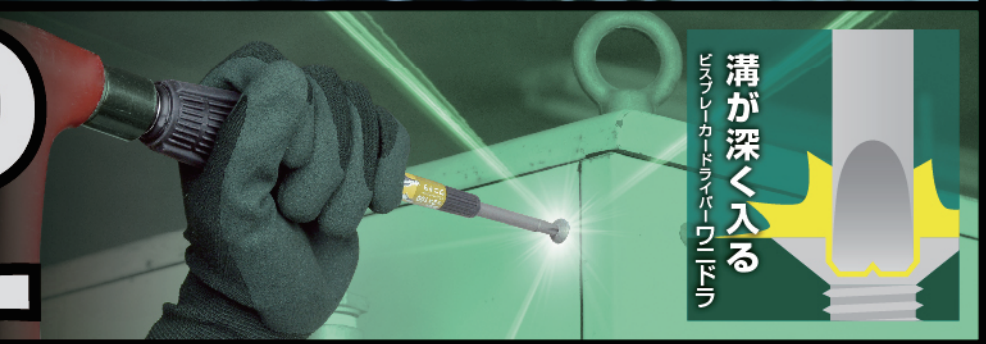


溝が深く入る  
ヒスレーカードライバードラ




ネジなめの程度  中

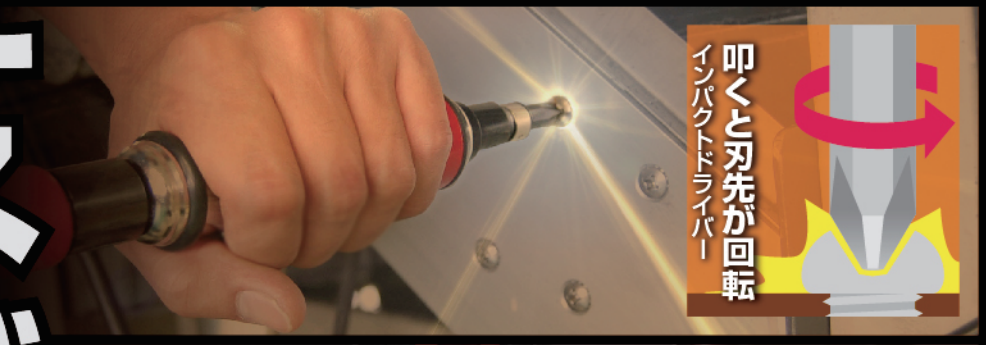


叩くと刃先が回転  
インパクトドライバ

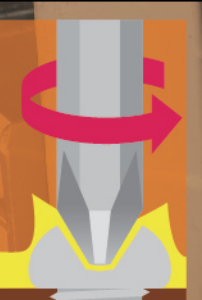

ネジなめの程度  重

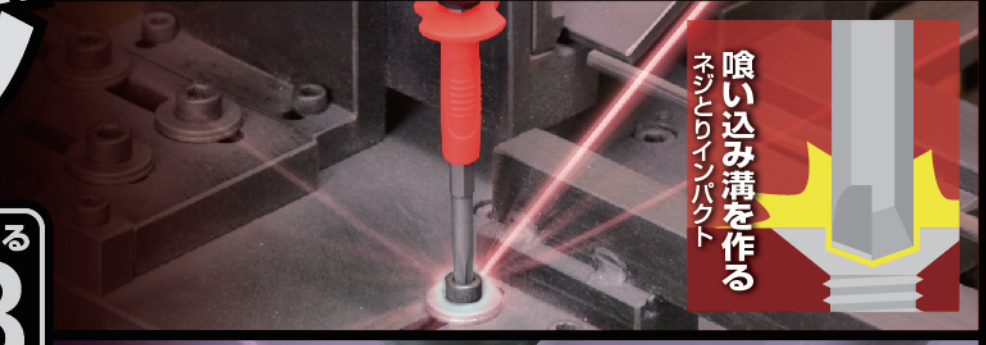

喰い込み溝を作る  
ネジとりインパクト

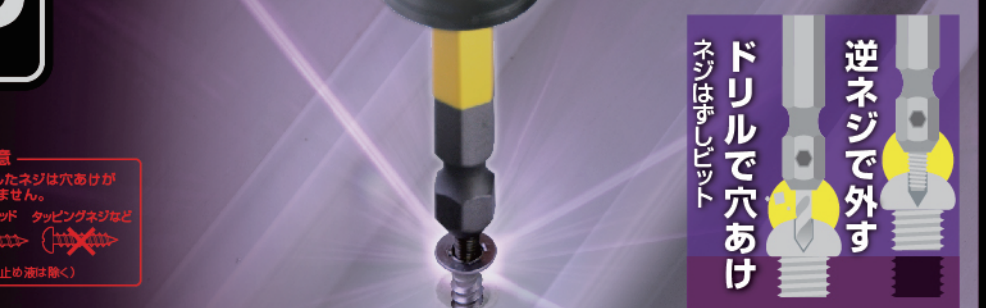

ドリルで穴あけ  
ネジはすしドリット



逆ネジで外す



# なめた精密ネジはすし

なめた精密ネジ

精密ネジ用

押しつけながら回すだけ  $\oplus 0$ 用 (M1~2.6)



No.3610-N

AK-23N-O

AK-23N-EX

## なめた精密ネジはすし

品番	内容	セット数	定価 (円)	4962485	パッケージサイズ
3610-N	なめた精密ネジはすしビット 精密ドライバーハンドル	6	1,700	320331	160×70
AK-23N-O	なめた精密ネジはすしビット	6	900	320317	160×40
AK-23N-EX	なめた精密ネジはすしビット用交換ブレード 専用レンチ (1.5mmL型六角) 固定用ネジ	12	500	320324	130×40

# ネジすべり止め液

ネジのなめ程度 **軽**

精密ネジ用

滑り現象を防ぐ摩擦増強液



No.40



あらゆる種類の  
ネジに使用できます  
回す際のすべり防止の補助液  
としても使用できます。



## ネジすべり止め液



No.	内容	セット数	定価 (円)	4962485	パッケージサイズ
40	ネジすべり止め液 (10g)	12	540	094027	135×65

# ビスプレーカードライバー ワニドラ

ネジのなめ程度 **中**

プラスマイナスネジ用

なめたネジも新しいネジも回せる

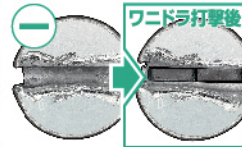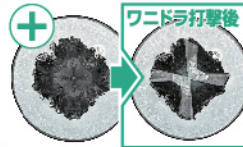

No.3980  
 $\oplus 1 \times 75$



No.3980  
 $\oplus 2 \times 100$



No.3980  
 $\oplus 2 \times 150$



No.3980  
 $\oplus 3 \times 150$



No.3980  
 $\ominus 6 \times 100$



セット品(ネジすべり止め液付)

No.3980-S1



スタービータ입

スパナで回せる  
六角ボルトスター付

10mm



No.3985  
 $\oplus 1 \times 23$

No.3985  
 $\oplus 2 \times 23$

No.3985  
 $\oplus 3 \times 23$

No.3985  
 $\ominus 6 \times 23$

## ビスプレーカードライバーワニドラ

No.	SIZE	A B C D E F G H I								セット数	定価 (円)	4962485	パッケージサイズ		
		A	B	C	D	E	F	G	H					I	
3980	$\oplus 1 \times 75$	No.1	75	5	183	32	27				6	800	243425	250×60	
	$\oplus 2 \times 100$	No.2	100	6	219	35	30				6	900	243432	275×60	
	$\oplus 2 \times 150$	No.2	150	6	269	35	30				6	1,050	243449	325×60	
	$\oplus 3 \times 150$	No.3	150	7	269	35	30				6	1,150	243456	325×60	
	$\ominus 6 \times 100$		6.0	0.8			100	6	219	35	30	6	900	243418	275×60

## ビスプレーカードライバーワニドラセット

No.	内容	セット数	定価 (円)	4962485	パッケージサイズ
3980-S1	ビスプレーカードライバーワニドラ $\oplus 1 \times 75$ , $\oplus 2 \times 100$ ネジすべり止め液	6	2,000	243470	270×100

## ビスプレーカードライバーワニドラ Jr

No.	SIZE	A B C D E F G H I								ボルトスター	セット数	定価 (円)	4962485	パッケージサイズ
		A	B	C	D	E	F	G	H					
3985	$\oplus 1 \times 23$	No.1	23	5	70	40	36	10			6	950	243524	110×50
	$\oplus 2 \times 23$	No.2	23	6	70	40	36	10			6	950	243531	110×50
	$\oplus 3 \times 23$	No.3	23	7	70	40	36	10			6	1,000	243548	110×50
	$\ominus 6 \times 23$		6.0	0.8		23	6	70	40	36	10	6	950	243517

# インパクトドライバー

ネジのなめ程度 **中**

錆びた・固着したネジにも対応

なめた/錆びた/固着した  
ネジも回せる



No.1901



No.1902



No.1903



No.1903-S



## インパクトドライバー

No.	内容	セット数	定価 (円)	4962485	パッケージサイズ
1901	本体・対辺8mmビットホルダー $\oplus 2 \times 36$ , $\oplus 3 \times 36$ , $\oplus 4 \times 36$ , $\ominus 8 \times 36$ , $\ominus 10 \times 36$ スチールケース	1	7,700	320027	215×85 ×40 (ケース)
1902	本体・対辺6.35/8mmビットホルダー $\oplus 2 \times 125$ , $\ominus 6 \times 125$ (対辺3.35mm六角) $\oplus 2 \times 36$ , $\oplus 3 \times 36$ , $\ominus 8 \times 36$ , $\ominus 10 \times 36$ (対辺8mm六角) スチールケース	1	8,200	320034	215×85 ×40 (ケース)
1903	本体・対辺6.35mmビットホルダー $\oplus 2 \times 30$	6	2,800	320041	200×60
1903-S	本体・対辺6.35mmビットホルダー $\oplus 1 \times 30$ , $\oplus 2 \times 30$ , $\oplus 2 \times 65$ , $\oplus 2 \times 125$	6	3,300	320058	200×90



特殊刃先形状。  
叩いて新たな溝をつくり  
なめたネジをはずせる



⊕ プラスネジ用



1903-N



AK-22N



1903-NS



AK-22NS

ネジに喰い込む  
特殊刃先形状

⊕ プラスネジ用



もっと詳しく



■ ネジとりインパクト / ネジとりビット

No.	内容	セッ数	定価 (円)	4962485	パッケージサイズ
1903-N	ミニインパクトドライバー 対応6.35mmビットホルダー ネジとりビット (M3~6対応) ⊕2×30	6	3,600	320065	200×90
AK-22N	ネジとりビット (M3~6対応)	6	750	320072	200×50

■ ネジとりインパクト スリム / ネジとりビット スリムタイプ

No.	内容	セッ数	定価 (円)	4962485	パッケージサイズ
1903-NS	ミニインパクトドライバー 対応6.35mmビットホルダー ネジとりビットスリム (M2~4対応) ⊕2×30	6	3,600	320096	200×90
AK-22NS	ネジとりビットスリム (M2~4対応)	6	800	320089	200×50

○ 六角穴付ボルト / 止めネジ用



AK-22NH-1.5



AK-22NH-2



AK-22NH-2.5



AK-22NH-3



AK-22NH-4

ネジに喰い込む  
特殊刃先形状

○ 六角穴付ボルト用



もっと詳しく



■ 六角ネジとりビット

No.	内容	セッ数	定価 (円)	4962485	パッケージサイズ
AK-22NH-1.5	六角ネジとりビット   H1.5mm	6	800	320225	200×50
AK-22NH-2	六角ネジとりビット   H2.0mm	6	800	320232	200×50
AK-22NH-2.5	六角ネジとりビット   H2.5mm	6	800	320249	200×50
AK-22NH-3	六角ネジとりビット   H3.0mm	6	800	320256	200×50
AK-22NH-4	六角ネジとりビット   H4.0mm	6	800	320263	200×50

もっと詳しく



■ ネジとりインパクト7本組

No.	内容	セッ数	定価 (円)	4962485	パッケージサイズ
1903-NS1	ミニインパクトドライバー 対応6.35mmビットホルダー ネジとりビット (M3~6対応) ネジとりビットスリム (M2~4対応) 六角ネジとりビット (H1.5、2.0、 2.5、3.0、4.0対応) 収納ケース	1	8,200	320218	270×130 ×45

フルセット



No.1903-NS1  
ケースサイズ  
270×130×45mm

電動ドライバーを使用して  
ドリル部で穴あけ、ネジ部で外す!

消耗しても交換できる 先端交換式

(M6~8ネジ対応ビットはドリル部のみ交換可)



ANH-165

ANH-S2

ANH-S3



もっと詳しく

狭く奥まったネジも外せる 段付タイプ



ANHD-190

ANHD-290



もっと詳しく

注意：穴あけは市販の鉄工ドリルを使用ください

ステンレスネジを外す際は



ネジに穴をあける前にネジ溝もしくはドリルの先端にステンレス加工用オイルをつけてください。



ANH-OIL



もっと詳しく

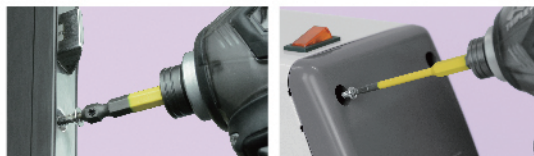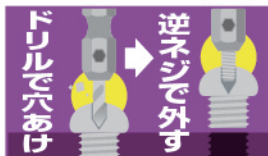

## ■ なめたネジはずしビット

No.	セット内容	セット数	定価 (円)	4962485	パッケージサイズ
ANH-165	M2.5~3ネジ対応ビット スベアドリル部品 1.5mm (1ヶ) スベアネジ部品 No.1用 (1ヶ) 専用レンチ・専用スパナ・固定用ネジ (各1ヶ)	6	1,650	361679	135X65
ANH-265	M3.5~5ネジ対応ビット スベアドリル部品 2mm (1ヶ) スベアネジ部品 No.2用 (1ヶ) 専用レンチ・専用スパナ・固定用ネジ (各1ヶ)	6	1,650	361686	135X65
ANH-285	M3.5~5ネジ対応ビット スベアドリル部品 2mm (1ヶ) スベアネジ部品 No.2用 (1ヶ) 専用レンチ・専用スパナ・固定用ネジ (各1ヶ)	6	1,750	361693	135X65
ANH-365	M6~8ネジ対応ビット スベアドリル部品 3mm (1ヶ) 専用レンチ・専用スパナ・固定用ネジ (各1ヶ)	6	1,600	361709	135X65
ANH-S1	M2.5~3ネジ対応ビット M3.5~5ネジ対応ビット スベアドリル部品 1.5mm, 2mm (各1ヶ) スベアネジ部品 No.1, No.2用 (各1ヶ) 専用レンチ・専用スパナ・固定用ネジ (各1ヶ)	6	2,750	361716	135X75
ANH-S2	M2.5~3ネジ対応ビット M3.5~5ネジ対応ビット ステンレス加工用オイル スベアドリル部品 1.5mm, 2mm (各1ヶ) スベアネジ部品 No.1, No.2用 (各1ヶ) 専用レンチ・専用スパナ・固定用ネジ (各1ヶ)	6	3,300	361723	135X75
ANH-S3	M2.5~3ネジ対応ビット M3.5~5ネジ対応ビット M6~8ネジ対応ビット ステンレス加工用オイル スベアドリル部品 1.5mm, 2mm, 3mm (各1ヶ) スベアネジ部品 No.1, No.2用 (各1ヶ) 専用レンチ・専用スパナ・固定用ネジ (各1ヶ)	6	4,500	361730	185X115

## ■ なめたネジはずしビット 段付タイプ

No.	セット内容	セット数	定価 (円)	4962485	パッケージサイズ
ANHD-190	M2.5~3ネジ対応ビット 段付タイプ ステンレス加工用オイル 専用スパナ	6	1,100	361815	135X65
ANHD-290	M3.5~5ネジ対応ビット 段付タイプ ステンレス加工用オイル 専用スパナ	6	1,100	361822	135X65
ANHD-390	M6~8ネジ対応ビット 段付タイプ ステンレス加工用オイル 専用スパナ	6	1,100	361839	135X65

## ■ ステンレス加工用オイル

No.	内容	セット数	定価 (円)	4962485	パッケージサイズ
ANH-OIL	ステンレス加工用オイル	12	550	361747	135X65

## ■ なめたネジはずしビット専用 交換部品

No.	セット内容	定価 (円)	4962485
ANH-D15	ドリル部品 φ1.5mm (M2.5~3ネジ用) 固定用ネジ	(オープン価格) 361310	
ANH-D20	ドリル部品 φ2.0mm (M3.5~5ネジ用) 固定用ネジ	(オープン価格) 361327	
ANH-D30	ドリル部品 φ3.0mm (M6~8ネジ用) 固定用ネジ	(オープン価格) 361334	
ANH-RS253	ネジ部品No.1用 (M2.5~3ネジ用) 固定用ネジ	(オープン価格) 361389	
ANH-RS45	ネジ部品No.2用 (M3.5~5ネジ用) 固定用ネジ	(オープン価格) 361396	

※定価には消費税は含まれておりません。製品の仕様・デザイン等は、予告なく変更することがございますので御了承ください。

23B1470721