

# HIKOKI

コードレスコーキングガン

18V AC 18DA形

コードレスで作業はかどる!

# 押し出し スムーズ

冷えて硬くなったシーリング剤も  
より扱いやすく作業快適\*

NEW

逆さ置き  
可能

特許  
出願中

ダイヤル変速  
+  
無段変速  
トリガ

後ダレ  
防止機構

**MV**  
MULTI VOLT

ホルダサイズも充実

標準付属 300ml

別売部品 600ml・800ml

シーリング剤は市販品をお求めください。

\*シーリング剤の種類、温度、ノズル径、押し出しスピードによっては使用できない場合があります。  
その際はノズル径、押し出しスピードの調整を行ってください。





押し出しラクラク

十分な押し出し力とスピードで、シーリング剤を安定的に押し出します。コードレスで取り回しも良くより作業がはかどります。

## コードレスで作業はかどる！ 押し出しスムーズ

冷えて硬くなったシーリング剤もより扱いやすくて作業快適※1

### 本体を安定して置ける



逆さ置き可能  
特許出願中

シーリング剤の先端が床につくのを防ぎます。

### 最適なスピードで押し出し

ダイヤル変速  
無段変速トリガ

ダイヤル変速+無段変速トリガ採用で最適なスピードに調整可能。

### 後ダレ防止機構

スイッチを放すとピストンが自動でバックし、液ダレを軽減します。

### LEDライト付

薄暗い作業現場でも使いやすい。

1充電当たりの作業量(目安)※2  
(BSL 36A18 使用時)

シーリング剤(シリコン系)  
ノズル径 φ5mm

約415本

シーリング剤(ウレタン系)  
ノズル径 φ10mm

約455本

根太バンド(アクリル系)  
ノズル径 φ8mm

約415本

## コードレスコーキングガン 18V AC 18DA形



(蓄電池別売)

希望小売価格 **¥24,400** (税別)  
蓄電池・充電器別売



4 966376 403486


仕様	AC 18DA	
形名	-	AC 18DA
モーター	-	直流モーター
押し出し速度	mm/s	0~14
最大押し出し力	N	3,000
ストローク	mm	216 (標準付属品: 300mlホルダ) 340 (別売: 600mlホルダ、800mlホルダ)
機体寸法 (全長×全高×全幅)	mm	482×299×82 (300mlホルダ、BSL 36A18装着時)
質量	kg	2.7 (300mlホルダ、BSL 36A18装着時)
使用可能蓄電池※3	-	マルチボルト蓄電池(残量表示付)、18V(BSL 18XXシリーズ)、
標準付属品	-	フック、保護メガネ

- ※1 シーリング剤の種類、温度、ノズル径、押し出しスピードによっては使用できない場合があります。その際はノズル径、押し出しスピードの調整を行ってください。 ※2 数値は参考値です。材料や条件により異なります。
- ※3 従来の蓄電池(BSL 3620/3625/3626/3660)ではご使用になれません。
- ※4 寸法は参考値です。 ※5 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります
- ※お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回以内(BSL 3660は1,000回以内)の電池を保証します(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。

### 別売

#### 600mlホルダ 吸込式(ペール缶)、ソーセージ形対応

コードNo. 378938  
¥5,600

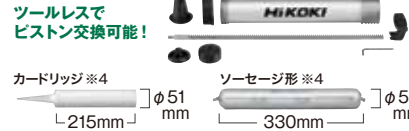

カードリッジ※4

φ51mm

215mm

ソーセージ形※4

φ51mm

330mm

#### 800mlホルダ カートリッジ式対応

コードNo. 378939  
¥3,400



#### マルチボルト蓄電池(残量表示付) BSL 36A18

コードNo. 0037-1749  
¥25,800

電圧・容量 36V-2.5Ah / 18V-5.0Ah

#### 冷却機能付 急速充電器 UC 18YDL2

¥18,100

充電時間※5  
BSL 36A18...約25分  
BSL 36B18...約40分



蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。

工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHIKOKI(ハイコーキ)販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。



FM 68090 / ISO 9001:2015

**品質第一主義**  
工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に、「ISO9001:2015」を2017年に取得しました。



**環境重視経営**  
工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場・三京ダイヤモンド工業(株)名張工場は、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」を取得しています。



「電動工具総合カタログ」スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。



## 工機ホールディングス株式会社

(発行元)工機ホールディングスジャパン株式会社  
〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)  
TEL(03)5783-0626 FAX(03)5783-0706

北海道支店 (011)786-5122 東北支店 (022)288-8676  
東京支店 (03)5753-7703 関東支店 (03)6374-5687  
中部支店 (052)533-0231 北陸支店 (076)263-4311  
関西支店 (06)7167-3644 中国支店 (082)504-8282  
四国支店 (087)863-6761 九州支店 (092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日・弊社休業日を除く9:00~17:00)  
フリーダイヤル 0120-20-8822 (携帯電話、IP電話からはご利用できません) 03-5539-0253 (携帯電話、IP電話からもご利用頂けます)

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>  
お問い合わせの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターが近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

## 親切と真心サービスの—HIKOKI(ハイコーキ)販売店