

JVC

ポータブル電源と暮らす。

●オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めています。●このカタログに掲載の液晶画面はハモミ合成です。●画像/イラストの内容はイメージです。●カタログ掲載製品の仕様および外観は予告なく変更することがあります。また、実際の製品の色とは印刷の関係で多少異なる場合もございますので、お買い求めの際は店頭でお確かめください。●正しくお使いいただくために、ご使用の際は取扱説明書をよくお読みください。●補修用性能部品の最低保期間は製造打ち切り後3年です。●保証に関しては、必ず取扱説明書の保証についての記載事項をご確認の上、大切に保管してください。●ポータブル電源の保証期間は、お買い上げ日より24ヶ月です。ノーマルケーブル、延長ケーブルの保証期間は、お買い上げ日より12ヶ月です。【ポータブル電源について】●本機を不安定な場所に置かないでください。必ず、平坦で安定した場所に置いて使用してください。●本機の通風孔は、安全上絶対にふさがないでください。また、本機の各面から5cm以上スペースを空けてください。●充電または給電中は本機が温かくなります(本機のファンが作動します)ので、周囲には物を置かないでください。●本機接続器のケーブルを差すときは、真っすぐな向きに差し込んでください。●接続機器のケーブルを抜くときは、必ずプラグ部を持って抜いてください。ケーブルを引っ張ったり折り曲げると、断線などの原因となります。●充電または給電中はラジオやチューナー、テレビなどに雑音が入る場合があります。雑音が入る場合は、それらの製品から離れた場所でお使いください。●心臓にペースメーカーを装着している方は使用しないでください。ペースメーカーが本機の影響を受ける恐れがあります。【ノーマルケーブルについて】●本機は、自動車、自転車、バイク、船舶等への設置を想定した設計になっていません。これらの機器への設置、使用は事故/故障の原因となる可能性がありますので、おやめください。必ず、平坦で安定した場所に置いて使用してください。●給電時には、排熱上風にあおられやすいので、使用を中止してください。●本機を180度以上の角度で開くと、破損、故障の原因となりますので、ご注意ください。●接続ケーブルを抜き出すときは、必ずプラグ部を持って抜き差ししてください。ケーブルを引っ張ったり折り曲げると、断線などの原因となります。●給電中はラジオやチューナー、テレビなどに雑音が入る場合があります。雑音が入る場合は、それらの製品から離れた場所でお使いください。●ノーマルケーブルは当社ポータブル電源専用オプション品です。他社商品との動作検証は行っていません。【ポータブル電源/ノーマルケーブル/延長ケーブル共通】●本機は防塵・防水仕様ではありませんので、ほこりや水、海水などがからないように注意してください。また、手がぬれた状態で本機を操作しないでください。降雷時、降雷時、降雷時の使用は、事故や故障の原因となりますので、ご注意ください。●本機を海辺等で長期間使用される場合は、塩害、さび等により著しく機能が劣化する場合がありますのでご注意ください。●ほこりが多い場所や高温多湿の場所での充電および使用、放置をしないでください。●給電する機器の充電制御や充電状況、環境などにより給電できない、または急速充電にならない場合があります。●本体が汚れた場合は、布でやさしく拭いてください。汚れがひどいときは、水または薄めた中性洗剤でおそってください。シンナーやベンジンなどは絶対に使わないでください。●JackeryはJackery Inc.社の商標です。●その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標および登録商標です。●Jackery社との取り決めにより、2020年以降に共同開発する商品については「JVC Powered by Jackery」とします。

安全点検の お願い	このような症状はありませんか	ご使用中止
	●電源コードが傷んでいる。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ●内部に水や異物が入った。	→ コンセントから電源プラグを抜いて 必ず販売店にご相談ください。

安全に関する ご注意	●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
	●「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。 「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

製品のお問い合わせは JVCケンウッド カスタマーサポートセンター
固定電話からはフリーダイヤル ☎0120-2727-87
携帯電話・PHSからのご利用は ナビダイヤル 0570-010-114 一部IP電話からのご利用は 045-450-8950
受付時間:月～金曜日 9:30～18:00 土曜日 9:30～12:00 / 13:00～17:30 (日、祝日、および弊社休日とは休ませていただきます)

●お買い求めは当店で



表示を正しく
家電公取協会員
当社は、適正な表示を
推進しています。

これからは家族の真ん中に。



家族それぞれが、それぞれの時間に、それぞれの場所で、それぞれ好きなことを、好きなように楽しむ。
昔のように、お茶の間の真ん中にテレビがあって、家族みんなが集まっていた時代から、団欒の形は変わりましたが、大切なものは変わっていません。違うことをしていても通じ合う、家族の快適な生活をささえながら、まさかの時の備えにもなる。これからは家族の真ん中に、ポータブル電源を置いてみませんか。



ポータブル電源があると、頼もしい。

例えばバタバタと忙しい朝。

いくつも同時に家電製品を動かしたい、
そんな時は、ポータブル電源が活躍します。

必要な時に必要な場所で電気が使える、
こんな頼もしいことはありません。

もちろん、急な停電など、非常時にも頼もしい存在です。



ポータブル電源があると、広がる。

家の中の好きな場所でパソコンが使えるたり、
ベランダや屋上でバーベキューを楽しめたり、
庭で電気工具を使ったDIY作業など、
ポータブル電源を活用すれば、今までできなかったことも実現します。
きっと暮らしの楽しみを広げてくれるはずです。

ご利用シーンや家電に合わせて選べる3タイプ

BN-RBシリーズ

シリーズ最大容量モデル

BN-RB10-C

オープン価格*



1,000Wh超!
車中泊に最適な超パワフル仕様

容量 1,002Wh	AC出力 1,000W ^{※1}	充電時間 約7.5時間 ^{※2}	質量 10.9kg
DC出力口数 1	AC出力口数 3	USB出力口数 4	ソーラーパネル 対応 ^{※3}

こんな家電のご利用に

小型IH調理器、電気毛布 など

EA812HG-13A

スタンダードモデル

BN-RB62-C

オープン価格*

NEW わかりやすい日本語表記



アウトドアからデイリーユースまで
気軽に使いやすい

容量 626Wh	AC出力 500W ^{※1}	充電時間 約8.5時間 ^{※2}	質量 6.5kg
DC出力口数 3	AC出力口数 2	USB出力口数 3	ソーラーパネル 対応 ^{※3}

こんな家電のご利用に

ノートPC、扇風機 など

コンパクトモデル

BN-RB37-C

オープン価格*

NEW わかりやすい日本語表記



はじめての方でも扱いやすい
お手軽サイズ

容量 375Wh	AC出力 200W ^{※1}	充電時間 約12.5時間 ^{※2}	質量 3.6kg
DC出力口数 1	AC出力口数 1	USB出力口数 2	ソーラーパネル 対応 ^{※3}

こんな家電のご利用に

LEDライト、スマートフォン など

BN-RBシリーズ専用オプション品


電気がない屋外でも
安心エコロジー充電

ポータブルソーラーパネル


BH-SP100-C

オープン価格*

- 屋外でポータブル電源を充電可能
- 簡単に持ち運べる折りたたみ式
- USB出力からスマートフォンに直接給電できる

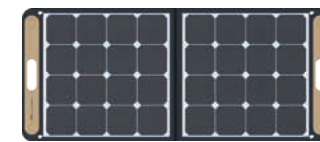

BH-SP100-C

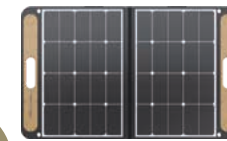


BH-SP68-C

3mの
接続ケーブル
付き



ソーラーパネルからスマートフォン等へ直接給電ができるUSB出力付き。

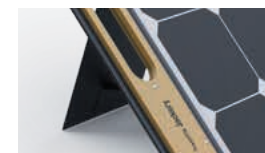

自立する折りたたみスタンド付き。
★画像はBH-SP100-Cを使用しています。

ポータブル電源とソーラーパネルを
つなぐ延長ケーブル

延長ケーブル
(ポータブル電源・ソーラーパネル接続用)

BH-SC5^{※4}

オープン価格*



5m

POSコード: 4975769023897
長さ: 5m / 質量: 約320g

※4: 動作確認機種 BN-RB10-C / BN-RB62-C / BN-RB37-C / BN-RB6-C / BN-RB5-C / BN-RB3-C / BH-SP100-C / BH-SP68-C

※1: 本機のAC出力は60Hz(固定)となりますので、接続する機器が50Hz単独表示のものは動作保証対象外となります。接続するAC機器は、60Hzまたは50/60Hzの表示があるものをご使用ください。
※2: ACアダプター使用時。※3: 動作確認機種 BH-SP100-C / BH-SP68-C *オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。

ココがちがう！ あんしんポイント

信頼の国内メーカー品質

ビデオカメラやオーディオ、ドライブレコーダーなど、さまざまな製品で培った『JVC』の品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。



JVCならではの安心サポート

商品ご購入後も、国内メーカー『JVC』ならではの手厚いアフターサポートをご用意。万が一不具合が発生した際は、お買い上げの販売店や国内のサポートセンターを窓口として迅速に対応します。

 安全保護	 保証期間	 適合確認済	 テクニカルサポート
過電流、過電圧、温度、短絡保護	24ヶ月※1	PSE※2 (ACアダプターのみ)	期限なし

※1:ポータブル電源の場合、ソーラーパネル、延長ケーブルは12ヶ月。※2:経済産業省より、電気用品安全法(PSE)で対象としている蓄電池の出力は、原理上直流に限られており、交流(AC100V)が出力できるポータブル電源は、電気用品安全法(PSE)でいう蓄電池に該当しません。詳しくは経済産業省のホームページをご覧ください。



「防災製品等推奨品」として認証※2

「防災製品等推奨品」は、一般社団法人防災安全協会が防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として認証する制度です。ポータブル電源は「停電や災害時の備え」としても有効に安心して活用できます。

※2:対象製品はBN-RB10-C、BN-RB62-C、BN-RB37-C、BN-RB6-C、BH-SP100-C、BH-SP68-Cです。



わかりやすさと使いやすさを追求

わかりやすい日本語表記※1

入出力の差込口や各種ボタンの本体表示を日本語で表記。さらに、端子ごとにエリアを枠線で区切ることで誤操作を防止し、よりわかりやすく直感的な操作を可能にしました。

※1: BN-RB62-C / BN-RB37-Cのみ。



使い方はカンタン!3ステップ

設定は不要。買ったその日から、だれでもカンタンに使用できます。

★画像はBN-RB62-Cを使用しています。



1 あらかじめ充電しておく



2 使いたい出力のボタンを押す




3 使う機器のケーブルを接続

さまざまな家電製品 & 3WAY電源に対応

AC、USB、シガーソケットポートを搭載。大きな電力を必要とする電気毛布やミニ冷蔵庫なども安心して使用できる出力1,000W（瞬間最大2,000W）※2のハイパワー設計で、幅広い家電製品に対応しています。また、見やすい大きな液晶画面を搭載。リアルタイムに入出力の電力とバッテリー残量が数値で表示され、初心者でも安心して使えます。

※2: BN-RB10-Cの場合。

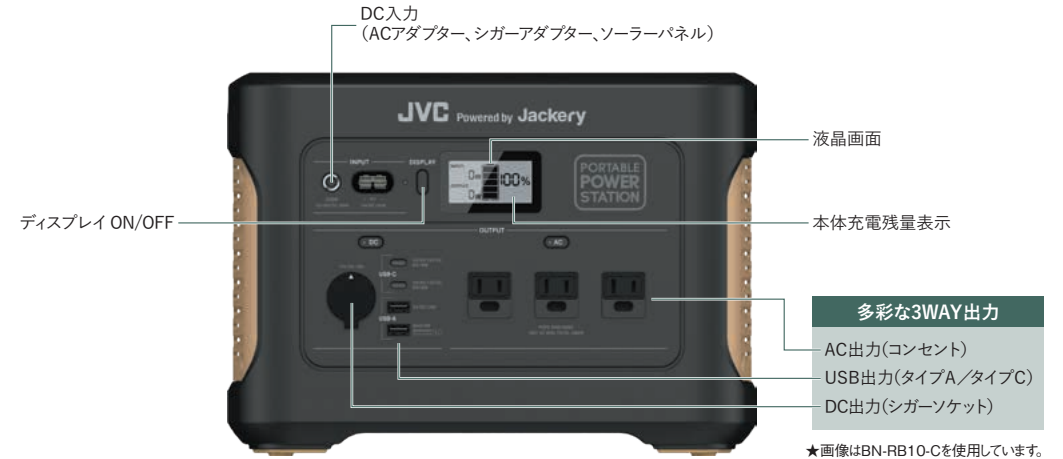

家庭用コンセントと同じ正弦波

AC 100Vコンセントは、家庭用コンセントと同じ“正弦波”。さまざまな家電製品を安心して使用できます。

★本機はオーディオ用としての音質向上を目的とした設計はされておりません。



日常・非常時のさまざまなシーンで活躍！



季節ごとの行楽に ▶
小型冷蔵庫 など




キャンプ・グランピングに ▶
LEDライト など



車中泊に ▶
電気毛布 など



お庭でのDIYに ▶
電気ドリル など

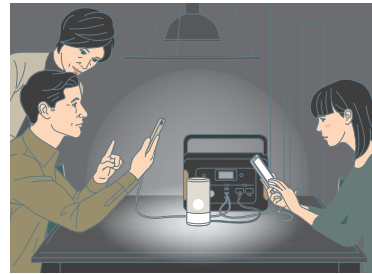

万が一の時に ▶
スマートフォン など



屋外でのイベントに ▶
扇風機 など



リモートワークに ▶
ノートPC など



休日の趣味に ▶
ドローン など



さまざまなイベントに ▶
ポータブルアンプ など

★イラストはイメージです。

給電回数・使用時間の目安※1

	フル充電時間 (ACアダプター)	ソーラーパネル 充電時間※2 BH-SP100-C	ソーラーパネル 充電時間※2 BH-SP68-C	LEDライト 12W	スマートフォン 15W (充電回数※3)	扇風機 30W	ドローン 35W (充電回数)	小型冷蔵庫 39W
BN-RB10-C 1,002Wh	約 7.5時間	約 17時間	約 23時間	約 63時間	約 56回	約 25時間	約 21回	約 19時間
BN-RB62-C 626Wh	約 8.5時間	約 13時間	約 14.5時間	約 44時間	約 35回	約 17時間	約 15回	約 13時間
BN-RB37-C 375Wh	約 12.5時間	約 6時間	約 7時間	約 26時間	約 21回	約 10時間	約 9回	約 8時間

	ノートPC 50W	電気毛布 60W	小型炊飯器 360W (使用回数)	電動工具 400W	芝刈り機 500W	コーヒーメーカー 600W (使用回数)	小型ポット 1,000W (使用回数)	小型IH調理器 1,000W
BN-RB10-C 1,002Wh	約 15時間	約 12時間	約 2回	約 2時間	約 1.5時間	約 1回	約 3回	約 40分
BN-RB62-C 626Wh	約 10時間	約 8時間	約 1回	1時間以上	約 1時間	—※4	—※4	—※4
BN-RB37-C 375Wh	約 6時間	約 5時間	—※5	—※5	—※5	—※5	—※5	—※5

※1:計算上の数値です。使用する機器の状態や使用状況により変わります。※2:BN-RB10-C/BN-RB62-C/BN-RB37-Cは、BH-SP100-C/BH-SP68-Cで安全に充電できることを確認しています。設置環境や機器の組み合わせによって、充電時間が大きく変化します。あくまで標準的な充電時間の目安として参考にしてください。※3:USBでの充電の場合。※4:定格500W以下の製品をお使いください。※5:定格200W以下の製品をお使いください。

主な仕様

品名	ポータブル電源		
型名	BN-RB10-C	BN-RB62-C	BN-RB37-C
希望小売価格(税抜き)	オープン価格*		
POSコード	4975769015755	4975769020186	4975769020193
充電電池タイプ	リチウムイオン充電電池		
充電電池容量	1,002Wh/278,400mAh	626Wh/174,000mAh	375Wh/104,400mAh
入力	12-24V DC 180W	12V-24V DC 96W	12V-22V DC 68W
AC数	3口	2口	1口
AC出力※1	100V/10A・60Hz 1,000W (瞬間最大2,000W)	100V/5A・60Hz 500W (瞬間最大1,000W)	100V/2A・60Hz 200W (瞬間最大400W)
USB出力	最大66W [USBタイプC×2] 5V DC/3A 9V DC/2A 12V DC/1.5A [USBタイプA] 5V DC/2.4A [USBタイプA(Quick Charge 3.0)] 5V-6.5V DC/3A 6.5V-9V DC/2A 9V-12V DC/1.5A	最大36W 5V DC/2.4A USB タイプA×3	最大24W 5V DC/2.4A USB タイプA×2
DC出力	最大120W 12V DC/10A シガーソケット×1	最大120W 12V DC/10A シガーソケット×1 12V DC/7A φ6.5mm DC端子×2	最大120W 12V DC/10A シガーソケット×1
充電時間(ACアダプター使用時)	約7.5時間	約8.5時間	約12.5時間
充電時間(シガーアダプター使用時)	約14.5時間	約11時間	約12.5時間
充電温度	0~40°C		
動作温度	-10°C~40°C		
最大外形寸法(W×H×D)	333mm×244mm×234mm	300mm×192mm×193mm	231mm×168mm×134mm
質量	10.9kg	6.5kg	3.6kg
その他同梱品	ACアダプター、電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ		
ハンドル	折りたたみ		
保証期間	お買い上げ日より24ヶ月		

※1:本機のAC出力は60Hz(固定)となりますので、接続する機器が50Hz単独表示のものは動作保証対象外となります。接続するAC機器は、60Hzまたは50/60Hzの表示があるものをご使用ください。

品名	ポータブルソーラーパネル	
型名	BH-SP100-C	BH-SP68-C
希望小売価格(税抜き)	オープン価格*	
POSコード	4975769015762	4975769020858
パネルタイプ	単結晶シリコンパネル	
最大出力	100W	68W
交換効率	23%	
定格電圧	18V DC	22V DC
定格電流	5.55A	3.09A
開放電圧	21.6V DC	26.4V DC
短絡電流	6.1A	3.36A
出力	[USBタイプC]5V DC/3A(15W) [USBタイプA]5V DC/2.4A(12W)	
動作温度	-10°C~65°C	
収納寸法(W×H×D)	615mm×540mm×40mm	430mm×540mm×40mm
最大外形寸法(W×H×D)	1,225mm×540mm×25mm	860mm×540mm×25mm
質量	4.2kg	3.0kg
ポータブル電源への 接続ケーブル(長さ)	3m	
保証期間	お買い上げ日より12ヶ月	

その他ラインアップ

たっぷり使えて安心

BN-RB6-C 在庫僅少

オープン価格*

容量 626Wh/質量 6.4kg
DC出力口数 3/AC出力口数 2/USB出力口数 3
ソーラーパネル対応※2



手軽に便利に使える

BN-RB5-C 在庫僅少

オープン価格*

容量 518Wh/質量 6.4kg
DC出力口数 3/AC出力口数 2/USB出力口数 3
ソーラーパネル対応※2



片手で持ち運びできる

BN-RB3-C 在庫僅少

オープン価格*

容量 311Wh/質量 3.6kg
DC出力口数 1/AC出力口数 1/USB出力口数 2
ソーラーパネル対応※2



※2:動作確認機種 BH-SP100-C/BH-SP68-C *オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。