

EA814RE-30 AC100V/30W 作業灯/LED 取扱説明書 Ver.1.0

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

注意事項

- ・製品の分解や改造はおこなわないでください。
- ・LEDランプ点灯中は、発光部を直視しないでください。
- ・LED素子にはバラツキがありますので同じ形名商品でも、光色、明るさが異なる場合があります。
- ・AC100V、50/60Hz以外の電源を接続しないでください。
- ・電源コードに損傷があった場合には直ちに使用を中止してください。
- ・発光面を紙や布で覆ったり、テープを貼りつけたりしないでください。故障や発熱の原因となります。
- ・使用しないときは電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・本製品は屋内専用です。屋外での使用はできません。
- ・水のかかる場所や、湿度の高いところで使用しないでください。
- ・可燃性ガスや腐食性ガスのある環境では使用しないでください。
- ・洗剤や水を使って掃除をしないでください。
- ・高温度・高湿度・帯電しやすい場所で使用しないでください。
- ・子供の手の届くところで使用しないでください。
- ・本製品のLEDは交換できません。



【仕様】

サイズ	240x90x240mm
重量	2kg
LED全光束	3000ルーメン
消費電力	30W
入力電圧	AC100V 50/60Hz
LED色温度	白色6000~6500k
LED照射角度	82度
LED寿命	約20,000時間（光束70%低下）
コード長さ	5m (VCTF0.75)
防塵防滴	IP67相当
材質	アルミボディ（放熱フィン一体型） ラバープロテクター（角部分）
備考	ハンドル&背面スタンド付



【使用方法】

本体背面電源スイッチを押す度に、ライトをON/OFF出来ます。

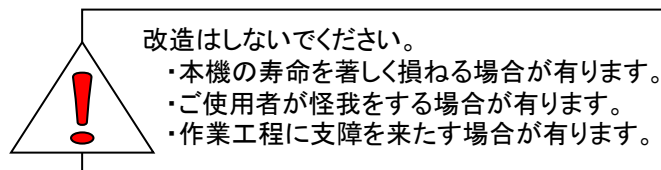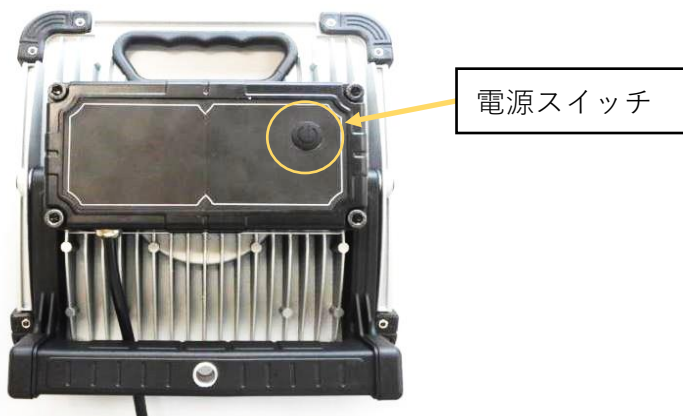

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929