

新製品

屋外用

PS  
E

# LED レンカライトS

連結点灯ができる軽量ロングライトの高照度タイプ



消費電力  
24W

色温度  
5000K  
昼白色



吊下用フック付  
×2

全光束 **3200**Lm

固有エネルギー消費効率 / 133Lm/W

連結点灯可能

100V/15灯まで・200V/30灯まで

間引き点灯可能

照明ON/OFFスイッチ付



100Vタイプ  
型式 **LSX-5NH**  
全長1,438×φ62mm


■特長

- 省エネ白色直管形LEDランプ採用
- LED寿命は約40,000時間
- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- 照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます




- 吊下用フック付で横吊り及び角度調整が可能
- 100Vタイプはアース不要の二重絶縁構造


■用途

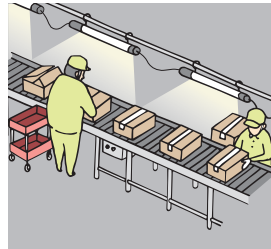

工場の生産ラインに

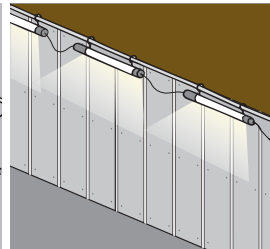

工事現場の仮囲い用照明に

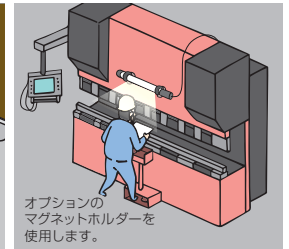

工作機械に取り付けて

■連結可能点灯数

連結点灯することで工場の生産ラインやトンネル工事などの仮設照明に

100Vで 使用する場合	<b>15灯まで</b>
200Vで 使用する場合	<b>30灯まで</b>


オプションパーツ

鋼板などの金属壁面に  
取り付けて簡易仮設照明に

マグネットホルダー(1個)  
型式 **HLD-2M**

JANコード 49-30510-31128-9

●灯体1台につき、必ず2個以上使用してください。

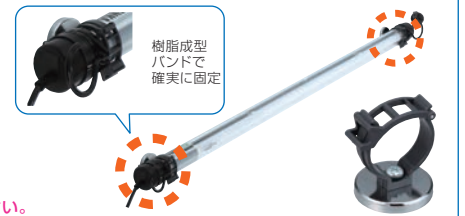

HATAYA JANコード 49-30510

■仕様表

型式	電線仕様		照明装置	定格	摘要	質量 (kg)
	長さ (m)	種別・太さ (mm <sup>2</sup> )・心数 (C)				
100Vタイプ						
EA815LA-21 <b>LSX-5NH</b>	5	VCT 0.75 × 2	24W 直管形 LEDランプ	100V・24W 50/60Hz兼用	連結専用①コンセント付 照明ON/OFFスイッチ付 回二重絶縁	1.8
100~200V電気配線接続工事対応タイプ						
<b>LSX-205NH</b> *	5	VCT 2.0 × 3 接地付 連結用、電源用 ケーブル切りっぱなし (プラグなし)	24W 直管形 LEDランプ	90~240V・24W 50/60Hz兼用	照明ON/OFFスイッチ付	2.2

●\*印は受注生産品のため多少納期がかかります。●電源電圧は定格電圧の±10%の範囲内の安定した電源を使用してください。(連結点灯すると電圧降下が生じますのでご注意ください)  
●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●本製品に一般の蛍光灯や他の直管形LEDランプは使用できません。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●100~200V電気配線接続工事タイプで結線される場合は必ず有資格者の方が配線工事を行ってください。また必ずアース接続を行ってください。●LEDランプは当社専用品です。交換作業は必ず有資格者の方が行ってください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

株式会社 **ハタヤリミテッド** 株式会社 **畑屋製作所**

ハタヤリミテッド本社 / 〒460-0011 名古屋市中区大須四丁目10番90号 TEL (052) 261-3821 (代)

畑屋製作所本社工場 / 〒467-0854 名古屋市長春区浮島町12番24号 TEL (052) 692-7211 (代)

岐阜工場 / 〒501-0314 岐阜県瑞穂市十八条586番3 TEL (058) 328-5700 (代)

●東京支社 ●大阪支社 ●仙台支社 ●北関東支社 ●新潟支社

●名古屋支社 ●広島支社 ●福岡支社 ●札幌営業所 ●岐阜物流センター

■関連会社

**ハタヤオーケーエス株式会社** 〒143-0004 東京都大田区昭和島一丁目1番5号

**松栄興産株式会社** 〒467-0854 名古屋市長春区浮島町12番24号

