

非常灯機能付

LEDレンカライトS


⊕屋外用

PS

⊠

二重絶縁


停電時に自動で内蔵バッテリーに切り替わり約90分点灯します
非常時、避難経路の明かりの確保に

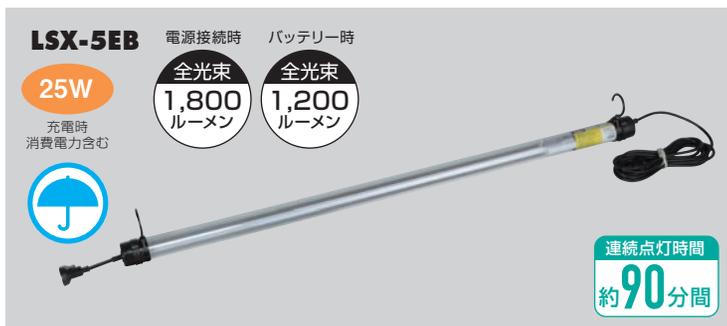

充電ランプ
インジケータ
100V電源に接続されている場合は充電状態を表示し、接続されていない場合はバッテリー残量を表示します。



■オプションパーツ(別売)
マグネットホルダー
HLD-2M

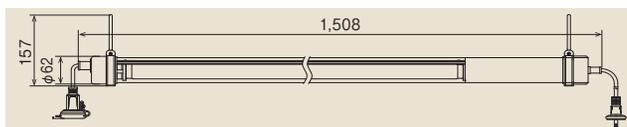

型式	電線仕様		照明装置	定格 (電圧・消費電力) 周波数	摘要	質量 (kg)
	長さ (m)	種別・太さ(mmφ)・芯数(C)				
●100Vタイプ						
LSX-5EB	5	VCT 0.75 × 2	AC-DC電源切替式 白色LED	100V・25W(充電時消費電力含む) 50/60Hz	非常灯機能付・二重絶縁構造 連結用コンセント1個付	1.9
●100~200V電気配線接続工事対応タイプ						
LSX-205EB	5	VCT 0.75 × 3(接地付) 電線切りっぱなし (コンセント・プラグなし)	AC-DC電源切替式 白色LED	90~240V・25W (充電時消費電力含む) 50/60Hz	非常灯機能付	2.3

●電源電圧は定格電圧の±10%の範囲内の安定した電源を使用してください。(連結点灯すると電圧降下が生じますのでご注意ください) ●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●本製品に一般の蛍光灯や他の直管形LEDランプは使用できません。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●100~200V電気配線接続工事タイプで結線される場合は必ず有資格者の方が配線工事を行ってください。また必ずアース接続を行ってください。●本製品は建築基準法で規定された非常灯として使用できません。

非常灯機能付LEDレンカライトS ■特長

- 非常灯用バッテリー内蔵(11.1V 2,600mAhリチウムイオン電池内蔵)
- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- 照明ON/OFFスイッチ付なので通常のバッテリーライトとしても使用できます
- AC電源接続時は常時充電します (充電時間/約7時間)



連結点灯が可能なので当器具を中間につなぐと効率的な設置が可能です。



現場が完全に暗くならないので、避難行動や復旧作業が迅速・安全に行えます。



現場が完全に暗くならないので、避難行動や復旧作業が迅速・安全に行えます。