

# Strong Light

取付タイプ各種  
連結タイプ各種

取付け簡単! 13ワットから40ワットまでの幅広いバリエーション!  
さまざまな環境・条件のもとでの補助照明として最適です。用途に応じてお選びください。  
(二重絶縁構造)

※LEDタイプもございます。

## 取付タイプ



※耐薬品性外筒仕様も製作可能です。  
※AC200V～240V仕様も製作可能です。


防滴仕様

SL-13MA

蛍光灯 13Wツイン	入力電圧 AC100V	外筒仕様 標準	重量 0.88kg	コード 5 m	点灯方式 インバータ	保護等級 IP66	二重絶縁 回	オプション 60サイズ
---------------	----------------	------------	--------------	------------	---------------	--------------	-----------	----------------



φ50mm固定ホルダー  
(標準付属品)

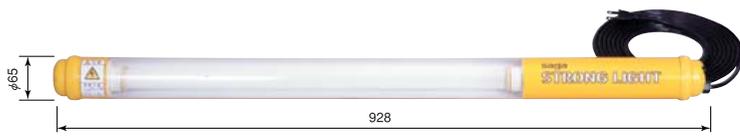

※耐薬品性外筒仕様も製作可能です。

防滴仕様

SL-20PA

EA815LD-43

蛍光灯 20W	入力電圧 AC100V	外筒仕様 標準	重量 1.25kg	コード 5 m	点灯方式 インバータ	保護等級 IP66	二重絶縁 回	オプション 60サイズ
------------	----------------	------------	--------------	------------	---------------	--------------	-----------	----------------



φ60mm固定ホルダー  
(標準付属品)

防滴仕様


SL-20PSA

■連結タイプ(分岐用)

蛍光灯 20W	入力電圧 AC100V	外筒仕様 標準	重量 1.04kg	コード 0.6 m	点灯方式 インバータ	保護等級 IP66	二重絶縁 回	オプション 60サイズ
------------	----------------	------------	--------------	--------------	---------------	--------------	-----------	----------------



φ60mm固定ホルダー  
(標準付属品)

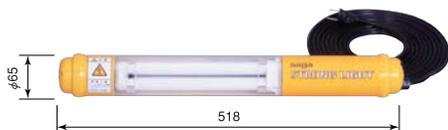

※耐薬品性外筒仕様も製作可能です。

防滴仕様

SL-27PA

EA815LD-41

蛍光灯 27Wツイン	入力電圧 AC100V	外筒仕様 標準	重量 0.95kg	コード 5 m	点灯方式 インバータ	保護等級 IP66	二重絶縁 回	オプション 60サイズ
---------------	----------------	------------	--------------	------------	---------------	--------------	-----------	----------------



φ60mm固定ホルダー  
(標準付属品)

防滴仕様

SL-36PA

EA815LD-42

蛍光灯 36Wツイン	入力電圧 AC100V	外筒仕様 標準	重量 1.17kg	コード 5 m	点灯方式 インバータ	保護等級 IP66	二重絶縁 回	オプション 60サイズ
---------------	----------------	------------	--------------	------------	---------------	--------------	-----------	----------------



φ60mm固定ホルダー  
(標準付属品)

防滴仕様

SL-36PSA

■連結タイプ(分岐用)

蛍光灯 36Wツイン	入力電圧 AC100V	外筒仕様 標準	重量 1.11kg	コード 0.6m	点灯方式 インバータ	保護等級 IP66	二重絶縁 回	オプション 60サイズ
---------------	----------------	------------	--------------	-------------	---------------	--------------	-----------	----------------



φ60mm固定ホルダー  
(標準付属品)



※耐薬品性外筒仕様も製作可能です。  
※AC200V～240V仕様も製作可能です。

防滴仕様

SL-40PA



φ60mm固定ホルダー  
(標準付属品)

蛍光灯 40W	入力電圧 AC100V	外筒仕様 標準	重量 1.81kg	コード 5 m	点灯方式 インバータ	保護等級 IP66	二重絶縁 回	オプション 60サイズ
------------	----------------	------------	--------------	------------	---------------	--------------	-----------	----------------

防滴仕様

SL-40PSA

■連結タイプ(分岐用)



φ60mm固定ホルダー  
(標準付属品)

蛍光灯 40W	入力電圧 AC100V	外筒仕様 標準	重量 1.67kg	コード 1.0m	点灯方式 インバータ	保護等級 IP66	二重絶縁 回	オプション 60サイズ
------------	----------------	------------	--------------	-------------	---------------	--------------	-----------	----------------