

1mm切断砥石に新星登場！ 業界トップクラスの カットスピードと耐久性



NEW

ステンレス鋼・一般鋼用

Z ゼータカット

厚さ 1mm


頼れる1枚
緑のかざ車!!

- 一段とアップしたカットスピードと耐久性
一般砥粒を使用した従来の切断砥石と比べ、
カットスピードが速く作業効率がアップ。
- さまざまな厚みの鋼材に対応できる汎用性
厚み3mm薄板から、直径13mm丸棒まで、さまざまな
作業に対応できる汎用性があります。
- 切断時に鋼材に入りやすく安定して切れる
従来の1mm切断砥石と比べ、切断時の抵抗が少なく
スムーズに作業ができます。

圧倒的な
コストメリットを実現


ストレート型 両面補強 切断砥石

カットスピード比較

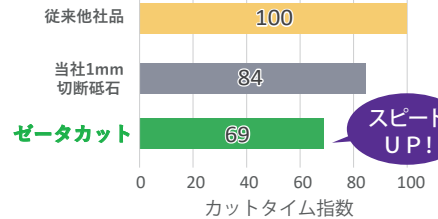

SS400 厚み3mm×38mmフラットバーを切断したときの平均カットタイム（従来他社品を100とする）※当社実験値

カット回数比較

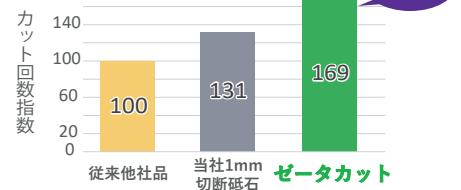

SS400 厚み3mm×38mmフラットバーを切断したときの使い切りカット回数（従来他社品を100とする）※当社実験値

主な用途 金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断

<仕様梱包>

品番	サイズ (mm) 外径×厚み×孔径	粒硬度	最高使用周速度	梱包 外装(内装×入数)
ZCT1051NX46S	105×1×15	NX46S	80m/s(4,800m/min)	200枚(10枚×20)



警告 誤った使い方をした場合、砥石が破壊して死亡または重傷をまねくおそれがあります。作業前に警告文(安全の手引き)をよく読んでご使用ください。
※予告なく仕様、外観などを変更する場合がございます。予めご了承ください。

製品記号：ZCT

日本製



優れた技術と理想を常に追求する

「切る・削る・磨く」製品を探すなら
砥石コンシェルジュ



ニューレジストン株式会社®

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号

TEL. (0725) 51-2292 FAX. (0725) 51-2392

ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

ご用命は信用ある当店へ

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!

0120-466-300

No230119-B60-1