

THE NEW VALUE FRONTIER

 **KYOCERA**

防じんスチールカッター  
ASC520



最適な回転数で安定した切断

剛性アップでシャープな切れ味

**「電子制御」と「小径刃物」で  
別次元の切れ味**

厚さ6mm以下の各種軟鋼材やステンレス、金属系建材などの切断に

ひとを考えて、うまれたツール。

# 軽量・コンパクトで操作性も抜群


## 簡単

- ・切粉はダストボックスに溜まり、ワンタッチで取り外せて、手早く捨てられます。
- ・切込深さは、ワンタッチで手早く確実に調節できます。



## 見やすい

- ・材料位置が確認でき、ケガキ線への合わせも簡単です。
- ・薄暗い現場では、LED ライトがケガキ線を照らしてくれます。  
(ON/OFF スイッチ付)

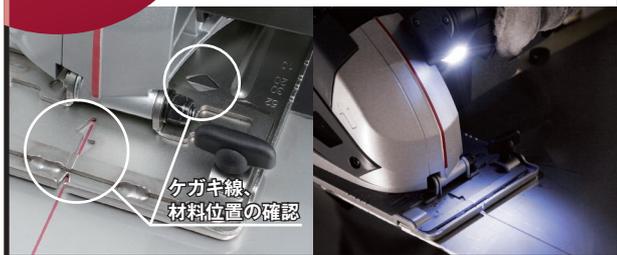

軽量 **3.8kg**

全長 **321mm**



外径 147mm  
レーザースリット  
チップソー  
(鉄工・ステンレス用を標準付属)

厚さ 6mm 以下の各種軟鋼材やステンレス、  
金属系建材などの切断に

チップソー外径  $\phi 147\text{mm}$

最大切込深さ 52mm **深切りタイプ**

電子制御

LED ライト付

鉄工・ステンレス用レーザースリットチップソー付

## 商品仕様

モデル	ASC520
電源	単相・交流 100V 50/60 Hz
定格電流	12.5A
消費電力	1,150W
無負荷回転数	3,300min <sup>-1</sup>
最大切込深さ	52mm
チップソー寸法(外径×内径)	147mm×20mm
本体寸法(長さ×幅×高さ)	321mm×270mm×231mm
コード長さ	5m
質量	3.8kg
付属品	・レーザースリットチップソー (鉄工・ステンレス用 外径:147mm 内径:20mm 厚さ:1.2mm 刃数:40枚) ・ソーガイドフェンス ・ボックスパナ(10mm) ・保護めがね



防じんスチールカッター

(623250A)

**ASC520**

**EA851K-16**



4 960673 619946

## 別販売品

防じんスチールカッター用チップソー

記載価格に消費税は含まれておりません。

	商品名	外径(mm)	内径(mm)	刃数	刃先厚(mm)	コードNo.
レーザー スリット チップソー	鉄工・ステンレス用 サーメットチップ採用で長寿命	147	20	40	1.2	6653497
	鉄工用 超薄刃設計 1.2mm で シャープな切れ味	147	20	40	1.2	6653507
チップソー	板金・薄鉄板用 ガリバリウム鋼板対応チップで 切れ味が長持ち、バリが少ない	147	20	52	1.2	▼6653527

▼は在庫僅少品です。

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2021年1月現在のものです。