

EA854BH-2 無段変速ジグソー

- ★ 振動を抑えたスムーズな切断
- ★ 刃先を照らすLEDライト付
- ★ ブレード交換ツールレス
- ★ 切断効率の良い新オービタル機構搭載

- 本体二重絶縁構造
- フィードバック制御
- 無段変速
- オービタル機構
- 集塵機取付可能


- 能力 木材 110mm
軟鋼板 10mm
ステンレス 3.2mm
- 最小切断半径 25mm
- 傾斜切断角度 左右 0~45°
- ストローク数 850~3000rpm (50/60Hz)
- ストローク量 26mm
- 重量 2.2kg
- 電源 AC100V・7.6A・720W
- コード 2心 2.5m
- 付属品
ブレード(116mm×8山:仕上用)、六角棒レンチ
チップカバー、刃口板、樹脂ケーブ

- サイズ 246(W)×206(H)mm



ブレード交換はレバー操作のみ

新オービタル機構

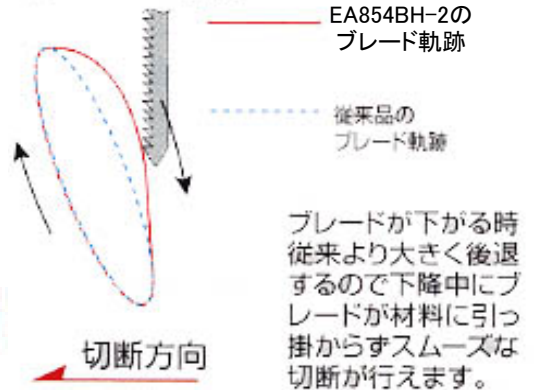

市販(他社製)ブレードの使用について

前述のように、本ジグソーでは取付部の厚さが 1.5 mm以下のボッシュ形のブレードのみ使用可能です。その他市販(他社製)ブレードは使用できませんので十分注意してください。

