


EA854X-10
(スチール1.6mm 電動ニブラー)

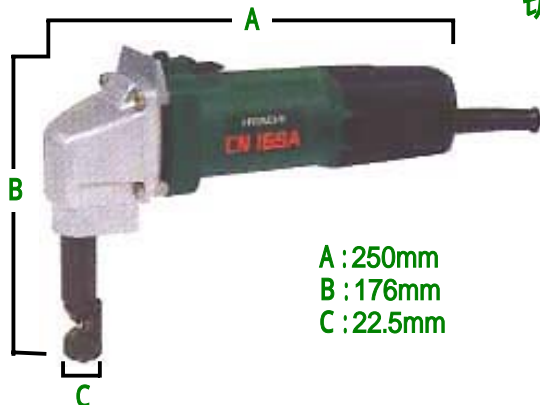

A : 250mm
B : 176mm
C : 22.5mm

EA854X-1, EA854X-2

上記の商品はご使用できます。

切断スピードが速い。低騒音77dB。

【仕様】

切断能力(mm)	鋼板:1.6、ステンレス板:1.2 最小切断半径:4.0
電源	単相 100V
電流	4.2A
消費電力	400W
ストローク数	2300回/分
重量	1.6kg
コード	2心 2.5m
付属品	六角棒スパナ(2.5、4mm) (ボンチ締め付け用)

・樹脂ボディ

・二重絶縁

接地(アース)せずにご使用になれます。
二重絶縁構造は電気用品安全法に基づく技術上の基準に
適合しています。

・細径

56mmで手にフィット、作業時の疲れを低減します。