


コストパフォーマンスに優れたニューモデル登場!

ブレード着脱ツールレス機構



ベース位置調整 ツールレス機構

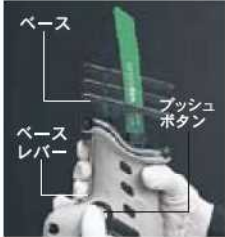

ソフトフロントカバーで握りやすい



ソフトグリップハンドルで握りやすい

スイングカット機構採用

チェンジレバーの切替えてスムーズなストレート切断と作業効率のよいスイング切断が選べます。(ブレード逆付け時にも使用可能)

トリガ&ダイヤル 無段変速機構

作業に応じて回転数を無段階に調整できます。



EA857DC-3

形名	最大切断能力 mm	電源 V	電流 A	消費電力 W	ストローク数 min ⁻¹ (回/分)	ストローク量 mm	全長×全幅×全高 mm	質量 kg	コード m	標準付属品
CR 13VB	鋼管:外径130 木材:厚さ120 軟鋼材:厚さ19	単相100	11	1,050	0~2,800	32	465×103×167	4.0	2心・2.5	湾曲セーバーブレード (No.141)、プラスチックケース

別売部品【セーバーブレード 湾曲タイプ】

※1 2011年5月現在 当社従来機種CR 13VAとの比較 ※2 当社ハイスペードとの比較

ブレードNo.	切断目安(mm)		山数 (インチ)	ブレード形状	寸法(mm)		コードNo.	価格	販売 単位 (枚)	鉄材						非鉄		合成樹脂		木材	ALC			
	厚さ	適用 管材			全長	刃厚				ステンレス材		軟鋼材		アルミ ・黄銅		塩ビなど								
										管材	板材	管材	板材	厚さ	厚さ	厚さ	厚さ							
No.141	2 以上	厚物 ステンレス 鋼材	14	湾曲	150	0.9	0032-2602	3,200	5	60	2.5	2.5	60	2.5	2.5	5	60	2.2	10	-	-			
No.142	2 以下	厚物 ステンレス 鋼材	14	湾曲	200	0.9	0032-2603	3,700	5	115	2.5	2.5	115	2.5	2.5	5	115	2.2	10	-	-			
No.143	2 以下	厚物 ステンレス 鋼材	14	湾曲	250	0.9	0032-2604	4,600	5	130	2.5	2.5	130	2.5	2.5	5	130	2.2	10	-	-			
No.145	2 以下	厚物 ステンレス 鋼材	18	湾曲	150	0.9	0032-2605	3,200	5	60	2.0	2.0	60	2.5	2.5	5	60	2.2	10	-	-			
No.146	2 以下	厚物 ステンレス 鋼材	18	湾曲	200	0.9	0032-2606	3,700	5	115	2.0	2.0	115	2.5	2.5	5	115	2.2	10	-	-			
No.147	2 以下	厚物 ステンレス 鋼材	18	湾曲	250	0.9	0032-2607	4,600	5	130	2.0	2.0	130	2.5	2.5	5	130	2.2	10	-	-			
No.152	3 以上	極厚 ステンレス 鋼材	14	湾曲	200	1.3	0032-3579	5,200	5	115	3.0	3.0	115	2.5	3.2	5	115	2.2	10	-	-			
No.152C	3 以上	極厚 ステンレス 鋼材	9~12 (1/2-1/2)	湾曲	200	1.3	0033-3299	10,400	10	115	3.0	4.0	115	2.5	3.2	5	115	2.2	10	-	-			
No.153	3 以上	極厚 ステンレス 鋼材	14	湾曲	250	1.3	0032-3580	6,400	5	130	3.0	3.0	130	2.5	3.2	5	130	2.2	10	-	-			
No.154	3 以上	極厚 ステンレス 鋼材	14	湾曲	300	1.3	0032-3581	7,600	5	130	3.0	3.0	130	2.5	3.2	5	165	2.2	10	-	-			
No.148	3 以上	極厚 ステンレス 鋼材	24	湾曲	250	0.9	0032-6163	4,600	5	130	2.5	2.5	130	3.5	3.5	5	130	2.2	10	-	-			
No.155	3 以上	極厚 ステンレス 鋼材	8	湾曲	300	1.3	0032-4270	7,600	5	130	3.0	3.0	130	3	~6	-	-	-	-	-	150	以下		
No.156	3 以上	極厚 ステンレス 鋼材	8	湾曲	300	1.3	0032-4271	7,600	5	130	3.0	3.0	130	3	~6	-	-	-	-	-	150	以下		

安全上のご注意 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱説明書に記載されている「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。

- お求めは、お手軽なお支払い方法の日立のクレジット・リースをご利用ください。
- 掲載した製品は、外観など改良のため一部変更することがあります。
- このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的な内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。 <http://www.hitachi-koki.co.jp/env/envdata/>

日立工機株式会社

国内営業本部
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支店
北海道(011)896-1740・北陸(076)263-4311・中国(082)504-8282
東北(022)288-8676・中部(052)533-0231・四国(087)863-6761
関東(03)5783-0608・関西(0798)37-2665・九州(092)621-5772

【電動工具ホームページ】 <http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/>

お客様相談センター ☎0120-20 8822(土・日・祝日を除く午前9:00~午後5:00)
※携帯電話からは、ご利用できません。

親切で信用のある — 日立電動工具販売店