

HiKOKI

コードレスマルチツール

10.8V-4.0Ah CV 12DB形



プロの現場にも10.8V
使いやすさとハイパワーの両立

抜群の使いやすさ! 18V同等のハイパワー! ^{※1}



ポケット切断

▶1充電当たりの作業量(目安)^{※2}
(BSL 1240M使用時)

ポケット切断
約250カット

材料: t12コンパネ
ブレード: MSD 32PBC
荷重: 20N

銅管切断

ブレード交換ラクラク!

ブレード交換がツールレスに。
使いやすさUP!

ツールレスで簡単にブレード交換ができます。また、市販の切込みのある先端工具の着脱では、ツールシャフトを抜かないままで交換が可能です。



- 1 ツールシャフトを押しながら、時計方向に回す
- 2 レバーを倒し、しっかりブレードを固定する

使いやすさを追求!

18V同等^{※1}の切断スピード

ブレードの振り角を3.6°に拡大することで18V同等^{※1}の高速切断を実現しました。

■ 切断速度比較(目安)^{※2} MSD 32PBC使用時
【切断条件】t12コンパネのポケットカット/荷重: 約20N

CV 12DB 約3.7mm/s
当社従来製品 CV12DA 約2.1mm/s
18V同等^{※1}

低振動を実現

機構部と外側のハウジングをクッション性のあるやわらかいゴムで絶縁することで、振動を低減しました。

無負荷振動値 2.5m/s²



無負荷振動値^{※3}
約77%
低減

軽量化&細径ハンドル

質量 1.5kg (蓄電池含む)
18V製品より^{※1}
400g軽い!




周長 133mm

● 振動数調整ダイヤル



振動数 6,000~20,000min⁻¹

● LEDライト

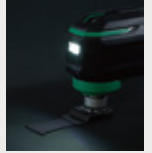

コードレスマルチツール

BRUSHLESS



10.8V CV 12DB 形

LS 希望小売価格 ¥41,600 (税別)
リチウムイオン電池(BSL 1240M)×1個・急速充電器(UC 12SL)・システムケース2付



NN 希望小売価格 ¥27,600 (税別)

蓄電池・充電器・ケース別売



形名	CV 12DB		
モーター	—	直流ブラシレスモーター	
振動角度	—	3.6(両側合計)	
無負荷振動数	min ⁻¹ {回/分}	6,000~20,000(ダイヤル1~6) (気温20℃満充電時)	
機体寸法(全長×高さ×全幅)	mm	325×104×74(BSL 1240M装着時)	
質量	kg	1.5(BSL 1240M装着時)	
使用可能蓄電池	—	10.8Vリチウムイオン電池(BSL 12XXシリーズ)	
蓄電池	形名	—	
	電圧・容量	V-Ah	BSL 1240M 10.8-4.0
充電器	形名	—	
	充電時間 ^{※4}	分	UC 12SL 約60
振動3軸合成値 ^{※5}	m/s ²	研磨時: 2.1 ^{※6} 切断時: 3.7 ^{※6}	
標準付属品	—	ブレード: MSD 32PBC、サンドペーパー-取付け用パッド: MSU 93D サンドペーパー-6枚(#60、#120、#240 各2枚) アクセサリケース、電池カバー	

※1 当社従来製品 コードレスマルチツール CV 18DA(18V)との比較。 ※2: 数値は参考値です。材料や条件により異なります。
 ※3 当社従来製品 コードレスマルチツール CV 12DA(10.8V)との比較。 ※4 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。
 ※5 振動3軸合成値(周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値)については、JEMA【一般社団法人日本電機工業会】ウェブサイト: <https://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powerool.html>を参照してください。
 ※6 振動3軸合成値は、EN62841-2-4、EN62841-2-11規格に基づき測定しています。 ※7 MSU93D(STARLOCK)のみ装着可。MU93D(OIS)には使用できません。
BRUSHLESS このロゴはBrushless Motor搭載製品を表しております。

別売部品

■ 集じんアダプタセット^{※7}
コードNo. 376066
¥900



■ フェルトパッキン^{※7}
コードNo. 376118
¥840

別売ブレード
一覧はこちら▶



⚠ 安全上のご注意 ●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。



蓄電池の回収にご協力をお願いします。

工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHiKOKI(ハイコーキ)販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

新マルチボルト蓄電池の
詳しい情報はこちらをチェック



品質第一主義

工機ホールディングス(株)勝田工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に、「ISO9001:2015」を2017年に取得しました。



環境重視経営

工機ホールディングス(株)勝田工場・三京ダイヤモンド工業(株)名張工場は、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」を取得しています。

「電動工具総合カタログ」
スマートフォンやタブレット端末の
バーコードリーダーで読み取って下さい。



未来のために、
いま選ぼう。

工機ホールディングス株式会社 (発行元) 工機ホールディングスジャパン株式会社
〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)

親切と真心サービスの——HiKOKI(ハイコーキ)販売店

お客様相談センター ●フリーダイヤル
(9:00~18:00) ☎0120-20-8822 (携帯電話、IP電話からもご利用いただけます。)

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>
お買い求めの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。
なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、弊社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。



本カタログの内容は2024年7月現在のものです。

SD-H1689 Printed in Japan FS-Y