

圧倒的な切断スピード

STARLOCK MAXの先端工具に対応



XR
EXTREME

18v
Li-ion

コンパクトでパワフルな
ブラシレス分割コアモーターを搭載

BL
ブラシレス分割コア
MOTOR



1個のコア

コアを6個に分割し、高密度に巻線
小型・高出力のモーターを実現



2年
保証
2 Year Guarantee

安心の2年保証で
しっかりサポート

※対象は製品本体のみ

ひとを考えて、うまれたツール。

負荷のかかる作業から造作作業まで スピード切断で作業効率UP

高精度の作業ができるボディ形状 & ショートボディ

角度を決めて作業がしやすい細握りの四角いボディ形状と操作性に優れたショートボディ。
先端工具の向きを自然に意識できます。


握り太さ
縦横
53×53 mm

全長
299 mm



ワンタッチブレード交換

ブレードにクランプを合わせワンタッチボタンを押してブレードを取り付けます。
取り外しはクランプレバーを引き上げます。工具を使わずブレードの交換ができます。

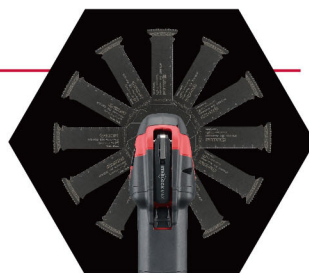

ブレードの取り付け角度は、作業に合わせて30度刻みで360度取付可能です。

薄暗い場所でも明るく照らすLEDライト

スイッチを入れると点灯し、スイッチを切ると約30秒で自動消灯します。



電池残容量表示

ランプの点灯・点滅により電池の残容量を確認できます。



変速ダイヤル

切断する材料に合わせてモーター回転数を調節できます。



再起動防止機構

本体のスイッチをオンにした状態で電池パックをつけても動作しない安全機構を搭載。不慮の事故を防ぎます。



持ち運びに便利な専用ケース

上部に取り外し可能な先端工具収納ケースがついています。


先端工具が付属

先端工具2種類が標準付属。購入してすぐ作業できます。

●釘の入った木材の深切り切断に
マルチツールブレード
MTB-0002
木工金属用



●木材、金属表面の研磨に
マルチツールブレード
MTB-0006
サンディングパッド
マジック式

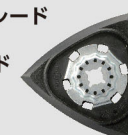

三角ペーパーマジック式
#60、#120、#240
各2枚

MULTI TOOL

商品仕様

モデル	DMT11XR
無負荷回転数	6,000 - 20,000min ⁻¹
振動角度	2.8° (左右1.4°)
本体タイプ	スターロックマックス
取付可能なブレードタイプ	裏面の表参照
本体寸法*1 (長さ×幅×高さ)	299×80×120mm
質量*1	1.9kg
充電器	UBC-1802L
電池パック	B-1850LA リチウムイオン電池 5,000mAh
電圧	DC18V
充電時間*2	84分
振動3軸合成値*3	2.7m/s ² (研磨時*4: EN62841-2-4に基づき測定)
付属品	・ブレード(木工・金属用) ・サンディングパッド(マジック式) ・三角ペーパー(マジック式) #60、#120、#240 各2枚 ・電池パック(B-1850LA)*5 ・充電器(UBC-1802L)*5 ・キャリングケース*5

※1 電池パック(B-1850LA) 取付け時の値です。
※2 充電時間は、周囲の温度や電池パックの状態により変動します。
※3 3軸合成値の取扱いについては、日本電機工業会のウェブサイトにて紹介しておりますのでご確認ください。
<http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/power-tool.html>
※4 サンディングパッド取付け時の値です。 ※5 本体のみ仕様には、電池パック、充電器、キャリングケースは付属していません。



充電式マルチツール 5,000mAh

DMT11XR

希望小売価格 67,900円(税別)

(617600A)



4 960673 616211

充電式マルチツール

DMT11XR(本体のみ)

希望小売価格 40,600円(税別)

(617600B)



4 960673 616228

STARLOCK MAX 対応※5


STARLOCK シリーズの
全てのブレードが取り付け可能

●取付可能なブレードタイプ

スターロック	STARLOCK	
スターロックプラス	STARLOCK PLUS	
スターロックマックス	STARLOCK MAX	

※5 左のマークのある先端工具は、最高回転数の2/3を目安に使用してください。

先端工具の交換で様々な作業に対応 (別販売品)

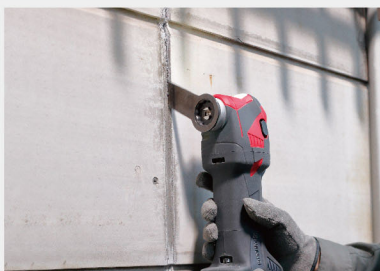

●厚い木材、深切りポケット切断に

マルチツールブレード

MTB-0001 木工用

コードNo.	価格(円)
66400497	3,700



●釘の入った木材の深切り切断に

マルチツールブレード

MTB-0002 木工金属用

コードNo.	価格(円)
66400507	4,400



●2×4材、垂木、間柱の一発切断に

マルチツールブレード

MTB-0003 木工金属用

コードNo.	価格(円)
66400517	4,900



●金属全般、硬質プラスチックの切断に

マルチツールブレード

MTB-0007 金属用

コードNo.	価格(円)
66400587	6,100



●シーリング材、断熱材の切断に

マルチツールブレード

MTB-0004 スクレーパー

コードNo.	価格(円)
66400527	3,300



●弾性シーリング材の切断、除去に

マルチツールブレード

MTB-0005 スクレーパー

コードNo.	価格(円)
66400537	3,300



●木材、金属表面の研磨に

マルチツールブレード

MTB-0006 サンディングパッドマジック式

コードNo.	価格(円)
66400547	2,100



三角ペーパー
マジック式#60
10枚入り

コードNo.	価格(円)
66100017	1,100



三角ペーパー
マジック式#120
10枚入り

コードNo.	価格(円)
66100027	1,100



三角ペーパー
マジック式#240
10枚入り

コードNo.	価格(円)
66100037	1,100



三角ペーパー
マジック式#320
10枚入り

コードNo.	価格(円)
66100067	1,100



発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp

0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

⚠ 使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2021年6月現在のものです。 2023年4月改訂 K23DB