


IS-20MP(S) 本体能力	穴径(丸穴)	Φ6~20mm
	穴径(長穴)	6.5×10mm~14×21mm

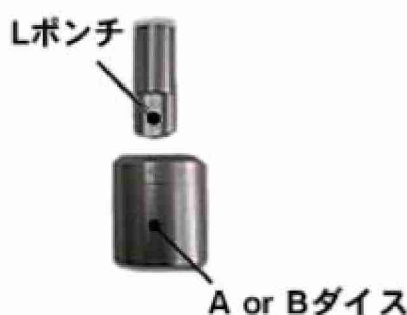

品番説明 例: 品番 L6A → Φ6のLポンチ、Aダイスセットを意味します

Lポンチ Lポンチは主にアングル材、平板等の穴あけに

形状	穴径 Φ	品番	板厚 mm	
丸穴	6	L6B	4.0	
	8	L8B	4.0~6.0	
	10	L10B	4.0~6.0	EA858HC-10
	11	L11B	4.0~6.0	EA858HC-11
	12	L12B	4.0~6.0	
	13	L13B	4.0~6.0	
	14	L14B	4.0~6.0	EA858HC-14
	15	L15B	2.0~3.2	EA858HC-15
	16	L16B	4.0~6.0	
	17	L17B	4.0~6.0	
	18	L18B	4.0~6.0	EA858HC-18
	19	L19B	4.0~6.0	
20	L20B	4.0~6.0	EA858HC-20	
長穴	6.5×10	L6.5×10B	4.0~6.0	EA858HC-101
	8.5×13	L8.5×13B	4.0~6.0	EA858HC-102
	10×15	L10×15B	4.0~6.0	EA858HC-103
	11×15	L11×15B	4.0~6.0	EA858HC-104
	12×18	L12×18B	4.0~6.0	
	13×19.5	L13×19.5B	4.0~6.0	EA858HC-105
	14×21	L14×21B	4.0~6.0	

※は売れ筋サイズになります