

# 冷房能力の高い実力機 業務用


EA897SB-100D



※2020年1月現在、国内で販売されている商品を対象とし、JRA4040:2018の測定方式に基づいた当社調べになります。  
 ※クラスは床置き一体型スポットエアコンの電源・冷風口数が同じ商品ごとに分類しております。  
 (圧縮機出力 冷風1口タイプ:1.125kW未満 冷風2口タイプ:1.125kW~1.5kW未満)  
 ※冷風3口タイプ・ポータブルタイプ・シーリングタイプは含まれておりません。

## 自動首振り装置

広範囲に涼風を送ります。  
 ダクトの正面を中心に  
 左右45°に首振りします。

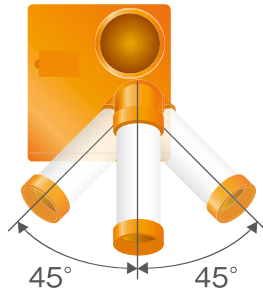

スタンダードモデルに自動首振り機能を装備

### 1人用・自動首振り装置内蔵

#### ■SS-28DJ-1 (100V)

- 冷房能力(50/60Hz)…  
 100V機種 : 2.3/2.7kW  
 3相200V機種 : 2.2/2.7kW
  - 消費電力(50/60Hz)…  
 100V機種 : 0.95/1.18kW  
 3相200V機種 : 0.89/1.16kW
  - 風量強弱調整
  - 電気料金…  
 100V機種(50Hz) :25.7円/h  
 3相200V機種(50Hz):12.0円/h
  - 半透明5Lミニドレンタンク…ドレン水量は1時間に  
 約250mL(室温37℃、相対湿度60%時)
- ※本体周囲温度・湿度、使用年数によりドレン水量は変化します。

