

冷房能力の高い実力機 業務用



標準機能のスタンダードモデル!

冷風1口・自動首振り装置なし


- SS-28EJ-1 (100V) EA897SA-100E
- SS-28EJ-3 (3相200V)
- SS-28EJW-1 (100V)

- 冷房能力(50/60Hz)…2.2/2.7kW
 - 消費電力(50/60Hz)…
 - 100V機種 : 0.84/1.04kW
 - 3相200V機種 : 0.89/1.16kW
 - 風量強弱調節
 - 電気料金…
 - 100V機種(50Hz) : 26.0円/h
 - 3相200V機種(50Hz):13.8円/h
 - 半透明5Lミニドレンタンク…ドレン水量は1時間に約250mL(室温37°C、相対湿度60%時)
- ※本体周囲温度・湿度、使用年数によりドレン水量は変化します。
※3相200V機種には電源コード・プラグは付属しておりません。

冷風ダクトの風向き調節

ダクトの位置調節

水平方向に約300°旋回し、範囲内で使用位置の調節ができます。

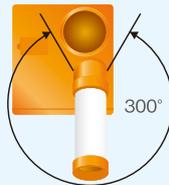

ダクトの曲げ

ダクトは、可動範囲内で自由に曲げる事ができます。冷風ダクト最小曲げ半径R235。



SS-28EJW-1



- | | | | | |
|----------|---------|--------|-----------|-------|
| 冷媒 R410A | 全閉型ファン | 室外排気対応 | ミニスペース | ミニドレン |
| かべビタ | エアフィルター | 5Lタンク | ウレタンキャスター | |

※SS-28EJW-1のキャスターはPP製です。

スタンダードモデルに自動首振り機能を装備

冷風1口・自動首振り装置内蔵

- SS-28DJ-1 (100V) EA897SB-100E
- SS-28DJ-3 (3相200V)

- 冷房能力(50/60Hz)…
 - 100V機種 : 2.3/2.7kW
 - 3相200V機種 : 2.2/2.7kW
 - 消費電力(50/60Hz)…
 - 100V機種 : 0.95/1.18kW
 - 3相200V機種 : 0.89/1.16kW
 - 風量強弱調節
 - 電気料金…
 - 100V機種(50Hz) : 29.5円/h
 - 3相200V機種(50Hz):13.8円/h
 - 半透明5Lミニドレンタンク…ドレン水量は1時間に約250mL(室温37°C、相対湿度60%時)
- ※本体周囲温度・湿度、使用年数によりドレン水量は変化します。
※3相200V機種には電源コード・プラグは付属しておりません。

- | | | | | | |
|----------|---------|--------|-----------|-------|---------|
| 冷媒 R410A | 全閉型ファン | 室外排気対応 | ミニスペース | ミニドレン | 自動首振り内蔵 |
| かべビタ | エアフィルター | 5Lタンク | ウレタンキャスター | | |




Webでチェック



自動首振り装置

広範囲に涼風を送ります。ダクトの正面を中心に左右45°に首振りします。

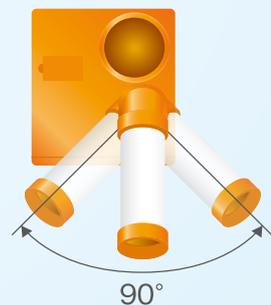

新商品紹介

製品特長

機種紹介

仕様表

オプション品

製品特長

機種紹介

仕様表

オプション品

製品特長

機種紹介

仕様表

機種紹介

機種紹介

スポットエアコン

工場扇

送排風機

needus

オカモトプロフー