



使い勝手の良い100Vタイプ ■SEH-10A-1 EA897SH-1
 高性能のスタンダードタイプ ■SEH-15A-2
 広範囲をカバーしたツインタイプ ■SEH-30A-2
 ハイパワーなトリプルタイプ ■SEH-45A-3

品番	暖房方式	発熱体本数	電源	消費電力	電源コード	使用可能温度範囲	安全装置	キャスター	ヒーター向き	外形寸法(幅W×奥行D×高さH)	質量
SEH-10A-1/1-B	遠赤外線輻射式	1本	100V	1,000W	長さ2m 2Pプラグ付	-10℃~23℃	①転倒安全スイッチ ②サーマルスイッチ2個	別売り品	縦横フタチ切り替え	W330×D360×H900mm	7kg
SEH-15A-2	遠赤外線輻射式	1本	単相 200V	1,500W	無し	-10℃~23℃	①転倒安全スイッチ ②サーマルスイッチ2個	別売り品	縦横フタチ切り替え	W330×D360×H1100mm	8kg
SEH-30A-2	遠赤外線輻射式	2本	単相 200V	3,000W	無し	-10℃~23℃	①転倒安全スイッチ ②サーマルスイッチ2個	片キャスター付属	外側最大45°	W480×D360×H1100mm	15kg
SEH-45A-3	遠赤外線輻射式	3本	3相 200V	4,500W	無し	-10℃~23℃	①転倒安全スイッチ2個 ②サーマルスイッチ3個	片キャスター付属	外側最大45°	W630×D360×H1100mm	22kg

※別途アース線を接続される際はアース端子をご利用下さい。

別売りオプション品

- 電源コード(2sq・3芯・5m/10m)
※対象機種 SEH-15A-2 SEH-30A-2
 - 電源コード 2sq・3芯・5m
 - 電源コード 2sq・3芯・10m
- 電源コード(2sq・4芯・5m/10m)
※対象機種 SEH-45A-3
 - 電源コード 2sq・4芯・5m
 - 電源コード 2sq・4芯・10m
- キャスターセット
※対象機種 SEH-10A-1 SEH-15A-2
 - SEHオプションキャスターセット

●修理について 補修用パーツの発注および修理などのお問い合わせは、品番、製造番号、ご購入日を確認のうえ、お買い上げの販売店、または最寄りの当社支店・営業所にお申し付けください。なお、スイデン製品は、家電製品に準じた保有期間を独自設定しています。

●保証について 製品の保証期間は納入日より1年とし、次の場合に限り無償修理の対象となります。

無償保証 取扱説明書に沿った保守点検を実施したにもかかわらず、保証期間内に当社の設計・組立の不備により、故障または破損が発生した場合。(日本国内でのご使用の場合に限ります)ただし、故障または破損に起因する種々の出費およびその他の損害に関する保証はいたしかねます。また、無償修理時、故障原因に関係なく消耗し、交換が必要だと判断した部品については、有償とさせていただきます。

安全に関するご注意

- 本製品を、食品・動植物・精密機器・美術品など特殊用途については、確認のうえ使用してください。品質低下などの原因になることがあります。
- 本体には、据え付けおよび電気工事などが必要な場合があります。お買い上げ販売店または専門業者にご相談ください。工事に不備があると、感電や火災・事故の原因になることがあります。
- 浮遊粉じんやオイルミストの多い雰囲気内でのご使用は、製品の早期劣化・破損や事故の原因になることがあります。

警告：設置工事や電源工事を必要とする製品については、専門業者もしくは有資格者が工事を行なってください。素人工事は、事故やトラブルの原因になります。

★長年ご使用の機器の点検を！

愛情点検

このような症状はありませんか？

- スイッチを入れても時々運転しないことがある
- 運転中に異常な音や振動がある
- 本体が変形していたり、異常に熱い
- 焦げ臭いにおい"がする
- その他の異常がある

お願い
異常があれば
ご使用を
即、中止!!

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

Suiden はねむちゃん

株式会社 スイデン

●スイデン取扱店の紹介等は最寄りの支店・営業所へご連絡ください。お客様相談室もご利用ください。

東京支店 ☎(03)5831-1370 fax(03)5831-1373 北関東営業所 ☎(0277)76-1805 fax(0277)76-1807
 大阪支店 ☎(06)6772-2241 fax(06)6772-7776 静岡営業所 ☎(054)280-2225 fax(054)280-2226
 名古屋支店 ☎(052)882-3621 fax(052)882-3691 富山営業所 ☎(076)407-1801 fax(076)407-1802
 福岡支店 ☎(092)471-6201 fax(092)471-6524 広島営業所 ☎(082)292-6311 fax(082)292-6310
 仙台営業所 ☎(022)288-4777 fax(022)288-4778 高松営業所 ☎(087)843-4896 fax(087)843-4895

お客様相談室 ☎0120-285-240

●印刷物のため、製品の色は実際の色と多少異なる場合があります。
 ●本カタログの記載内容は予告なく変更あるいは製造を中止する場合があります。
 ●修理やアフターサービスのお申し込みは、お買い上げの取扱店、または最寄りのスイデン・サービスショップへどうぞ。

2017年9月現在・カタログNo. SEH-1709-531

●スイデン製品のお求めは、上記の取扱店、右の看板の店、工具店、電材店等どうぞ！

インターネット/スイデンホームページURL
<http://www.suiden.com>

70th ANNIVERSARY 2017 数量限定

70th Anniversary PROJECT
Black series

シングルタイプ

- 運転中はランプが点灯
- 転倒安全スイッチ内蔵
- サーマルスイッチ内蔵

100V 縦横切替

使い勝手の良い100Vタイプ
 ■SEH-10A-1-B
 オープン価格

CENTER MARK

快適な「かたむち」にする。
Suiden

スイデン初の遠赤外線ヒーター
Heat Spot

ヒートスポット



Suiden はねむちゃん

株式会社 スイデン
<http://www.suiden.com>

スイデンのキャラクター「はねむちゃん」です。スイデンの象徴であるハネと、ゆめ(夢)から名づけました。よろしくね。


Heat Spot

スイデンの業務用暖房機



SEH-10A-1

1 ワンタッチ切り替え
 シングルタイプはヒーター向きを縦・横ワンタッチで切り替えることができます。
 ネジやロックは必要なく手で簡単に変更できます。
 直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせて使い分けられ1台2役になります。

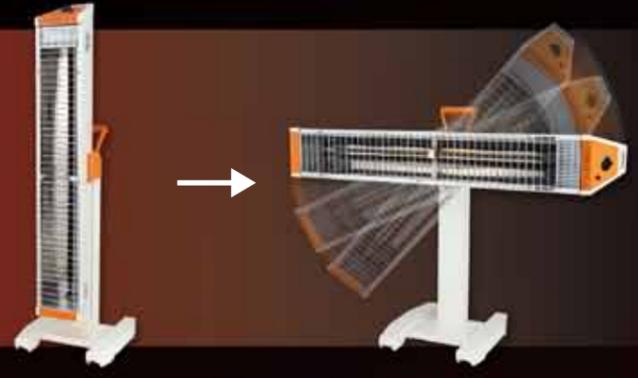

2 運転ランプ
 運転中はランプが点灯しますので消し忘れを防止できます。



3 角度調節
 ツイントリプルタイプは外側最大45°まで開くので使用シーンに合わせ暖房範囲を調節できます。



4 キャスター移動
 ツイントリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。



※シングルタイプのキャスターは別売品となります。

5 安全装置
 万が一の転倒時には、運転が停止する安全装置を内蔵しています。
 また、サーマルスイッチにより異常加熱時も運転が停止します。




優れた遠赤外線ヒーター

■波長の分類 人体に最も吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。



■ヒーター線構造
 熱伝導性が高く、長寿命な電熱線を使用しています。

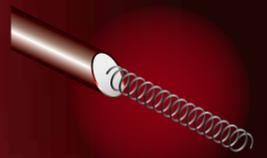


■発熱の原理
 遠赤外線は身体に吸収されると分子の振動を活性にして温まります。



■石油ストーブとの差
 燃料補充が必要なく手間がかかりません。また、空気を汚す心配もありません。



■風に影響されない
 風の影響を受けないので周囲の環境に左右されずに人を温めることができます。

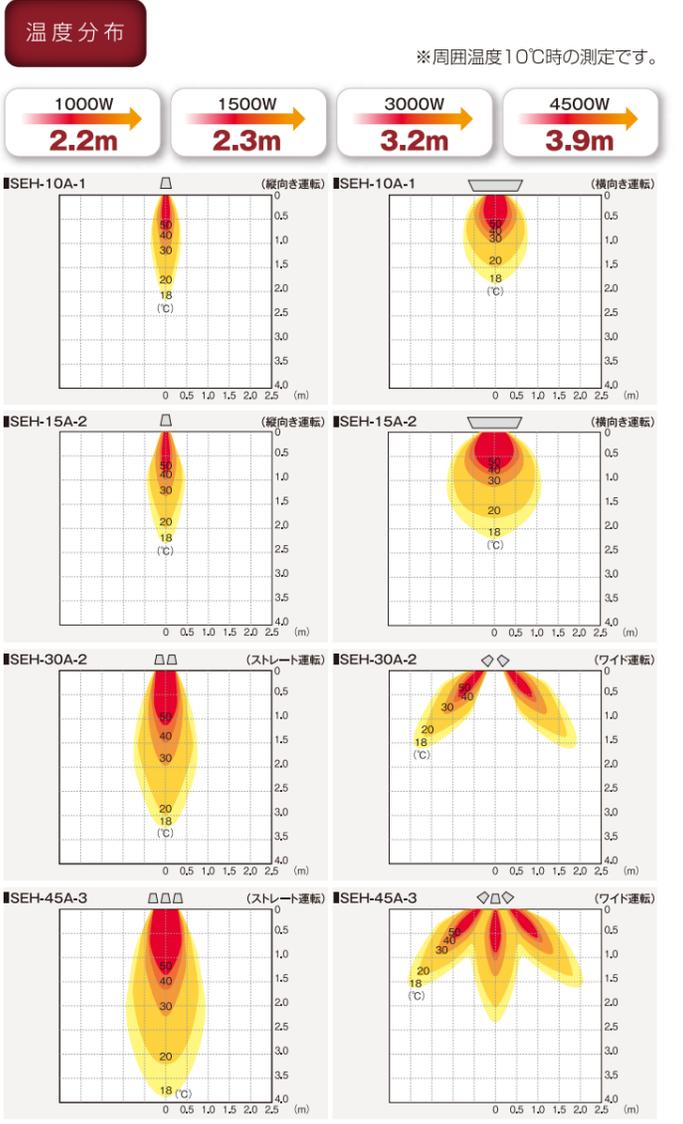

使用例

※防滴・防水構造ではありません。

- 工場 (Illustration of workers in a factory setting)
- 倉庫 (Illustration of a worker in a warehouse)
- 事務所・会議室・休憩室 (Illustration of people in an office)
- イベント会場・露店 (Illustration of a street vendor)
- 学校・公共施設 (Illustration of people in a school setting)