

庭のお手入れに 手軽で便利なコードレス&静音設計

電源を気にせず
使える充電式!

Li-ion
25.2v
シリーズ

5,000mAh



リール式芝刈機

回転するリール刃と固定刃の
すり合わせでハサミのように芝をカット。
シャープで美しい仕上がりになります。

静音設計

騒音が気になる環境でも
気兼ねなくいつでも芝刈りできます。



大型ガラス
キャッチャー付

刈込幅
230
mm

刈込み高さ
5~25mm
リヤホイールホルダー取付時
30~50
mm

~40坪
のお庭に
最適

庭のお手入れに 手軽で便利なコードレス&静音設計

折りたたんで
コンパクト収納



充電式だから、電源からの距離を気にせずどこでも芝刈り

商品仕様

モデル	BLM-2300
無負荷回転数	2,900min ⁻¹
刈込幅	230mm
刈込高さ	5 - 25mm(リヤホイールホルダー取付時 30 - 50mm)
集草容量	17L
刈刃(リール式)	3枚刃
走行方法	手押式
ラッピング(刃研ぎ)方法	逆回転研磨方式
1充電あたりの刈込面積 ^{※1}	約40坪
本体寸法 ^{※2} (長さ×幅×高さ)	1,080mm×340mm×920mm (790mm×340mm×290mm)
質量 ^{※3}	11.3kg
電圧	DC25.2V(リチウムイオン)
充電器	BC-2500L
電池パック	B-2550L リチウムイオン / 5,000mAh
充電時間 ^{※4}	85分
付属品	・充電器 ・電池パック ・リヤホイールホルダー×2 ・グラスキャッチャー ・六角棒レンチ5mm(本体収納) ・刃研ぎ用研磨材(9g) ・ブラシ(刃研ぎ用研磨材塗付用)

- ・電池残量、通電状態を知らせる
LED ランプ搭載
- ・簡易刃研ぎ機能
(ラッピング)付
- ・刈込幅 **230mm**

充電式芝刈機
BLM-2300

オープン価格
(693450A)



4 960673 683657

~40坪
のお庭に
最適



Li-ion
25.2V
シリーズ
5,000mAh

※1 作業条件により、刈込面積は異なります。 ※2 ()内の数字はハンドルを折りたたんだ状態の寸法です。
※3 電池パック、グラスキャッチャー含む。 ※4 充電時間は周囲の温度や電池パックの状態により変動します。

別販売品


記載価格に消費税は含まれておりません。

リール刃・固定刃

【日本製】

商品名	コードNo.	価格(円)
リール刃(3枚刃)	6077057♦	9,300
固定刃(230mm)	6730697	2,300

♦ プーリー・ベアリング・ベアリングホルダー付

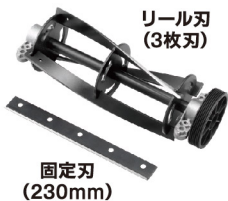

刃研ぎ用アクセサリ

商品名	コードNo.	価格(円)
刃研ぎ用研磨剤(90g)	6990897	1,500
ダイヤモンドヤスリ(#200)	67300057	2,700
刃研ぎ研磨セット	60700687	3,600


刃研ぎ研磨セット



サッチング刃セット

サッチの除去に
サイズ: 230mm

コードNo.	価格(円)
6731027	10,700

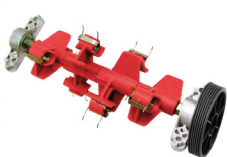

根切り刃

芝の根切りに
サイズ: 230mm

コードNo.	価格(円)
6077037	11,200



電池パック

5,000mAh

モデル	コードNo.	価格(円)
B-2550L	6407051	26,400



発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

⚠ ご使用前に『取扱説明書』をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2022年3月現在のものです。

2023年5月改訂

K23EE