

# EA898R-11 ナイロンコード

ナイロンコードは、摩耗すると自動的に繰り出されます。



## 特長

- ・金属製の回転刃では危険な、樹木のまわり、ブロック塀、石垣、フェンスのへり、小石の多い場所での作業に最適です。


## 仕様

- ・ナイロンコード... 2.4mm x 4m
- ・穴径... 25.4mm
- ・直径... 130mm
- ・重量... 324g


## ●取り付け方法



1 カッター上面の穴に指を入れます。

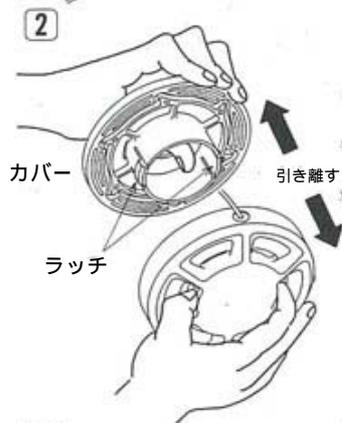

2 カッター下面のラッチ(ロック部、2ヶ所)を指で強く押し込みながら矢印方向に、引き離してください。

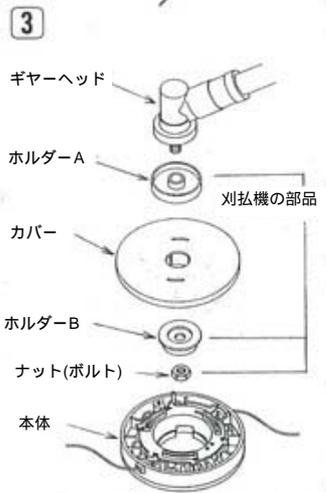

3 外したカバーを、ギヤヘッドに刈刃(鉄刃)と同じ要領でナット(ボルト)でしっかり締め付けてください。(鉄刃用の部品をそのまま使用し偏心取付けにならない様に注意してください。)

カバーにカッター本体を、はめ込んでください。

この時ラッチ位置(ロック部2ヶ所)を合わせ確実にロックされていることを確認してください。(パッチンと音がします。)