


EA898R-6

ナイロンカッター

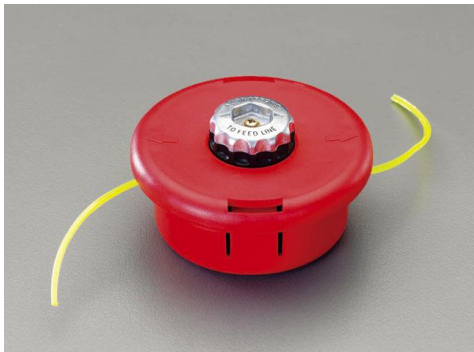

ポリアミド製ボディ

本体とスプールには、靱性、耐衝撃性、柔軟性に優れたナイロン6(ポリアミド)を使用。小石や砂が入りにくい構造になっています。

全機種対応

全機種対応の汎用設計になっています。

大型スプール

2.4mm径角型ナイロンコードなら4mまで巻き付けられます。



分解することなくコードを巻き付ける特許機能
草刈機に装着したまま本体を開けることなく外部からナイロンコードを差し込みノブを回すだけ。

タップ式コード送り出し

作業中に本体を回転させた状態で、底部ノブを地面に当てるだけでコードが伸びます。作業毎に必要なコード長が調節できます。

アルミ製ノブ

軽く強度に優れたアルミ鋳造ノブの使用により安心して地面を叩けます。また、ボルト締め用六角レンチでもノブを回せる親切設計です。

220グラム

これだけの機能と品質でこの軽さ。

ナイロンコード巻き付け方法 (コード径適応サイズ: 丸型3.0mm、角型2.4mmまで)

①コード挿入



②コード貫通



③コード巻き付け



④巻き付け完了



簡単巻き付け機構:

"1、2の3"で巻き付け完了!



1
ノブの矢印をコード穴の位置に合わせます。



2
コードを貫通させます。



3
ノブを回し、コードを巻き付けます。

ご注意: ナイロンコード先端が極端に湾曲しているとコード穴に通し難くなる可能性があります。
コードを通す前に先端の湾曲をできるだけ修正してご使用ください。

●取り付け手順



- 1 本体上部
- 2 座金
- 3 バネ
- 4 スプール
- 5 アルミノブ
- 6 ネジ
- 7 本体下部

●仕様

- サイズ…上フタ: 直径110mm
下フタ: 直径90mm
高さ: 90mm
- 穴径…25.4mm
- 付属品…□2.4mm×四角ナイロンコード5m