

 **KYOCERA**

背負い式エンジン刈払機

EKKB270L

長時間の作業も疲れにくい

畦草刈り・山間部や果樹の下草刈りに

軽量

7.2kg

陸内協排ガス
3次自主規制
適合エンジン搭載

排出ガス自主3次規制適合
★クリーン50★

ケイ
K 軽 スタート

排気量
25.4mL

ひとを考えて、うまれたツール。



簡単 始動が簡単!
寒い冬でもらくらく始動




楽に作業できる
ストラップ付

作業時の手の疲れを
軽減するストラップ
付きです。



エンジンの
始動方法を
動画でチェック!

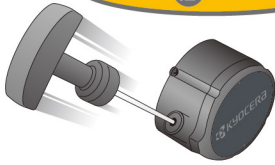

商品仕様

モデル	EKKKB270L
刈刃(チップソー)	255mm×40P
排気量	25.4mL
燃料タンク	1.03L
使用燃料	混合(50:1)
キャブレタ	ロータリー式
点火方式	電子点火
点火プラグ	NGK BPM7Y
本体寸法(長さ×幅×高さ)*1	2,674mm×250mm×356mm
質量*2	7.2kg
3軸合成値*3	4.6m/s ²

付属品

- ・刈刃(チップソー) ・刈刃カバー ・保護メガネ
- ・飛散保護カバー ・工具袋 ・六角棒レンチ
- ・ソケットレンチ ・回り止め棒
- ・グリースチューブ ・ループハンドル
- ・ストラップ

※1 刈刃を除く。
※2 燃料、刈刃、肩掛けバンド、飛散防護カバーを除く。
※3 3軸合成値(周波数補正振動加速度実効値)は、ISO22867:2011により測定しています。

幅広ベルトで楽に背負える

ベルトのズレを防止

胸ベルト



排出ガス自主規制適合
★グリーン50★



回転数キープ機構付
ツインスタートレバー



ループハンドル

刈刃外径255mm

背負い式エンジン刈払機

EKKKB270L

希望小売価格 **83,300円(税別)**
(4170010)



4 960673 414329

記載価格に消費税は含まれておりません。

別販売品

刈払刃一覧

◎:最適です ○:適しています

品名	特長	用途				外観	刃先	外径×内径 (mm)	刃数	品名コード	価格 (税別)
		やわらかい雑草	雑草/牧草	まばら	密集						
軽量チップソー	シャープな切れ味が長持ち! スタンダードなチップソー	◎	◎	◎	○			230×25.4	36	4901726	オープン価格
								255×25.4	40	4901727	
チップソー	超硬チップ斜め埋め込みにより高い耐久性を実現。 高耐久タイプのチップソー	◎	◎	◎	○			230×25.4	36	4900700	2,900円
								255×25.4	40	4900701	
チップソー	2種類の刃で切れ味プラス。 長めの草で威力を発揮。	○	◎	◎	◎			230×25.4	チップ:36 鋸刃:36	4900500	2,900円
								255×25.4	チップ:40 鋸刃:40	4900501	
竹刈チップソー	笹・竹・雑木刈りに。 3面チドリ研磨アサリ付。 食いつき・切り屑のハケが良いチップソー。	◎	◎	◎	◎			230×25.4	58	4910600	3,300円
								255×25.4	60	4910601	
コブ付チップソー	雑地・荒地の草刈りに。 チップをしっかりガードする衝撃吸収ガード付。	◎	○	◎	○			230×25.4	36	4910604	2,400円
								255×25.4	40	4910605	

■巻き付き防止カッター「スッチリカッター」



刈刃の上に取付てシャフトに巻き付く草をカットします。エンジンへの負担を軽減し、安全性UP。

コードNo.	価格(円)
4910610	680


■安定板「すべるん」



地面を滑らせて草刈り出来るので作業者の負担を軽減します。斜面や狭い場所での作業も楽々です。

コードNo.	価格(円)
4910611	1,100

エンジン刈払機用あんぜんローター・ナイロンカッターとナイロンコードの組合わせ図

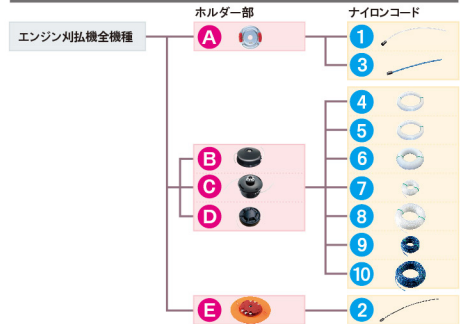

商品名(ホルダー部)	コードNo.	品番	価格(円)
A	2730097	EK-6001	2,420
B	6730627	EK-2012	5,170
C	6730807	EK-2013	4,070
D	2730096	EK-5001	4,290
E	4901900	EK-6003	11,800

商品名(ナイロンコード)	コードNo.	品番	価格(円)
1	2730098	EK-6002	1,160
2	4901901	EK-6004	1,380
3	6731197	EK-6005	1,350
4	2730052	EK-2005	370
5	2730049	EK-2003	460
6	2730053	EK-2006	1,210
7	4901400	EK-2020	780
8	4901410	EK-2021	2,300
9	4901401	EK-2022	830
10	4901411	EK-2023	2,700

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp

0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

⚠ 使用前に『取扱説明書』をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2022年1月現在のものです。