

強い吸引力で軽々キレイに

強力パワー
吸込仕事率*1 **290w**
(消費電力840W)

運転音*2 **59dB**

軽量ボディで
移動や取り回しがラク。

本体質量*3
軽量

2.5kg



webで
製品を
チェック



※webの内容はCV-SP900M。※カタログの説明と写真はCV-SP900M。

きれいな排気
微細なごみも逃がさない。*4

CV-SP900M 捕集率 **99.999%**

CV-SP300M 捕集率 **約99%**

※捕集性能について、日立はIEC(国際電気標準会議)60312-1に準拠して第三者機関SLG(ドイツ)にて測定しています。

パワフル スマートヘッド

ぞみくつきりライト (7灯)

もっとも明るく感じる波長に近い
緑色LEDライトで、見えにくいごみも
浮かび上がらせる。

※当社調べ。ごみの種類や量、床、周囲環境などの条件によって効果は異なります。



からまんブラシ

ブラシの先端をループ形状にすることで
髪の毛などが、からまりにくい。*5


※当社調べ。ごみの種類や量、床、周囲環境、運転モードなどの条件によってからまる場合があります。



ループ形状

[2アングル形状] NEW

異なる角度のブラシで
ごみをしっかり
かき出す。

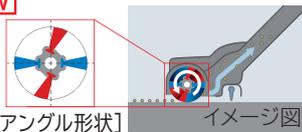

[2アングル形状]

イメージ図



パワかるサイクロン

日立 サイクロン式クリーナー

オープン価格★ **日本製**


※1 ●登録番号: JP0122180A0019Z ●試験依頼先: 一般財団法人 ボーケン品質評価機構 ●試験方法: JIS Z 2801に基づく ●抗菌方法: 無機抗菌剤、練り込み ●対象部分: グリップハンドル ●試験結果: 抗菌活性値 2.0以上(抗菌活性値 2.0以上で抗菌効果があるとされています) ●試験報告書発行日: 2023年4月10日
※SIAAはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
*1 吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大を表示しています。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ごみのたまり具合や床材の違い等によって異なります。お掃除の際は、ふさわしいポジション(運転モード)をお選びください。*2 運転音の測定は、JIS C 9108によります。*3 本体質量は本体のみの質量です。*4 ●試験ごみ: ACダスト(ファイン) ●試験機関: SLG(ドイツ) ●試験方法: 大きさが0.3~10マイクロメートルの排出じんあい量測定 ●試験結果: 捕集率(平均) CV-SP900M: 99.999%(2020年度モデルCV-SP900H(同等性能)で測定)、CV-SP300M: 約99%(2020年度モデルCV-SP300H(同等性能)で測定) ※1マイクロメートルは0.001ミリメートル。*5 【試験方法】人毛(長さ約30cm) 0.25gを3畳のフローリングにランダムにまき、強運転で吸引する。これを10サイクル行う。【試験結果】回転部のブラシへのからみつく毛量(からみ質量比)が1サイクルにつき5%以下。★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。○写真・イラストはイメージです。

商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

使いやすさにもこだわっています。

[クルッとヘッド]


掃除しにくい壁ぎわも得意です。

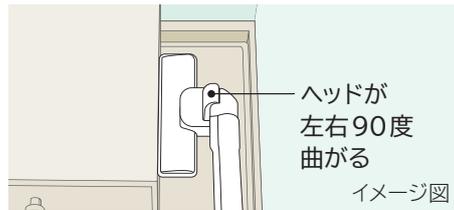

ヘッドが
左右90度
曲がる
イメージ図

[パタリコ構造]

家具の下など低いところも掃除できます。

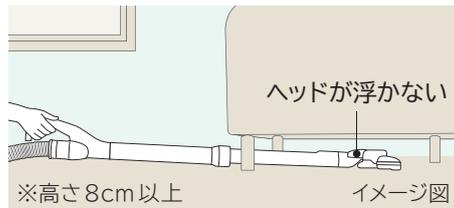

ヘッドが浮かない
イメージ図

※高さ8cm以上

付属のツールでキレイに。

[ワイドふとんブラシ] (CV-SP900Mのみ)



[パットとブラシ]



[すき間用吸口]



お手入れがラク。

[からまんプレス構造]

イメージ図



ダストケース・ブラシ水洗い。*2



仕様表	型式	CV-SP900M/SP300M	本体寸法(長さ×幅×高さ)	300×225×287mm	コードの長さ	5m
	吸込仕事率*3 (消費電力)	290W~約40W (840W~約140W)	集じん容積	0.25L	運転音*5	59~約54dB
	本体質量(標準質量)*4	2.5(3.8) kg	付属品	CV-SP900M CV-SP300M	パットとブラシ、ワイドふとんブラシ、すき間用吸口、お手入れブラシ パットとブラシ、すき間用吸口、お手入れブラシ	

*1 ごみの種類や量によってごみのたまり具合や押し出されるごみの形状は異なります。*2 フィルターなど汚れがひどい部分は、付属のお手入れブラシを使って洗ってください。*3 吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大(～最小値)を表示しています。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ごみのたまり具合や床材の違い等によって異なります。お掃除の際は、ふさわしいポジション(運転モード)をお選びください。*4 本体質量は本体のみの質量です。(標準質量)は本体・ホース・パイプ・ヘッドの合計質量です。*5 運転音の測定は、JIS C 9108によります。○写真・イラストはイメージです。



安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/manual/

- 消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。
- 灯油、ガソリン、たばこの吸い殻などを吸わせないでください。火災の原因となります。

長年ご使用のクリーナーの点検を!

●クリーナーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

愛情点検



ご使用の際、このような症状はありませんか?

- スイッチを入れても、運転しない。●電源プラグやコードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- 運転中、時々止まる。●運転中、異常な音が出る。●本体が変形したり、異常に熱い。●ホースが破れている。●こげくさい“におい”がする。●その他の異常がある。

ご使用中止

事故防止のため、すぐにスイッチを切り、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い

- ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」をお受け取りになり、大切に保存してください。
- 「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。
- 「保証書」には製品および発売時期により、取扱説明書の裏表紙に印刷されたもの、または保証書単体のもの(複写式)があります。

●このカタログに掲載の商品は国内家庭用です。●機種によっては品切れの場合があります。●商品のデザイン、定格、仕様、補修用性能部品等は改良等のため、予告なく一部変更することがあります。●実際の商品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●印刷物ですので、実際の商品の色調とは多少異なる場合があります。●付属品に海外生産品を使用している場合があります。

カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でわかりにならないときは、下記にてご確認、お問い合わせください。

■お客様相談センター〈日立家電品の商品情報やお取り扱いに関するご相談窓口〉

固定電話から: 0120-3121-11

携帯電話から: 050-3155-1111(有料)

受付時間 月曜～金曜 9:00～17:30(土曜・日曜・祝日、年末年始は休業)

- ・本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。
- ・ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。※弊社の「個人情報保護に関して」は、こちらをご参照ください。https://corp.hitachi-gls.co.jp/utility/privacy

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。



表示を正しく
家電公取協会員

このカタログの記載内容は
2024年6月現在のものです。
HA-5262(SN)

当社は、適正な表示を
推進しています。

この印刷物は環境に配慮して
植物油インキを使用しています。
VEGETABLE OIL INK

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12

360°/ピネス
ひとりひとりに、笑顔のある暮らしを