

【はしご兼用脚立(ワイドステップ)】

廃番

品番	脚立長 (m)	はしご長 (m)	脚立有効長 (m)	天板サイズ (mm)	ステップ数 (天板含む)	重量 (kg)
<del>EA903AB-1A</del>	0.52	1.13	0.52	252 × 157	2段	2.6
EA903AB-2A	0.82	1.75	0.52		3段	3.6
EA903AB-3A	1.11	2.37	0.81		4段	4.5
EA903AB-4A	1.41	2.99	1.11	251 × 160	5段	6.7
EA903AB-5A	1.70	3.60	1.40		6段	8.4
EA903AB-6A	1.99	4.22	1.70		7段	10.0



※脚立有効長…天板下の2段目の  
ステップから地面までの高さ

AB-3A




- アルミ合金製
- 最大使用荷重…130kg  
(-1Aのみ120kg)
- 奥行60mmのワイドステップ


EA903AB-1A図面

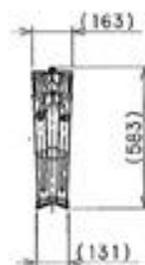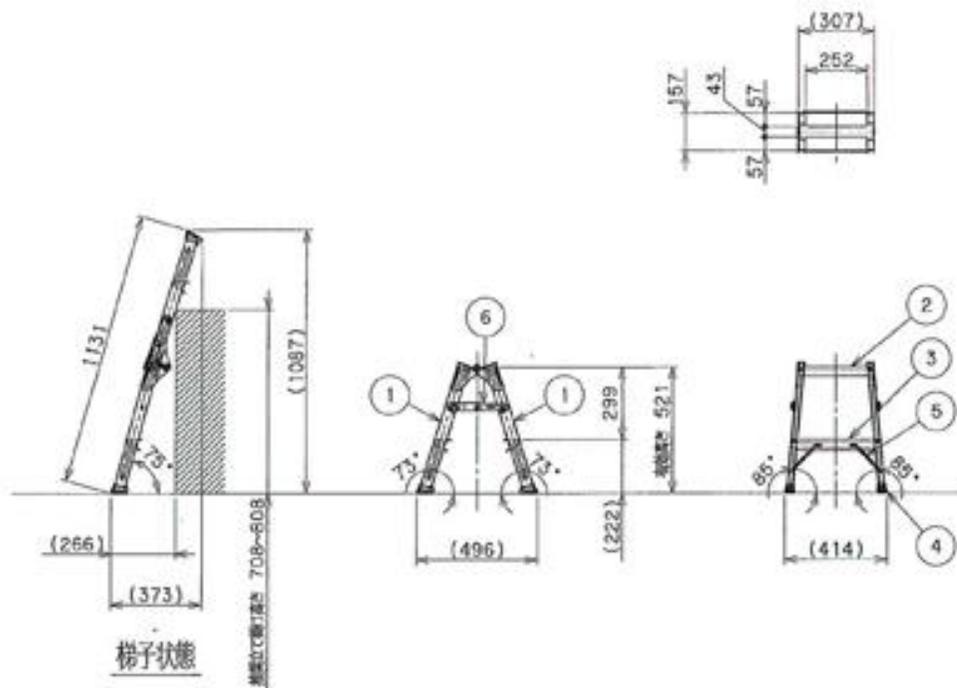

折畳状態

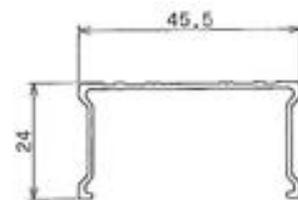

支柱断面図(1/1)

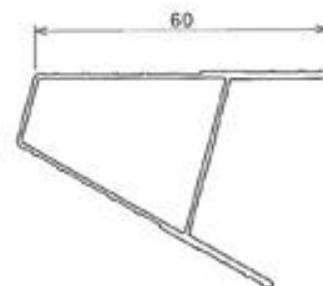


踏板断面図(1/1)

製品計算重量: 2.6kg  
 最大使用質量: 120kg

6	樹脂部品	2F-B
5	樹脂部	2F-B
4	樹脂部	樹脂
3	脚	763
2	脚	763
1	柱	763


EA903AB-2A図面

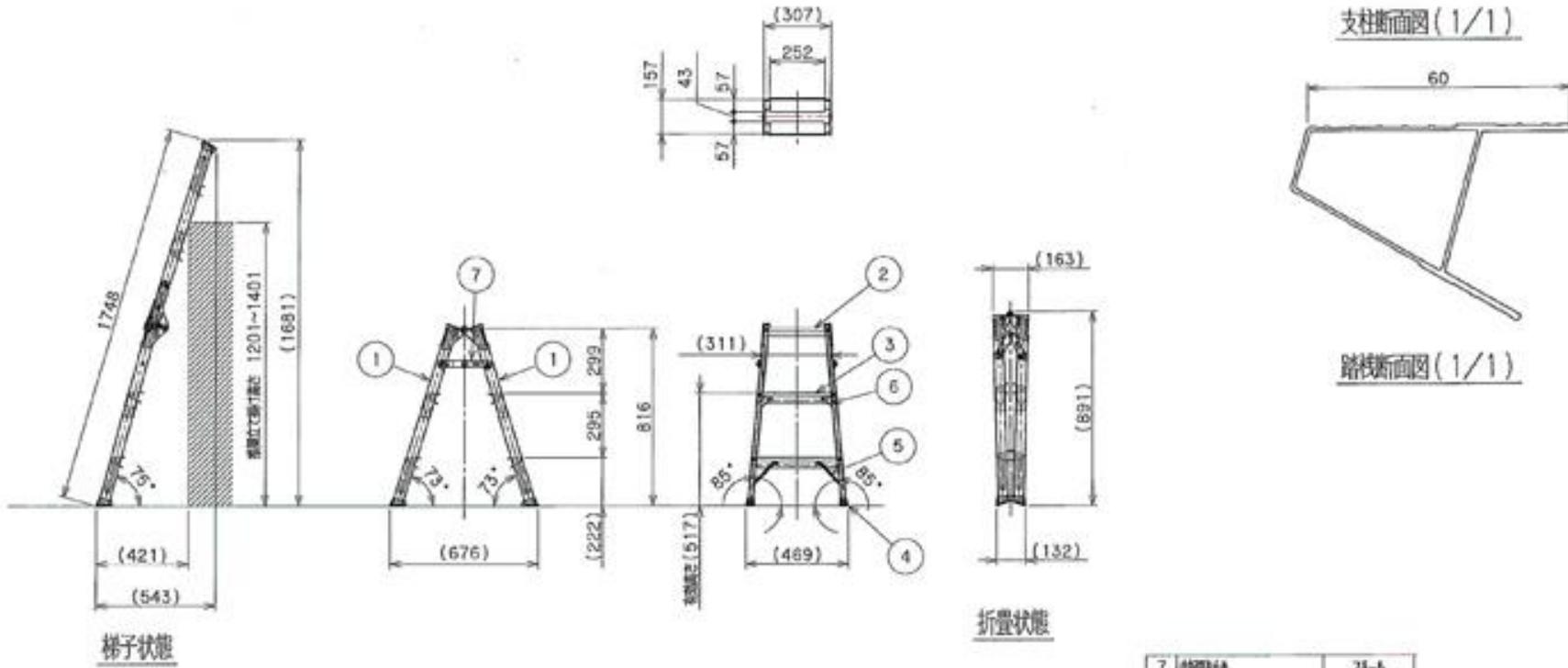



製品計算重量：3.6kg  
 最大使用質量：130kg

7	付随部品	2P-4
6	上脚部部品	2P-4
5	脚部	2P-4
4	足輪	個
3	脚	762
2	棒	762
1	脚	762


EA903AB-3A 図面

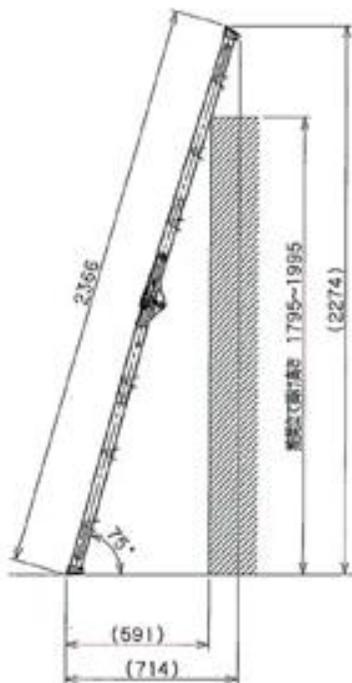


梯子状態

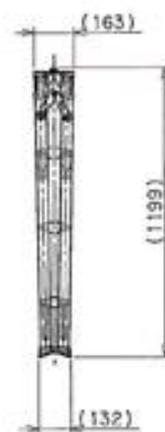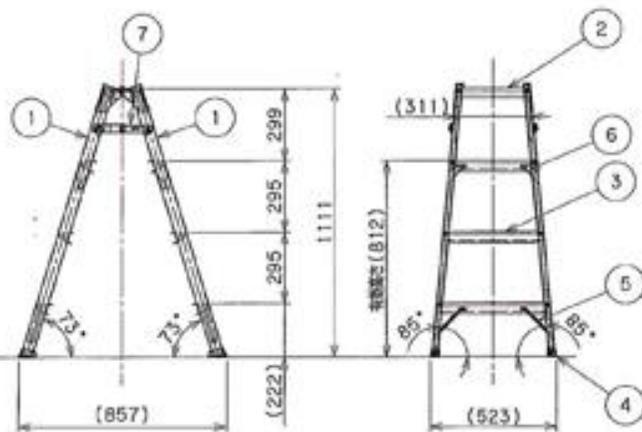

折畳状態

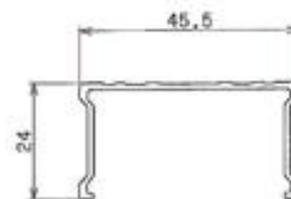

支柱断面図 (1/1)



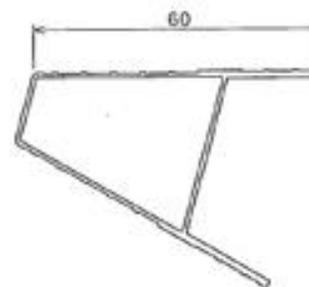


踏板断面図 (1/1)

製品計算重量：4.5kg  
最大使用質量：130kg

7	伸縮棒	2F-6
6	上部縮結	2F-6
5	縮結	2F-6
4	短棒	備
3	脚	762
2	環	762
1	紐	762


EA903AB-4A圖面

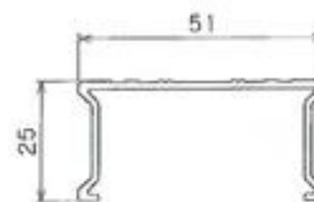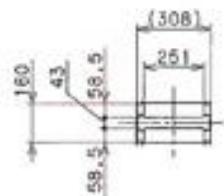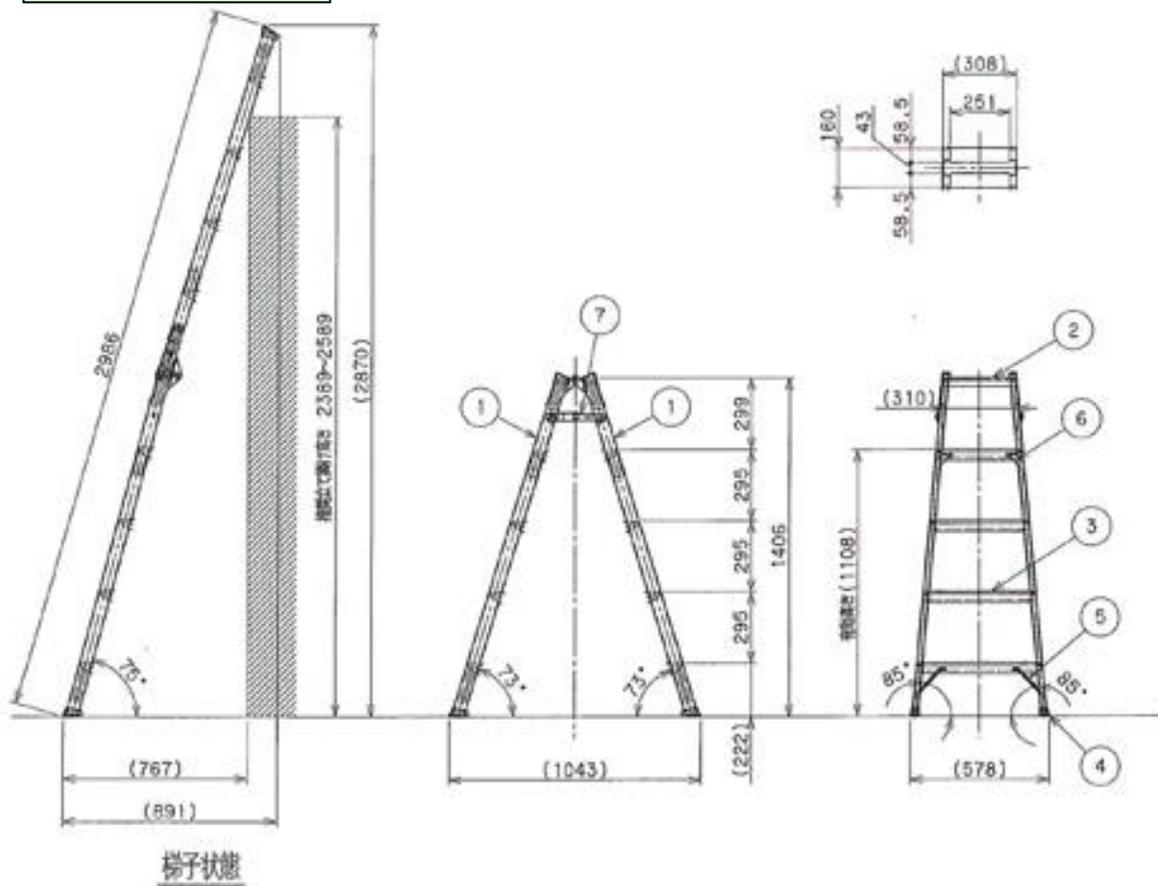

支柱斷面圖(1/1)



踏棧斷面圖(1/1)

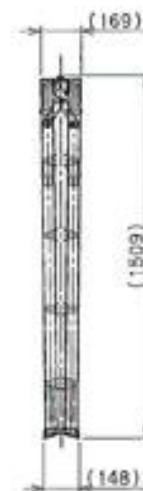


折疊狀態

製品計算重量: 6.7kg  
 最大使用質量: 130kg

7	頂部扶手	2F-6
6	上層橫樑	2F-6
5	橫樑	2F-6
4	腳墊	橡
3	腳	74℃
2	梯	74℃
1	梯	74℃


EA903AB-5A 図面

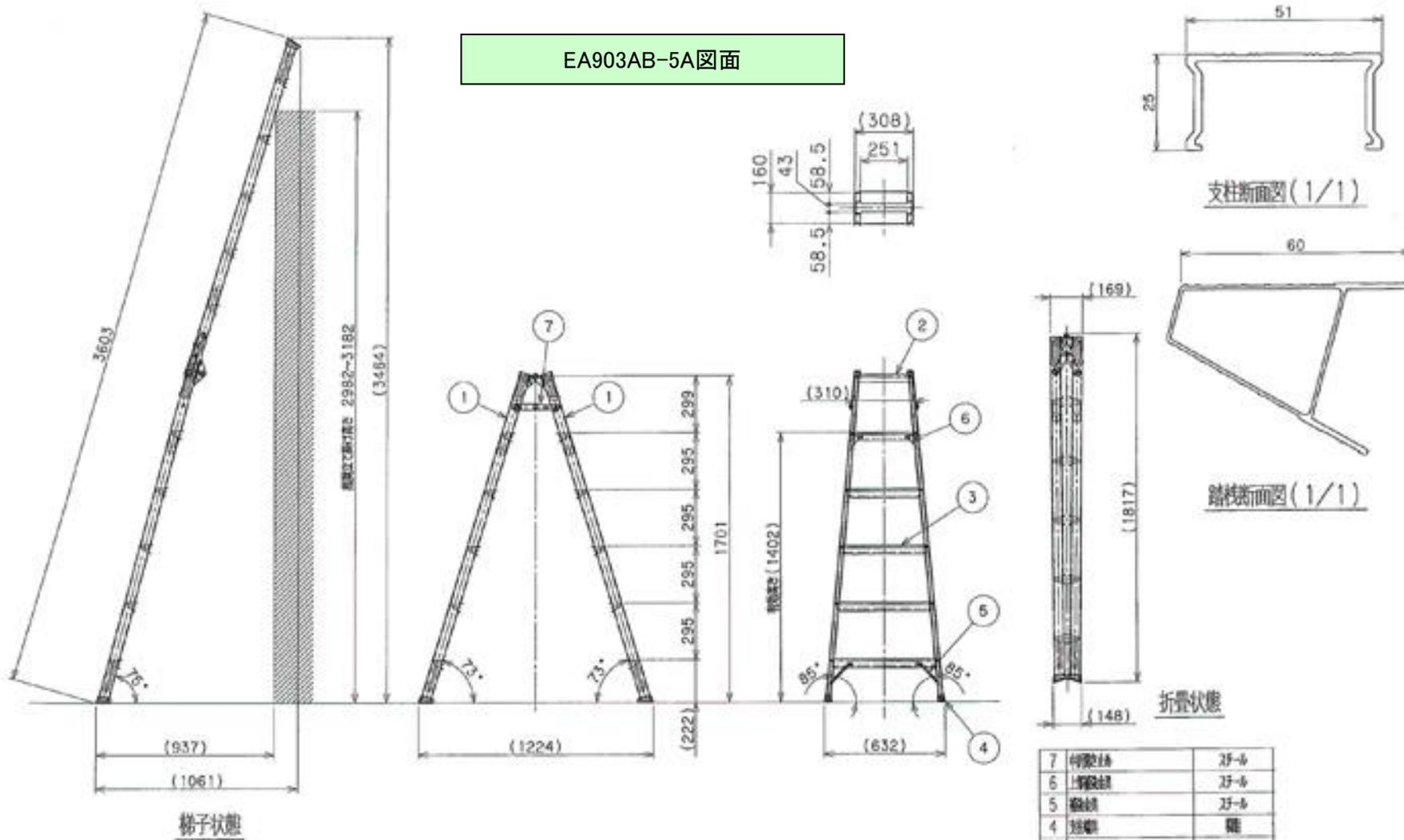

製品計算重量: 8.4kg  
 最大使用質量: 130kg

7	付設棒	2F-6
6	付設棒	2F-6
5	横棒	2F-6
4	短脚	脚
3	脚	762
2	脚	762
1	脚	762

EA903AB-6A 図面

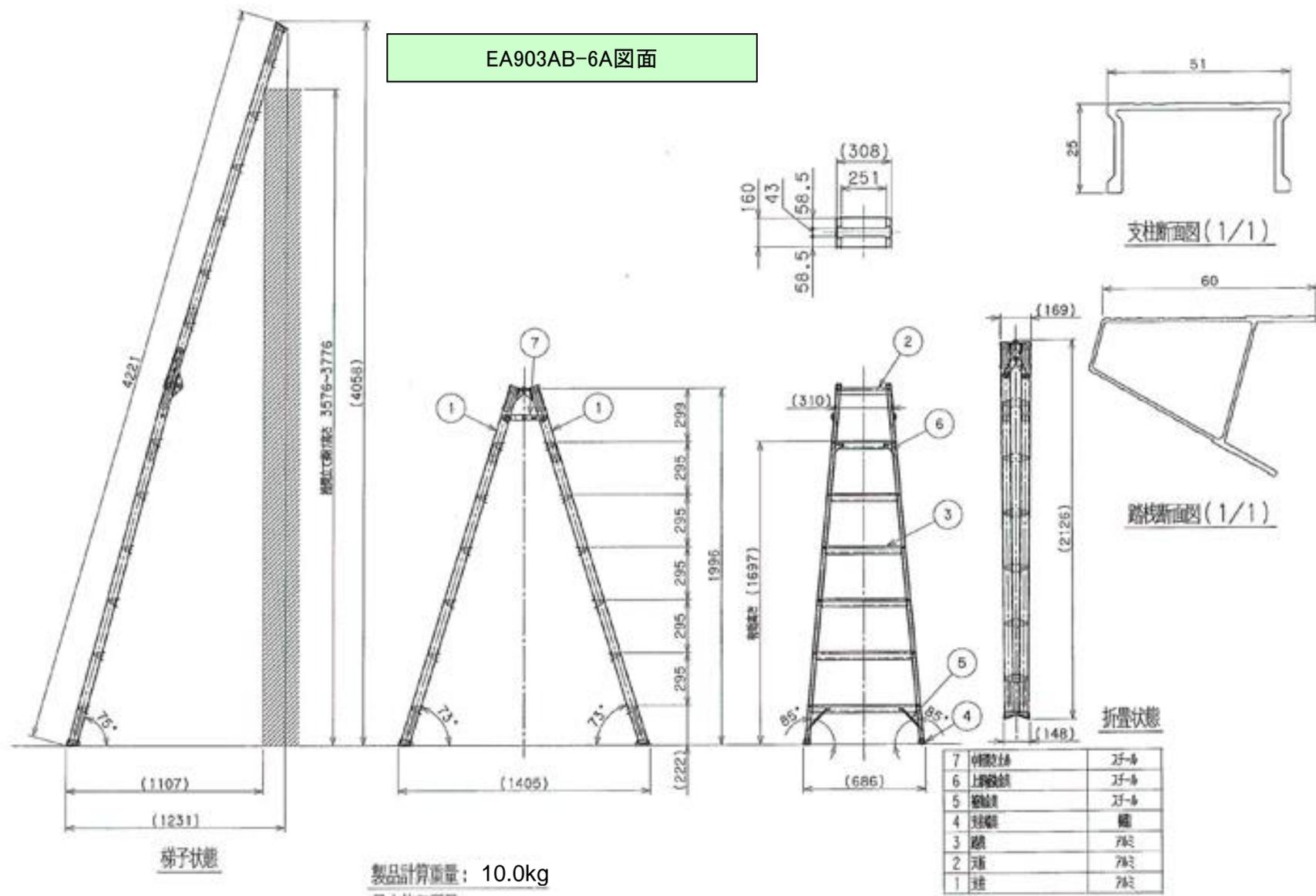

製品計算質量: 10.0kg  
 最大使用質量: 130kg