

ベルクリンスティック

BSC-020

BSC-010



BSD-020

BSD-010

概要

アイオン「ベルクリンスティック」は、ロングセラー商品であるウエット式ワイパー「ベルクリン」をさらに幅広い分野でご使用いただくために考案したスポンジスワブです。ヘッド部に優れた除塵性、柔軟性、吸液性を持つベルクリン/PVAスポンジの他、耐アルコール性にも優れた特殊PUスポンジもラインナップに加えました。

用途

精密電子部品、各種基板、精密機器、樹脂部品等のクリーニング、薬液塗布


特長

1 カド(エッジ)が隅々までクリーニング

スポンジヘッドが円柱や球状ではなく、カド(エッジ)があるため、平面部だけでなく、隅、段差部のクリーニングに最適です。

2 微細連続気孔がパーティクルを効率的にキャッチ、保液性も良好

ヘッド部に微細連続気孔のPVA、PUスポンジを採用。パーティクルを効率的にキャッチします。また、液ダレが少なく、たっぷり液を保持するためソフトなクリーニングが可能です。また、塗布用としてもご使用いただけます。

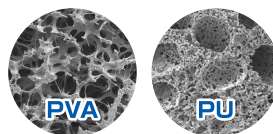

3 接着剤を使用せず固定

接着剤を使用せず軸に固定していますので、接着剤成分の溶出がありません。

4 軸長さの調整が可能

使用環境に合わせて使いやすい長さに簡単にカットすることができます。

5 ヘッドのしなりで滑らかなタッチ (対象:BSD-010、BSC-010)

BSD-010、BSC-010はヘッド軸に適度なしなりを持たせることで、滑らかなタッチを実現。ヘッドを寝かせることで広い面積のクリーニングも可能です。

6 フタ付きハードケース入り





フタ付きハードケース入りですので取り出しやすく、開封後も清潔に保管することができます。



写真: BSD-010

AION ベルクリンスティック

標準仕様

項目	スポンジ部材質		PVFM (PVAスポンジ)		PU (ポリウレタンスポンジ)	
	品番		BSD-010	BSD-020	BSC-010	BSC-020
JANコード						
			4 540104 410160	4 540104 410269	4 540104 410306	4 540104 410405
スポンジ部 外径(mm) ※楕円形状			約φ2.5 (保水時)	約φ4 (保水時)	約φ2.5	約φ4
スポンジ部 長さ(mm)			15	20	15	20
全長(mm)	153					
軸色	アイボリー			紺		
軸材質	PC (ポリカーボネート)					
固定チューブ材質	PO (ポリオレフィン)					
包装単位	50本					
梱包単位	600本					

使用方法・注意事項

BSDシリーズ

●PVAスポンジは乾燥すると硬化する特性があります。出荷時は乾燥(硬化)状態ですので、水に浸漬し柔軟化させてからご使用ください。

BSD/BSCシリーズ

- 強く擦ったり、小さな穴、隙間などに無理に押し込んだりすると、スポンジが破損する場合があります。軽く撫でるようにしてご使用ください。
- スポンジを無理に引っ張らないでください。接着剤を使用していませんので、スポンジが抜ける場合があります。
- 用途に応じてご使用前に洗浄してください。

耐熱性(水)

BSDシリーズ:60℃ BSCシリーズ:100℃

耐薬品性

薬品名	BSDシリーズ	BSCシリーズ
メタノール	20%以下 ○	○
エタノール	10%以下 ○	○
IPA	10%以下 ○	○
アセトン	10%以下 ○	×
MEK	×	×
トルエン	×	×
鉱物油、動植物油	△(軟化せず)	○

※室温で24時間浸漬テストにより寸法変化率(水wet寸法基準)±5%以下で判定。実使用にあたっては事前に浸漬テストを行ってください。

ベルクリンシリーズ

材質:PVFM (PVAスポンジ)

項目	品番	E-1	E-2	D-1	D-2	D-3	S-1(芯地入り)
	サイズ(mm)		230×230×1	230×230×2	230×230×1	230×230×2	125×85×35
気孔径(μm)		130		80			
製品状態		DRY(湿潤剤含浸)				WET(防カビ剤含浸)	
梱包単位		400枚	200枚	400枚	200枚	75個	120枚

項目	モップ		交換用スポンジ		
	品番	MFM-S	MFM-L	SM-SK (MFM-S交換用)	SM-LK (MFM-L交換用)
パーツ材質	柄:アルミ、ジョイント:ナイロン				
ボディ幅(mm)	450	600		スポンジ寸法 500×200×4 (防カビ剤含浸)	スポンジ寸法 650×200×4 (防カビ剤含浸)
柄長さ(mm)	1300				
梱包単位	1			20	

※仕様につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

 **アイオン株式会社** 国内営業部EP営業課
 本社 大阪市中央区谷町2-6-5 〒540-0012
 TEL.06-4790-7855 FAX.06-4790-7858
 東京 東京都江東区東雲2-11-12 〒135-0062
 TEL.03-6858-7360 FAX.03-6858-7363
www.aion-kk.co.jp

取扱店