

Panasonic


WK 2113K

アースターミナル付
フル防水コンセント

3コ用(露出・埋込両用)

5コ入

パナソニック株式会社

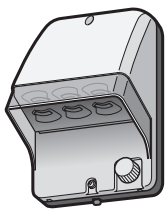

抜け止め式


WK2113K
自動包装画
384×124.5×69

Panasonic

WK 2113K

アースターミナル付フル防水コンセント 3コ用 (露出・埋込両用)


15 A 125 V

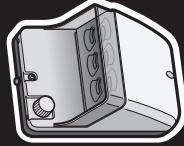

Panasonic WK 2113K

アースターミナル付フル防水コンセント 3コ用 (露出・埋込両用)

15 A 125 V

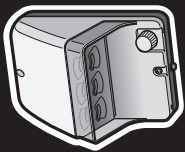

Panasonic

WK 2113K

アースターミナル付
フル防水コンセント
3コ用(露出・埋込両用)

5コ入

パナソニック株式会社



ITF

抜け止め式

3コ用

アースターミナル付


Panasonic

WK 2113K

アースターミナル付
フル防水コンセント

3コ用(露出・埋込両用)

5コ入

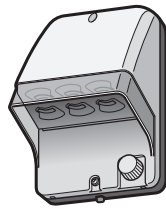

抜け止め式

適合キャップ



平形キャップ3コ



φ 39接地防水ゴムキャップ1コと
平形キャップ1コ

注) ゴムキャップの2コ使用はできません。

焼損のおそれあり




JIS Q 1000に基づき JIS C 8303に適合

安全上のご注意

警告

- 結線するときは、電線を奥まで差し込む
差し込み不十分な場合、発熱するおそれがあり、
焼損や火災の原因になります。
- 接地端子(裏面)に接地された電線を確実に
結線する
結線および接地が不十分な場合、コンセントに接続された負荷機器が
漏電したとき、感電の原因になります。
- 取付面は凸凹のないように仕上げて防水効果をよくする
感電の原因になります。

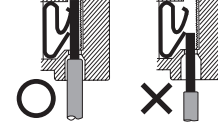

適用電線

φ 1.6 φ 2 Cu (銅) 単線専用

注) より線には、WV2500・
WV2501絶縁被覆付棒型
圧着端子(フル端子用)を
ご使用ください。

結線方法


- 1 電線被ふくを 12 ± 3 mm むく。
- 2 1本ずつ奥までぐっと強く
差し込む。
注) 差し込みが不十分な場合、発熱し
たり接地されないおそれがあります。

●電線のはずし方


電線はずし穴に⊖ドライバーを差し込み電線を引き抜く。

取付方法

露出工事の場合

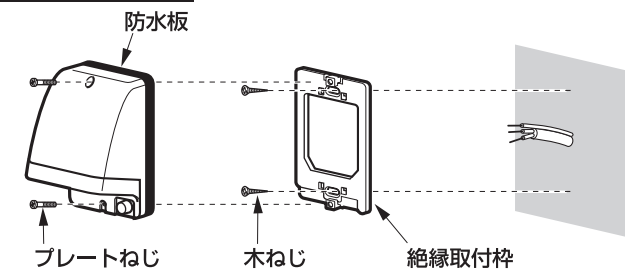

ボックスなし工事の場合

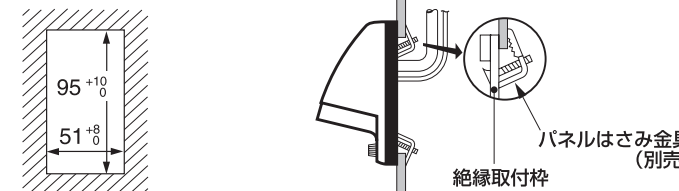

注) パネル壁の厚さが3.5 mm未満の場合は、フルカラー埋込取付フレーム
(WN3711)を用いて柱に支持するか、横木などで補強して取り付けて
ください。

ボックス工事の場合

●露出工事の場合と同様、絶縁取付枠を使って取り付けてください。

●ご注意

- 1 器具は必ず地上30 cm以上に取り付けてください。
- 2 スイッチボックスが壁面より浮き出ていると防水効果が悪くなります
のでご注意ください。

パナソニック製品をご採用いただきありがとうございます。

699-69