


## スコッチ® 平面紙マスキングテープ No. 244

1. 概要： このテープは、平面紙にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。  
塗装マスキングに最適なテープです。特に輸送機等の塗装マスキング及び建築物の内装塗装時のマスキングに優れた性能を発揮します。

2. 構造：

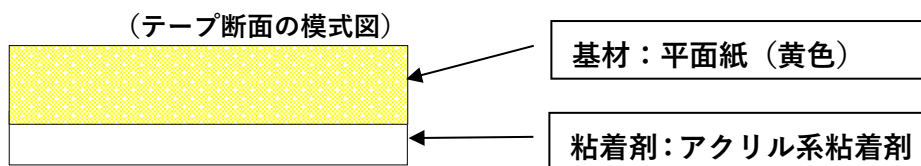

3. 一般特性（代表値\*）：

\*代表値は測定値であり、保証値ではありません

| 項目    | 単位   | 数値   |
|-------|------|------|
| テープ厚  | μm   | 80   |
| 引張強度  | N/cm | 28.6 |
| 破断時伸び | %    | 5    |
| 粘着力   | N/cm | 1.06 |

(試験方法は JIS-Z0237 に準拠)

4. 特徴：
- ①150°Cで30分の加熱で被着体に糊残り、変色を起こしません。
  - ②再剥離時にテープ切れが起きず、しかも手切れ性は良好です。
  - ③塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。
  - ④テープが薄いので、見切り線がきれいに出来ます。
5. 用途案：
- ①塗装時見切り用マスキングテープ
  - ②マスキングペーパー養生シートの固定
  - ③塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定
  - ④その他、保持・結束等の一般的用途

注) 耐熱性のデータは目安です。塗料・塗面の状態、作業方法により異なることがあります。

仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべて追うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任はご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限りは当社は責任を負いません。

3Mは、3M社の商標です。