

細目ノンスリップタイプ U字溝用 QXU


T-14 T-6 T-2 歩行用

細目ノンスリップタイプ

QXU

メインバー：DIバー
またはDフラットバー

公共建築協会
評価対象品

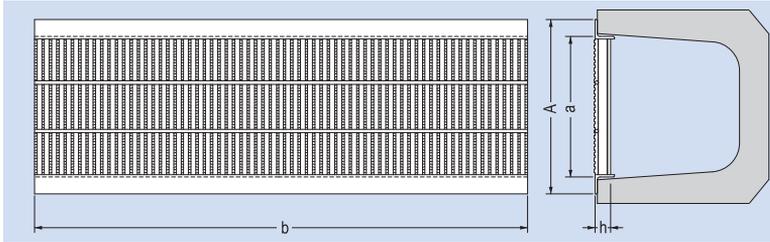

材質及び表面処理

材質：SS400
処理：溶融亜鉛めっき

衝撃係数・スパン・許容応力の基準

衝撃係数	スパン	許容応力σb
0	ℓ	約180N/mm ²

クッション材付(注文装着)



クッション材
(EPDM)

受つばアングルに凹凸模様を施したタイプも製作可能です。

設計情報

メインバーの高さh=19はDフラットバーでメインバーのピッチは12.5mmとなります。

施工情報

現場打側溝に使用される場合は、587ページをご覧ください。

注文・発注情報

四方受つば付も製作できます。

クッション材付タイプを設定しています。製品符号の末尾にPを付けてご指示ください。

<例>クッション材付→QXU-P-1525

ご注文は下記要領でご指示ください。



QXU 24 25
h寸法:25mm
ℓ寸法:240mm
U字溝用細目ノンスリップタイプ

寸法・質量表

適用荷重	みぞ幅 ℓ(mm)	呼称	寸法(mm)				メインバー	受つば アングル	質量 (kg/枚)
			A	a	b	h			
EA951TB-51 EA951TB-52 EA951TB-53 EA951TB-54 T-14	150	1525	210	140	995	25	DI-25	L40×40×5	13.2
	180	1825	240	170	995	25	DI-25	L40×40×5	14.8
	200	2025	260	190	995	25	DI-25	L40×40×5	15.6
	240	2425	300	230	995	25	DI-25	L40×40×5	17.9
	300	3032	360	290	995	32	DI-32	L40×40×5	25.1
360 450 T-6	360	3638	420	350	995	38	DI-38	L40×40×5	33.3
	450	4544	528	440	995	44	DI-44	L50×50×6	48.0
	150	1519	194	140	997	19	DFB3×19	L30×30×3	7.8
	180	1819	224	170	997	19	DFB3×19	L30×30×3	9.0
	200	2025	260	190	995	25	DI-25	L40×40×5	15.6
240 300 360 450 T-2	240	2425	300	230	995	25	DI-25	L40×40×5	17.9
	300	3032	360	290	995	32	DI-32	L40×40×5	25.1
	360	3632	420	350	995	32	DI-32	L40×40×5	29.3
	450	4538	510	440	995	38	DI-38	L40×40×5	40.6
	150	1519	194	140	997	19	DFB3×19	L30×30×3	7.8
180 200 240 300 360 450 歩行用	180	1819	224	170	997	19	DFB3×19	L30×30×3	9.0
	200	2019	244	190	997	19	DFB3×19	L30×30×3	9.6
	240	2419	284	230	997	19	DFB3×19	L30×30×3	11.6
	300	3019	344	290	997	19	DFB3×19	L30×30×3	13.4
	360	3619	404	350	997	19	DFB3×19	L30×30×3	15.8
450	4519	494	440	997	19	DFB3×19	L30×30×3	19.2	

*呼称1519、1525、1819、1825はクロスバーピッチが50mmとなります。

  メインバーピッチ



細目プレーンタイプ U字溝用 QSU


T-14 T-6 T-2 歩行用

細目プレーンタイプ

QSU

メインバー：
フラットバー

公共建築協会
評価対象品

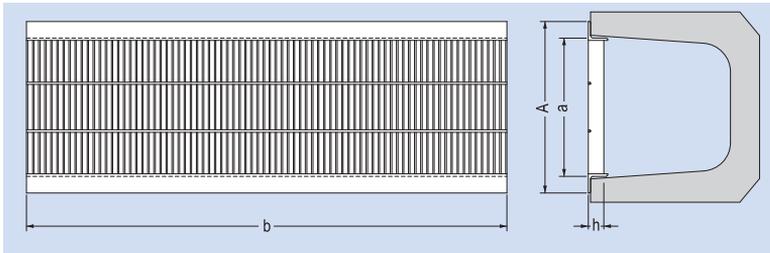


材質及び表面処理

材質：SS400
処理：溶融亜鉛めっき

衝撃係数・スパン・許容応力の基準

衝撃係数	スパン	許容応力σb
0	ℓ	約180N/mm ²

 クッション材付(注文装着)



クッション材
(EPDM)

施工情報

現場打側溝に使用される場合は、587ページをご覧ください。

注文・発注情報

四方受つば付も製作できます。

クッション材付タイプを設定しています。製品符号の末尾にPを付けてご指示ください。

<例>クッション材付→QSU-P-1525

ご注文は下記要領でご指示ください。

QSU 24 32
h寸法:32mm
ℓ寸法:240mm
U字溝用細目プレーンタイプ

寸法・質量表

適用荷重	みぞ幅 ℓ(mm)	呼称	寸法(mm)				メインバー	受つば アングル	質量 (kg/枚)
			A	a	b	h			
EA951TB-11 EA951TB-12 EA951TB-13 EA951TB-14 T-14	150	1525	210	140	997	25	FB3×25	L40×40×5	12.4
	180	1825	240	170	997	25	FB3×25	L40×40×5	13.8
	200	2025	260	190	997	25	FB3×25	L40×40×5	14.8
	240	2432	300	230	997	32	FB3×32	L40×40×5	19.6
	300	3032	360	290	997	32	FB3×32	L40×40×5	23.3
360 450 T-6	360	3638	420	350	997	38	FB3×38	L40×40×5	31.0
	450	4544H	528	440	997	44	FB4.5×44	L50×50×6	62.5
	150	1519	194	140	997	19	FB3×19	L30×30×3	7.9
	180	1819	224	170	997	19	FB3×19	L30×30×3	9.0
	200	2025	260	190	997	25	FB3×25	L40×40×5	14.8
240 300 360 450 T-2	240	2425	300	230	997	25	FB3×25	L40×40×5	16.7
	300	3032	360	290	997	32	FB3×32	L40×40×5	23.3
	360	3638	420	350	997	38	FB3×38	L40×40×5	31.0
	450	4538H	510	440	997	38	FB4.5×38	L40×40×5	53.0
	150	1519	194	140	997	19	FB3×19	L30×30×3	7.9
180 200 240 300 360 450 歩行用	180	1819	224	170	997	19	FB3×19	L30×30×3	9.0
	200	2019	244	190	997	19	FB3×19	L30×30×3	9.7
	240	2419	284	230	997	19	FB3×19	L30×30×3	11.2
	300	3025	360	290	997	25	FB3×25	L40×40×5	19.6
	360	3625	420	350	997	25	FB3×25	L40×40×5	22.6
450	4532	510	440	997	32	FB3×32	L40×40×5	32.7	
150	1519	194	140	997	19	FB3×19	L30×30×3	7.9	
180 200 240 300 360 450 歩行用	180	1819	224	170	997	19	FB3×19	L30×30×3	9.0
	200	2019	244	190	997	19	FB3×19	L30×30×3	9.7
	240	2419	284	230	997	19	FB3×19	L30×30×3	11.2
	300	3019	344	290	997	19	FB3×19	L30×30×3	13.3
	360	3619	404	350	997	19	FB3×19	L30×30×3	15.7
450	4519	494	440	997	19	FB3×19	L30×30×3	19.1	

*呼称1519、1525、1819、1825はクロスバーピッチが50mmとなります。