



EKW-1105SBK  
(上段深型5段5引出し)



SKR703C (3段3引出しシャッタータイプ)



SKR603C  
(3段2引出しオープンタイプ)

重厚感のあるシルバー×ブラックと  
細部までこだわったフォルム



SKR502C (2段オープンタイプ)

SKR402C (2段2引出しタイプ)



SKR703C



SKR603C



SKR502C



SKR402C



EKW-1105SBK

## ツールステーションオプション



ドライバスタンド  
SCREWDRIVER STAND

No.	小売参考価格
SKR-51	¥ 4,940

※パンチングボードとの併用はできません。



T形レンチホルダーⅡ  
T-SHAPED WRENCH HOLDERⅡ

No.	小売参考価格
SKR-52G	¥ 8,070

2個セット。  
※パンチングボードとの併用はできません。



スプレー缶ホルダー  
SPRAY CAN HOLDER

No.	小売参考価格
SKR-53	¥ 5,570

※パンチングボードとの併用はできません。



サイドパンチングボード  
SIDE PUNCHING BOARD

No.	小売参考価格
SKR-54S	¥ 9,560

パネル穴径φ3mm  
適用 / SKR502C・SKR603C  
付属品 / フックA・B・C 各4本  
※SKR703C/SKR402Cには使用できません。

※写真の工具やスプレー缶は収納例ですので、表示価格には含まれておりません。

### サイドパンチングボード用オプション部品フックセット

品名	No.	数	形状	小売参考価格	適用例
フックAセット	SKR-54-A	10		¥ 1,980	ソケット(小サイズ)等
フックBセット	SKR-54-B	10		¥ 1,980	ラチェットハンドル、 めがねレンチ(小サイズ)等
フックCセット	SKR-54-C	10		¥ 1,980	スパナ、コンビネーション レンチ(小サイズ)等
フックDセット	SKR-54-D	10		¥ 1,980	めがねレンチ(大サイズ) ハンマ・プライヤ・ドライバ等

品名	No.	数	形状	小売参考価格	適用例
フックEセット	SKR-54-E	10		¥ 1,980	ソケット (大サイズ)等
フックJセット	SKR-54-J	10		¥ 1,980	プライヤ類の柄、ドライバ類 の回り止め等
フックKセット	SKR-54-K	10		¥ 1,980	ディーソケット等

フックねじ(M3×ピッチ0.5、軸径φ5mm)

■お買い求めは信頼とサービスを誇る当店で

## KTC 京都機械工具株式会社

〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地 128 番地  
製品サイト ktc.jp



- 製品のサイズで単位の表示をしていないものはmmを使用しています。
- 製品の寸法公差により、サイズは実際の製品とは異なる場合があります。
- 仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

表示価格は「小売参考価格」であり消費税は含まれておりません。

No.75-06-1 2024.06.205 (T)

# ツールステーションシリーズ ローラーキャビネット

使い良さにこだわり作業性が向上! SKR/EKW-1105が新カラーで登場。



ツールステーション

## SKR series

SKR703C / SKR603C / SKR502C / SKR402C

ローラーキャビネット(上段深型5段5引出し)

## EKW-1105SBK

# 使いやすさを追求し、作業性が向上! 新カラーを採用し作業環境に合わせて選べる ツールステーションシリーズ/ローラーキャビネット

収納品の保護や管理に最適な  
シャッター採用のハイグレードモデル

SKR703C



盗難防止用の鍵付き。

3段トレイで収納力が向上した  
スタンダードモデル

SKR603C



片手でも楽に開閉  
可能なスライド  
シャッターで、工具  
の取り出しもスム  
ーズに行えます。



可動式の3段引出し



可動棚  
固定棚

さっと取り出せる引出しと固定式のトレイで、大きく重量のあるものから、小物類まで整理収納することが可能です。

必要な機能を集約した  
使いやすいベーシックモデル

SKR502C



都市型の整備環境に合わせたカラーリングの採用で壁面収納(FF WORLD)との統一が図れ、扉内にもピッタリ収まります。  
※多彩な組合せが可能な次世代型 Smart Factory Furniture (FF WORLD) は、販売店にお問い合わせください。

作業台横に最適な  
高さ770mmの低床モデル

SKR402C




作業時でも物を取り出しやすい高さ770mm。天板の上にケースなどを置くと作業台と高さが増え、作業性が向上します。

安全設計と充実の機能を兼ね備えた  
深型引出し採用のローラーキャビネット

EKW-1105SBK



— EKW-1105SBK特長 —

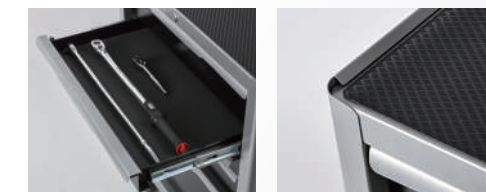

ワイドボディ  
長尺物でも横向けに収納可能なワイドボディ。整備現場の使い勝手を優先した実用性の高いサイズ設定です。



ラウンドシェイプ  
フレーム部のほか、引出しの細部に至るまで曲げ加工を施し、切傷などケガのリスクを軽減しています。



インナーフレーム  
EKWの特長でもあるフラットな側面は、インナーフレームによる剛性確保により実現。



ツーウェイロック  
&大型ホイール  
自在キャスターには、車輪の回転と同時に台座の旋回をロックするツーウェイロック機構を採用しています。



大型ハンドル  
作業性と安全性を考慮し、持ちやすく手を挟みにくい固定式大型ハンドルを採用しています。



ボールベアリングレール  
引出しにはボールベアリングスライドレールを採用。スムーズな開閉が行えます。

## ツールステーション (3段3引出しシャッタータイプ) TOOL STATION

No.	質量 (kg)	寸	小売参考価格
SKR703C	39	1	¥ 125,000
本体サイズ	W670×D420×H900		
トレイサイズ	w478×d360×h45×3 可動式(耐荷重10kg)		
トップマット×1 仕切板×8 ダイアル錠×1			

・シャッターを採用し、施設ができるため収納物の管理に最適なハイグレードモデル。  
・天板の耐荷重は140kg。

## ツールステーション (3段2引出しオープンタイプ) TOOL STATION

No.	質量 (kg)	寸	小売参考価格
SKR603C	31	1	¥ 96,100
本体サイズ	W670×D420×H900		
トレイサイズ	w510×d360×h45×2 可動式(耐荷重10kg)		
トレイサイズ	w535×d360×h45×1 固定式(耐荷重15kg)		
トップマット×1 仕切板×8			

・前面・背面が識別しやすく、庫内のスペースを有効活用しやすいスタンダードモデル。  
・天板の耐荷重は140kg。

## ツールステーション (2段オープンタイプ) TOOL STATION

No.	質量 (kg)	寸	小売参考価格
SKR502C	26	1	¥ 76,400
本体サイズ	W670×D420×H900		
トレイサイズ	w535×d360×h45×2 固定式(耐荷重15kg)		
トップマット×1 仕切板×8			

・必要最小限の機能を集約したベーシックモデル。  
・天板の耐荷重は140kg。

## ツールステーション (2段2引出しタイプ) TOOL STATION




No.	質量 (kg)	寸	小売参考価格
SKR402C	27	1	¥ 87,900
本体サイズ	W670×D420×H770		
トレイサイズ	w510×d360×h45×2 可動式(耐荷重10kg)		
トップマット×1 仕切板×8			

・高さ770mmで、より低い位置での作業がしやすい低床モデル。  
・天板の耐荷重は140kg。

## ローラーキャビネット (上段深型5段5引出し) ROLLER CABINET (UPPER DEEP TYPE, 5 STAGES, 5 DRAWERS)

No.	質量 (kg)	寸	小売参考価格
EKW-1105SBK (シルバー×ブラック)	74	1	¥ 154,000
本体サイズ	W740×D470×H910 (キャスターH180含む)		
ハンドル突出量	φ29		
トップ部	耐荷重140kg		
最大耐荷重	350kg (製品重量含む)		
トップサイズ	w720×d460		
引出しサイズ	1段目、4段目 : w600×d405×h105 耐荷重20kg 2段目、3段目 : w600×d405×h45 耐荷重15kg 5段目 : w600×d405×h230 耐荷重30kg		
トップマット×1 引出しマット×7 仕切板×4 カギ×2			


・引出し1段目を深型にしたことで、使用頻度の高いパーツやソケットを立てた状態で収納することが可能です。  
・引出しを全段開けて鍵をかけると、全引出しが同時に施錠できる全段ロックシステムを採用。

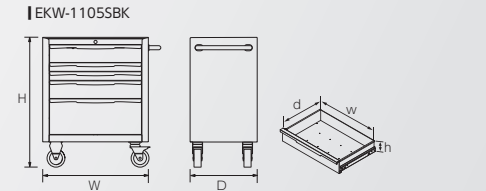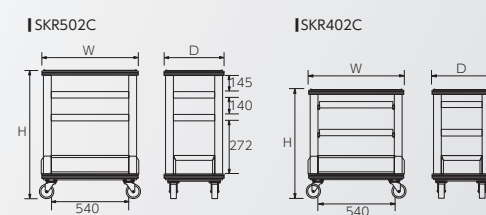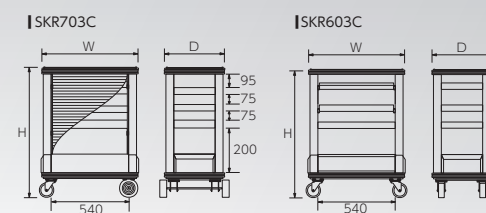

— SKR シリーズ特長 —



天板や支柱など各部にラウンド形状を採用。設備などをキズつけることなく作業が行えます。

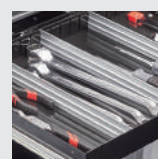

引出しやトレイは、溶剤や薬品に強い塗装を採用。



スプレー缶などの整理に便利なサイドポケット付き(左右)。モール付きで出し入れ時もキズがつかず、引っ掛かりによるケガを防止します。



トレイの取り出しが可能な着脱式トレイを採用。トレイごと作業場所へ移動でき、入れ替えも可能です。  
※トレイは手前側のみ引き出せます。



開口部が広く低い前面パネルで、大きな物や重量物でも取り出しやすい。



4輪自在キャスター採用で、前後左右スムーズに移動できストップバー付で安全に作業が行えます。  
※SKR703Cは固定キャスター×2、自在キャスター×2。



柱の内側にはオプションの取付けが可能な穴を空けています。