


# 家庭に！オフィスに！ホテルに！ これからのパーソナルセキュリティ対策の必需品！

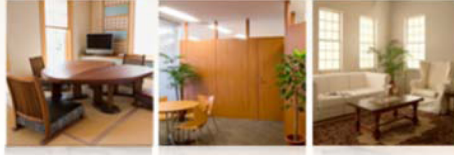

大切なものちゃんとしまってる？



※X055

不安な時代に安心を！手軽で安心なセキュリティ対策！

タフなボディと頑丈なロックボルトで高いセキュリティを実現！さらに、付属のボルトダウンキットで壁や床へ固定することも可能。シンプルな操作で使いやすく、貴重品はもちろん書類から電子機器まで、幅広い用途で、あなたの大切なものを手軽にしっかり守ります。

## 特長

簡単操作で使いやすい

操作しやすいテンキー式かシンプルな鍵式の2種類から選べます。

### 【テンキー式】

2桁から8桁まで暗証番号を自由に設定できるテンキー式！暗証番号は何回でも変更可能なため、定期的なセキュリティ対策にも対応します。(X055,X075)



### 【クラシカルキー式】

鍵で開閉するシンプル操作が魅力な使いやすいモデル！キーはモダンなクラシカルデザインで、複製もしにくく、安心感を高めています。(X031,X055K)



### 安心のハイセキュリティキーロック

強固な作りと頑丈なロックボルトで大切なものをしっかりと守ります。



### シンプル＆モダンなデザイン

クールなブラックカラーで、ご家庭からプライベート空間を大切に  
するホテルや病院まで幅広くご使用いただけます。

### 本体を固定もOK

固定具(ボルトダウンキット)で床や壁に固定することも可能！安心をさらに高めることもできます。固定具は標準で付属しています。

### シーンに合わせて選べる4タイプ

X055

X075



X075…スリムタイプで小型ノートPCの収納にも最適！背面には  
便利な配線穴付

X055…ファミリーユースにもオフィスユースにもフィットするサイズ！

※耐火性能はありません。

## テンキー式パーソナルセキュリティ保管庫

### パーソナルセキュリティセーフシリーズ

Personal Security Safe Series X055

B5



EA品番	EA961KC-31
型式番号	X055
外寸 (W×D×H)	約 350 × 270 × 220(mm)
内寸 (W×D×H)	約 346 × 200 × 216(mm)
質量	約 8.8(kg)
容量	約 15(リットル)
ロックタイプ	テンキー
性能	B5サイズ収納可能
付属品	強制解錠キー2本、ボルトダウンキット、取扱説明書 (保証の際には、取扱説明書とレシートなどの購入証明書が必要になります。)
JANコード	0049074009649
備考	耐火性能はありません。

## テンキー式パーソナルセキュリティ保管庫

### パーソナルセキュリティセーフシリーズ

Personal Security Safe Series X075

A4



EA品番	EA961KC-32
型式番号	X075
外寸 (W×D×H)	約 430 × 370 × 180(mm)
内寸 (W×D×H)	約 426 × 320 × 176(mm)
質量	約 10.9(kg)
容量	約 24(リットル)
ロックタイプ	テンキー
性能	A4サイズ収納可能
付属品	強制解錠キー2本、ボルトダウンキット、取扱説明書 (保証の際には、取扱説明書とレシートなどの購入証明書が必要になります。)
JANコード	0049074009656
備考	耐火性能はありません。

## アイコン説明一覧

耐火試験合格。耐火時間24時間を表しています。	耐火試験合格。耐火時間18時間を表しています。	ULによる落下衝撃テスト合格。	ETLによる落下衝撃テスト合格
耐火試験合格。耐火時間30分を表しています。	耐火試験合格。耐火時間20分を表しています。	世界最大級の試験認証機関「Intertek」の認証マーク	1世紀以上の歴史を持つ独立製品安全認証機関ULの認証マーク
爆発実験(急激加熱試験)合格。	防水性能。冠水状態でも浸水しません。	A4サイズ収納可能。	B5サイズ収納可能。
防水性能。消火放水、軽度の浸水を防ぎます。	火災などの熱により表面のポリマーが溶融し、本体と蓋の隙間が接着し、火災時の消火放水から内部への浸水を防ぎます。	B5サイズ収納可能。	A5サイズ収納可能。
CDIに対するメディア耐火性能有り。	磁気データに対するメディア耐火性能有り。		