
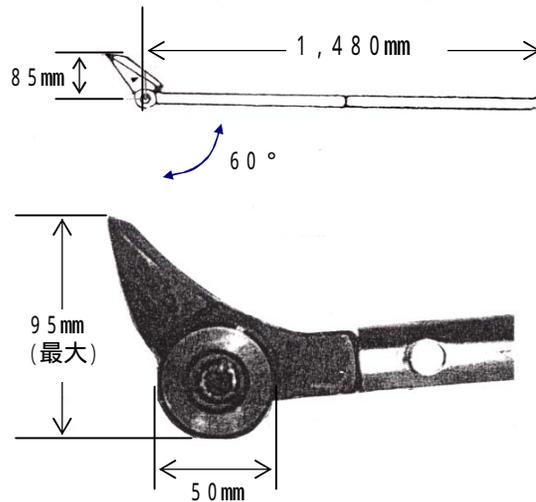


EA985A(ローラーバー)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。


仕様

- | | | |
|------------------------|-----------------|-------------------|
| ・耐荷重...2,000kg | ・常用荷重...1,000kg | ・爪の長さ...85.5mm |
| ・全長...1,600mm(縮小時89cm) | ・ローラー径...50mm | ・爪の幅...64mm |
| ・幅...99.5mm | | ・爪の厚み...3.5mm(最大) |

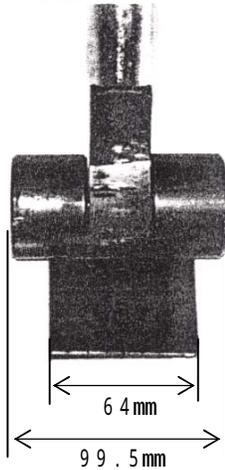

使用方法

- (1) 付属のバーを取り付けます。本体のバーの先に付属のバーを差し、ピン穴を合わせてピンを差します。

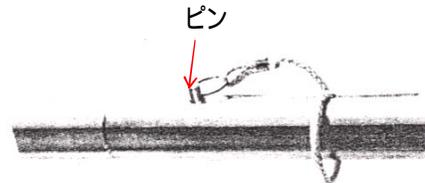

- (2) 重量物の下に爪をかけ、バーを下げると重量物が持ち上がり(爪先の最高位置95mm)その状態で、少し移動させることができます。
注 爪先が入りにくい時は、爪の裏側を少したたくことができるようになっています。



- 使用上の注意
- ・爪が入りにくい時は、金ゴテ等で少し持ち上げ爪を入れて下さい。
 - ・長い距離の移動は重量物移動台(別売)を利用して下さい。
 - ・床がしっかりと平坦な場所で使用して下さい。
 - ・移動させる時は、爪を奥までしっかりと入れて下さい。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929