

# 最小・最軽量で高性能・長寿命を実現！トルコン装置で安全性も確保。


(0.5ton以上の製品)



**HM-38**  
■定格荷重 380kg



**HMIII-50**  
■定格荷重 0.5ton

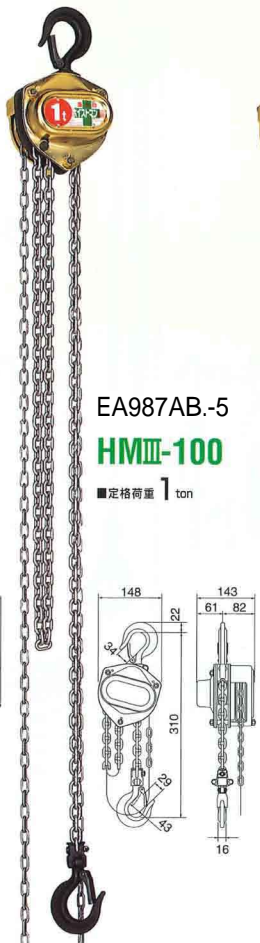


EA987AB-5  
**HMIII-100**  
■定格荷重 1ton




**HMIII-150**  
■定格荷重 1.5ton



**HMIII-200**  
■定格荷重 2ton

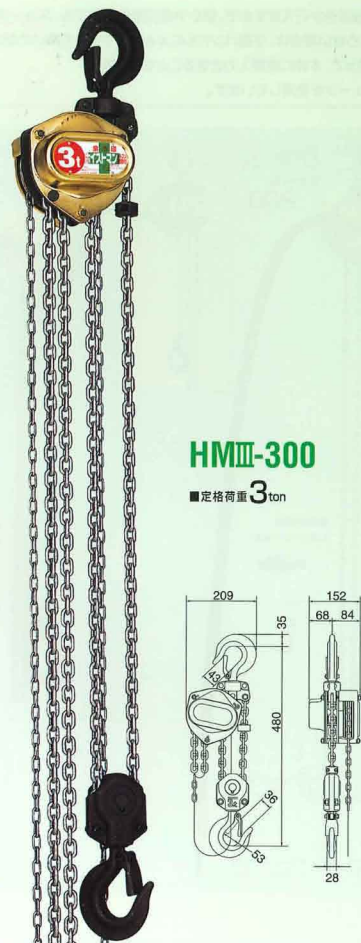

**HMIII-300**  
■定格荷重 3ton

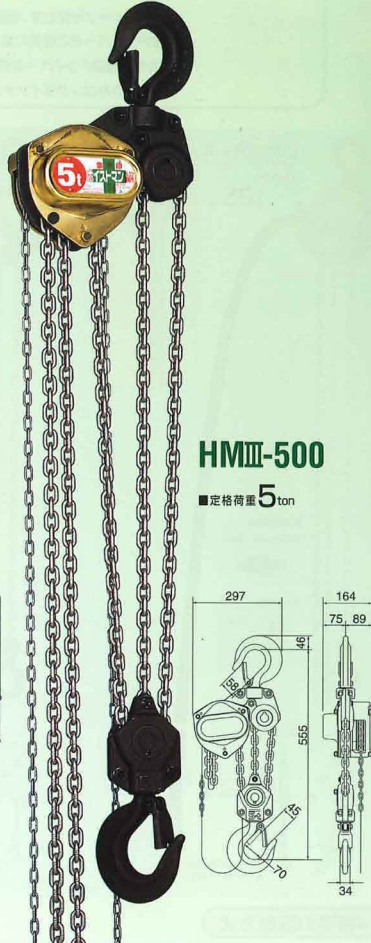

**HMIII-500**  
■定格荷重 5ton

■仕様

型式	HM-38
商品コード	ZHM-K3825
定格荷重(kg)	380
標準揚程(m)	2.5
試験荷重	150%
フック間最小距離(mm)	275
手巻力量(N)	196
手巻力量(kg)	20
縦径×ピッチ(mm)	4.3×12
ロードチェーン掛数	1
等級	V
ハンドチェーン縦径×ピッチ(mm)	4.5×23
チェーン長さ(m)	2.5
自重(kg)	6.2
バーコード No.	4937510065112

■仕様

型式	HMIII-50
商品コード	ZHM3-00525
定格荷重(t)	0.5
標準揚程(m)	2.5
試験荷重	150%
フック間最小距離(mm)	275
手巻力量(N)	255
手巻力量(kg)	26
縦径×ピッチ(mm)	4.3×12
ロードチェーン掛数	1
等級	V
ハンドチェーン縦径×ピッチ(mm)	4.5×23
チェーン長さ(m)	2.5
自重(kg)	6.2
バーコード No.	4937510070116

■仕様

型式	HMIII-100
商品コード	ZHM3-01025
定格荷重(t)	1
標準揚程(m)	2.5
試験荷重	150%
フック間最小距離(mm)	310
手巻力量(N)	314
手巻力量(kg)	32
縦径×ピッチ(mm)	5.6×17
ロードチェーン掛数	1
等級	V
ハンドチェーン縦径×ピッチ(mm)	4.5×23
チェーン長さ(m)	2.5
自重(kg)	9.2
バーコード No.	4937510071113

■仕様

型式	HMIII-150
商品コード	ZHM3-01525
定格荷重(t)	1.5
標準揚程(m)	2.5
試験荷重	150%
フック間最小距離(mm)	340
手巻力量(N)	324
手巻力量(kg)	33
縦径×ピッチ(mm)	6.5×19
ロードチェーン掛数	1
等級	V
ハンドチェーン縦径×ピッチ(mm)	4.5×23
チェーン長さ(m)	2.5
自重(kg)	11.7
バーコード No.	4937510072110

■仕様

型式	HMIII-200
商品コード	ZHM3-02030
定格荷重(t)	2
標準揚程(m)	3
試験荷重	150%
フック間最小距離(mm)	380
手巻力量(N)	324
手巻力量(kg)	33
縦径×ピッチ(mm)	7.5×21
ロードチェーン掛数	1
等級	V
ハンドチェーン縦径×ピッチ(mm)	4.5×23
チェーン長さ(m)	3
自重(kg)	16.9
バーコード No.	4937510073117

■仕様

型式	HMIII-300
商品コード	ZHM3-03030
定格荷重(t)	3
標準揚程(m)	3
試験荷重	150%
フック間最小距離(mm)	480
手巻力量(N)	373
手巻力量(kg)	38
縦径×ピッチ(mm)	6.5×19
ロードチェーン掛数	2
等級	V
ハンドチェーン縦径×ピッチ(mm)	4.5×23
チェーン長さ(m)	3
自重(kg)	19.1
バーコード No.	4937510074114

■仕様

型式	HMIII-500
商品コード	ZHM3-05030
定格荷重(t)	5
標準揚程(m)	3
試験荷重	150%
フック間最小距離(mm)	555
手巻力量(N)	334
手巻力量(kg)	34
縦径×ピッチ(mm)	7.5×21
ロードチェーン掛数	3
等級	V
ハンドチェーン縦径×ピッチ(mm)	4.5×23
チェーン長さ(m)	3
自重(kg)	34.7
バーコード No.	4937510076111

※仕様及び寸法は改良のため予告なく変更することがあります。