



# トルコン装置で安全性も確保。

(0.5ton以上の製品)

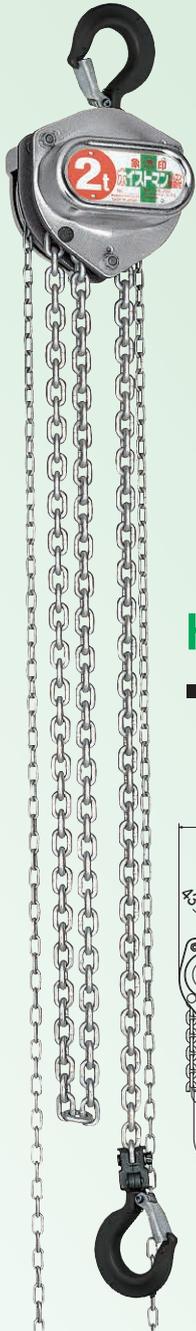


## HMIII-200

■定格荷重 2ton

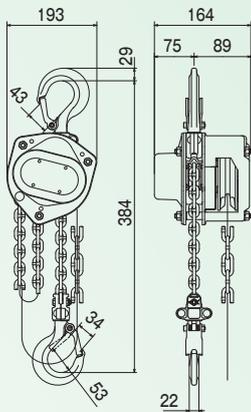


### ■仕様

型 式	HMIII-200	
商品コード	HM3-02030	
定格荷重(t)	2	
標準揚程(m)	3	
試験荷重	150%	
フック間最小距離(mm)	384	
手巻力量(N)	324	
手巻力量(kgf)	33	
ロードチェーン	線径×ピッチ(mm)	7.5×21
	掛数	1
	等級	V
ハンドチェーン	線径×ピッチ(mm)	4.5×23
	長さ(m)	3
自重(kg)	16.7	
バーコード No.	4937510073117	

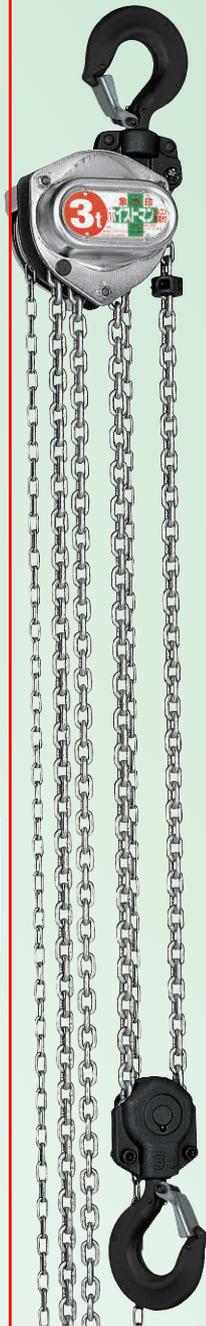


## HMIII-300

■定格荷重 3ton

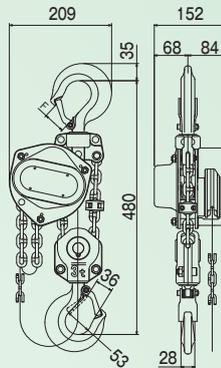


### ■仕様

型 式	HMIII-300	
商品コード	HM3-03030	
定格荷重(t)	3	
標準揚程(m)	3	
試験荷重	150%	
フック間最小距離(mm)	480	
手巻力量(N)	373	
手巻力量(kgf)	38	
ロードチェーン	線径×ピッチ(mm)	6.5×19
	掛数	2
	等級	V
ハンドチェーン	線径×ピッチ(mm)	4.5×23
	長さ(m)	3
自重(kg)	19.4	
バーコード No.	4937510074114	

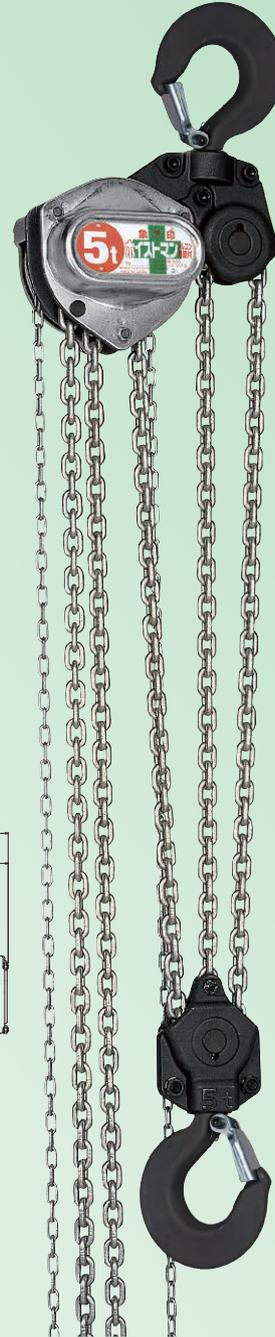

## HMIII-500

■定格荷重 5ton

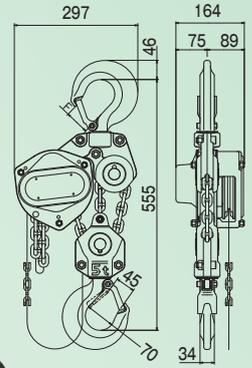

### ■仕様

型 式	HMIII-500	
商品コード	HM3-05030	
定格荷重(t)	5	
標準揚程(m)	3	
試験荷重	150%	
フック間最小距離(mm)	555	
手巻力量(N)	334	
手巻力量(kgf)	34	
ロードチェーン	線径×ピッチ(mm)	7.5×21
	掛数	3
	等級	V
ハンドチェーン	線径×ピッチ(mm)	4.5×23
	長さ(m)	3
自重(kg)	33.9	
バーコード No.	4937510075111	