


最小・最軽量で高性能・長寿命を実現!



HM-38

■定格荷重 380kg

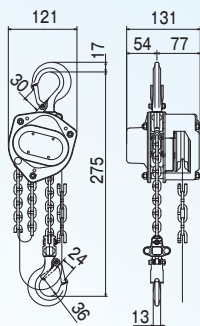


■仕様

型 式	HM-38
商品コード	HM-K3825
定格荷重(kg)	380
標準揚程(m)	2.5
試験荷重	150%
フック間最小距離(mm)	275
手巻力量(N)	196
手巻力量(kgf)	20
ロードチェーン	線径×ピッチ(mm) 4.3×12
掛数	1
等級	V
ハンドチェーン	線径×ピッチ(mm) 4.5×23
長さ(m)	2.5
自重(kg)	6.1
バーコード No.	4937510065112



HMIII-50

■定格荷重 0.5ton

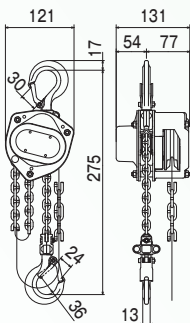


■仕様

型 式	HMIII-50
商品コード	HM3-00525
定格荷重(t)	0.5
標準揚程(m)	2.5
試験荷重	150%
フック間最小距離(mm)	275
手巻力量(N)	255
手巻力量(kgf)	26
ロードチェーン	線径×ピッチ(mm) 4.3×12
掛数	1
等級	V
ハンドチェーン	線径×ピッチ(mm) 4.5×23
長さ(m)	2.5
自重(kg)	6.1
バーコード No.	4937510070116



HMIII-100

■定格荷重 1ton

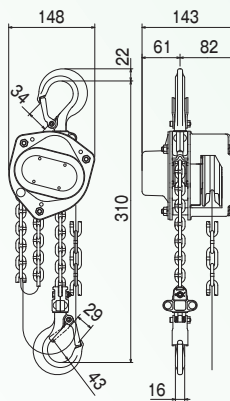


■仕様

型 式	HMIII-100
商品コード	HM3-01025
定格荷重(t)	1
標準揚程(m)	2.5
試験荷重	150%
フック間最小距離(mm)	310
手巻力量(N)	314
手巻力量(kgf)	32
ロードチェーン	線径×ピッチ(mm) 5.6×17
掛数	1
等級	V
ハンドチェーン	線径×ピッチ(mm) 4.5×23
長さ(m)	2.5
自重(kg)	9.2
バーコード No.	4937510071113



HMIII-150

■定格荷重 1.5ton

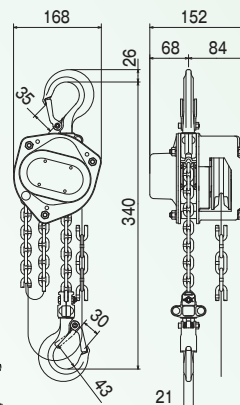

■仕様

型 式	HMIII-150
商品コード	HM3-01525
定格荷重(t)	1.5
標準揚程(m)	2.5
試験荷重	150%
フック間最小距離(mm)	340
手巻力量(N)	324
手巻力量(kgf)	33
ロードチェーン	線径×ピッチ(mm) 6.5×19
掛数	1
等級	V
ハンドチェーン	線径×ピッチ(mm) 4.5×23
長さ(m)	2.5
自重(kg)	11.7
バーコード No.	4937510072110